


Indicateurs de niveau à colonne à haute performance



Vis de fixation et
circulation de l'huile.

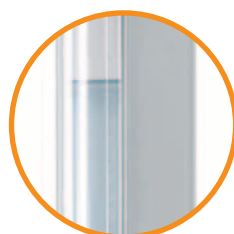

Tube en verre Pyrex (verre de
sécurité ESG) utilisable aussi
avec solutions glycoles.

Température maximum
d'exercice en continu 130°C
allant jusqu'à 160°C et
pressions de 5/6 bar.



Plaquette avec
indications de niveau.



Vis et écrous en acier zingué
ou acier INOX.

Joints d'étanchéité
OR en caoutchouc
synthétique FKM type
Viton®* ou NBR.
**Marque enregistrée par
DuPont Dow Elastomers.*

Extrémités en
technopolymère.

Protection en polycarbonate
(pour éviter les chocs
accidentaux).

Protection en aluminium
avec visibilité latérale.

Entraxe de fixation
jusqu'à 1.500 mm.