

Indicatori di livello a colonna ad alte prestazioni




Vite di fissaggio
e circolazione olio.



Tubo in Pyrex
(vetro di sicurezza ESG)
adatto anche per soluzioni
contenenti glicole.
Temperatura massima
di esercizio in continuo
130°C con picchi a 160°C
e pressioni di 5/6 bar.



Mostrina
con indicazioni di livello.

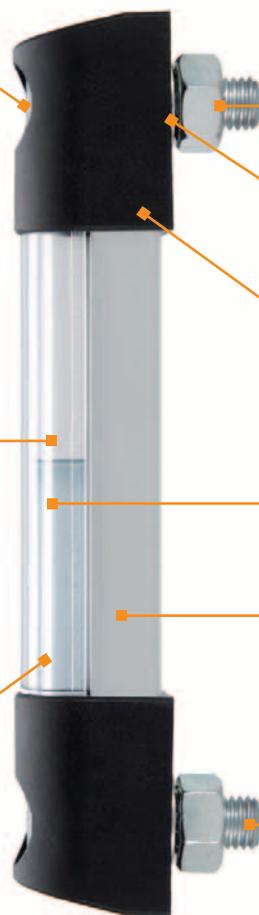

Viti e dadi in acciaio zincato
o acciaio INOX.

Guarnizioni O-Ring in
gomma sintetica FKM
tipo Viton®* o NBR.
**Marchio registrato dalla
DuPont Dow Elastomers.*

Terminali in
tecnopolimero.

Protezione in policarbonato
(contro urti accidentali).

Armatura in alluminio
con visibilità laterale.

Interasse di fissaggio
fino a 1500 mm.