

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

## STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **BAG2-120-A**: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Stahl verzinkt.
- **BAG2-120-SST**: M10, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301.


## MONTAGE AN GELENKFÜSSEN

Die Stativfüße werden mit Messingbuchsen und Gewindebohrungen für die Spindelmontage der Ausführung mit Nivellierelementen geliefert L.S.A (siehe Seite 798), LV.A (siehe Seite 804), LV.F (siehe Seite 818).


## EIGENSCHAFTEN

Die runden Formen mit einer modernen und eleganten Ästhetik sorgen für maximale Reinigungsfähigkeit, falls Flüssigkeiten oder Staub von oben herabfallen.

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 35 Nm.

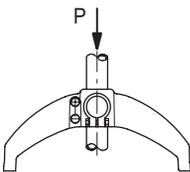


Haltekraft  
P = 2000 N

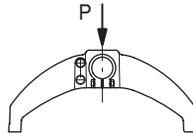

Max. statische Last  
P = 9800 N

Erreichte Werte mit einem Anzugsdrehmoment von 35 Nm

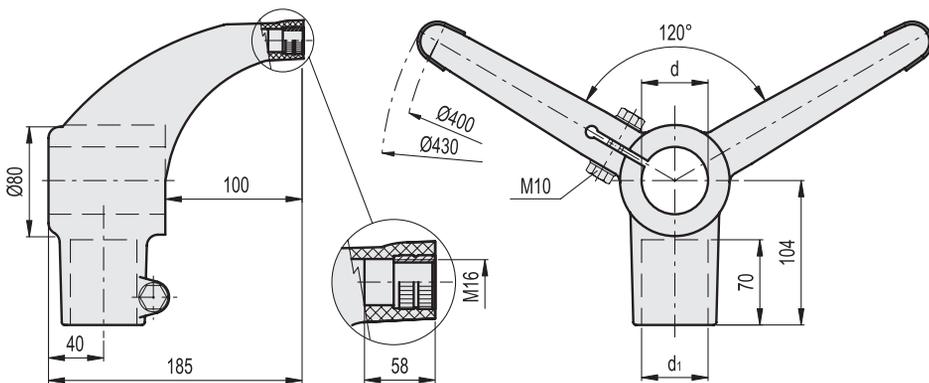

## BAG2-120

| Code   | Beschreibung     | d Griffrohr (mm) | d Griffrohr (GAS) | d1 Griffrohr (mm) | d1 Griffrohr (GAS) | ⚖️  |
|--------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----|
| 419620 | BAG2-120-42-42-A | 42.4             | 1"1/4             | 42.4              | 1"1/4              | 740 |
| 419618 | BAG2-120-48-42-A | 48.3             | 1"1/2             | 42.4              | 1"1/4              | 730 |
| 419616 | BAG2-120-48-48-A | 48.3             | 1"1/2             | 48.3              | 1"1/2              | 720 |
| 419614 | BAG2-120-60-42-A | 60.3             | 2"                | 42.4              | 1"1/4              | 710 |
| 419612 | BAG2-120-60-48-A | 60.3             | 2"                | 48.3              | 1"1/2              | 700 |

## BAG2-120-SST

| Code   | Beschreibung       | ⚖️  |
|--------|--------------------|-----|
| 419621 | BAG2-120-42-42-SST | 740 |
| 419619 | BAG2-120-48-42-SST | 730 |
| 419617 | BAG2-120-48-48-SST | 720 |
| 419615 | BAG2-120-60-42-SST | 710 |
| 419613 | BAG2-120-60-48-SST | 700 |