

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- **BEL-PH-ANB-1:** Gehäuse Aluminium eloxiert schwarz.  
Glaskörper ohne Kontrastring
- **BEL-PH-TP-1:** Gehäuse Thermoplast weiss.  
Glaskörper farblos transparent, ohne Kontrastring
- **BEL-PH-TP-2:** Gehäuse Thermoplast weiss.  
Glaskörper farblos transparent, mit Kontrastring

**KONTRASTMITTEL**

- **K:** farblos
- **G:** grün, transparent.

**EMPFINDLICHKEIT VON DOSENLIBELLEN**

- # **10:** Bewegung der Blase um 2 mm bei 10 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.
- # **40:** Bewegung der Blase um 2 mm bei 40 Winkelminuten bei horizontaler Lage der Auflagefläche.
- Siehe Technische Daten Dosenlibellen und Längslibellen (auf Seite 780).

**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**

Dosenlibellen BEL-PH werden zur Überprüfung der horizontalen Lage von Vorrichtungen, Maschinen sowie Geräten und Instrumenten eingesetzt.

Dosenlibellen sind nicht ausgerichtet, es ist keine Ausrichtkugel an der Außenseite der Dosenlibelle vorhanden.

Die senkrechte Ausrichtung muss gewährleistet sein durch Justieren der Platte oder des Gehäuses auf dem das Element montiert wird.

Die schwarze Farbe von Ausführung BEL-PH-ANB bieten eine Reflexion zwischen der Libellenkontur, was wesentlich zur Lesbarkeit beiträgt.

Ausführung BEL-PH-TP ist ebenso lieferbar mit Kontrastring innerhalb des Gehäuses (BEL-PH-TP-2) um den gleichen Effekt zu erzielen.


 
 
Alternativ kann auch durch eine dunkle Wandung der Einbaubohrung eine entsprechende Kontrastverbesserung erzielt werden.



**BEL-PH-ANB**

**BEL-PH-TP**

Kontrastring

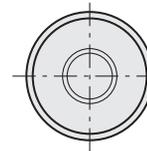

**BEL-PH-ANB-1**

Code	Artikelnummer	D	L	⚖️
156301	BEL-PH-ANB-10-K-10-1	10	6.9	1
156303	BEL-PH-ANB-12-K-10-1	12	6.4	2
156305	BEL-PH-ANB-14-K-10-1	14	6.2	2
156307	BEL-PH-ANB-15-K-10-1	15	7.4	3
156309	BEL-PH-ANB-18-K-10-1	18	7.3	4

**BEL-PH-TP-1**

Code	Artikelnummer	D	L	⚖️
156323	BEL-PH-TP-10-K-40-1	10	6	1
156335	BEL-PH-TP-12-K-40-1	12	7	2
156345	BEL-PH-TP-14-K-40-1	14	8	2
156355	BEL-PH-TP-15-K-40-1	15	8	3
156365	BEL-PH-TP-18-K-40-1	18	9	4
156321	BEL-PH-TP-10-G-40-1	10	6	1
156331	BEL-PH-TP-12-G-40-1	12	7	2
156341	BEL-PH-TP-14-G-40-1	14	8	2
156351	BEL-PH-TP-15-G-40-1	15	8	2
156361	BEL-PH-TP-18-G-40-1	18	9	4

**BEL-PH-TP-2**

Code	Artikelnummer	D	L	⚖️
156337	BEL-PH-TP-12-K-40-2	12	7	2
156347	BEL-PH-TP-14-K-40-2	14	8	2
156357	BEL-PH-TP-15-K-40-2	15	8	3
156367	BEL-PH-TP-18-K-40-2	18	9	4
156333	BEL-PH-TP-12-G-40-2	12	7	2
156343	BEL-PH-TP-14-G-40-2	14	8	2
156353	BEL-PH-TP-15-G-40-2	15	8	3
156363	BEL-PH-TP-18-G-40-2	18	9	4

Standard Maschinenelemente