

MATERIAL

Kunststoff Thermoplast auf Polyamidbasis (PA), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **BT-HP-AV-p:** Gewindestift, Stahl, verzinkt und poliert, abgerundete Kante nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).
- **BT-HP-AV-SST-p:** Gewindestift, Edelstahl 1.4305, abgerundete Kante nach UNI EN ISO 4753:2012 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Unverlierbare Rändelgriffe, um Blindplatten, Abdeckkappen oder andere Gegenstände vor Verlust zu sichern.

Dies wird ermöglicht durch den gewindelosen Teil der Spindel, durch den der Griff an der Maschine verankert („unverlierbar“) bleibt. Der Schlitz an der Oberseite dient zum Festziehen mit einem 6,5 mm Schlitzschraubenzieher (BT.12 und BT.16) oder 10 mm (BT.20).



ELESA Original design

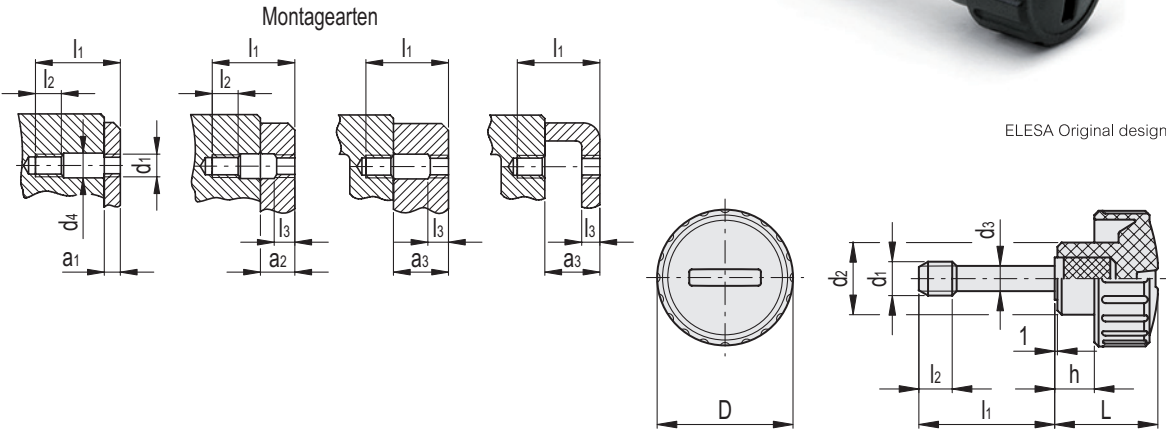

BT-HP-AV-p

Code	Artikelnummer	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
5301	BT-HP.12-AV-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	4
5306	BT-HP.12-AV-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	6
5311	BT-HP.16-AV-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	5
5316	BT-HP.16-AV-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	7
5321	BT-HP.16-AV-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	7
5326	BT-HP.16-AV-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	8
5331	BT-HP.20-AV-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	9
5336	BT-HP.20-AV-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	10
5341	BT-HP.20-AV-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	10
5346	BT-HP.20-AV-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	12

BT-HP-AV-SST-p

INOX
STAINLESS
STEEL

Code	Artikelnummer	D	L	d1	d2	d3 ±0.1	d4	l1	l2	l3	h	a1	a2	a3	⚖
105301	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x14	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	14	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	4
105306	BT-HP.12-AV-SST-p-M4x20	12	13	M4	9.5	3.1	4.5	20	5	2	4	3 + 5	6 + 10	9 + 15	6
105311	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x14	16	14	M4	11	3.1	4.5	14	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	5
105316	BT-HP.16-AV-SST-p-M4x20	16	14	M4	11	3.1	4.5	20	5	2	5	3 + 5	6 + 10	9 + 15	7
105321	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x18	16	14	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	7
105326	BT-HP.16-AV-SST-p-M5x24	16	14	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	5	4 + 6	8 + 12	12 + 18	8
105331	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x18	20	17	M5	11	4	5.5	18	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	9
105336	BT-HP.20-AV-SST-p-M5x24	20	17	M5	11	4	5.5	24	6	2.5	6	4 + 6	8 + 12	12 + 18	10
105341	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x22	20	17	M6	11	4.7	6.5	22	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	10
105346	BT-HP.20-AV-SST-p-M6x32	20	17	M6	11	4.7	6.5	32	8	3	6	5 + 8	10 + 16	15 + 24	12