

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIAL



Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), Grau RAL 7035 (C3) oder Schwarz RAL 9005 (C9).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **CGT-TC-S**: metrisches Gewinde, Kreuzschlitz, grau.
- **CGT-TC-AV**: metrisches Gewinde, Schlitz-Schraubenzieher, schwarz.
- **CGT-TC-PG-AV**: PG-Gewinde, Schlitz-Schraubenzieher, grau oder schwarz.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


Sie werden verwendet, um nicht genutzte Öffnungen in elektrischen Geräten wie Verteilerkästen oder Anschlussdosen abzudichten, wodurch ein dichter Sitz und Schutz vor Staub und Feuchtigkeit gewährleistet werden.

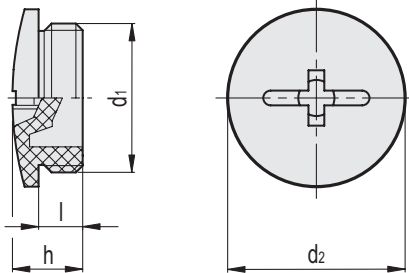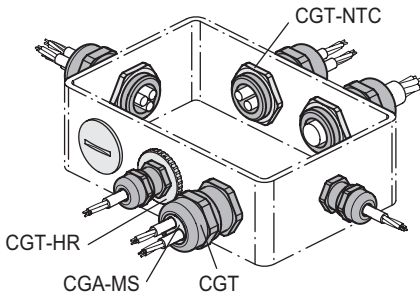

CGT-TC-S

Code	Beschreibung	d ₁	d ₂	h	l	⚖️
560251-C3	CGT-TC-M12x1,5-S-C3	M 12 x 1.5	15	8	6	1
560253-C3	CGT-TC-M16x1,5-S-C3	M 16 x 1.5	20	9	6	2
560255-C3	CGT-TC-M20x1,5-S-C3	M 20 x 1.5	24	9.5	6	2
560257-C3	CGT-TC-M25x1,5-S-C3	M 25 x 1.5	29.7	11.5	8	4
560259-C3	CGT-TC-M32x1,5-S-C3	M 32 x 1.5	37.1	12	8	5
560261-C3	CGT-TC-M40x1,5-S-C3	M 40 x 1.5	46	13	8	8
560263-C3	CGT-TC-M50x1,5-S-C3	M 50 x 1.5	56.3	15	10	12
560265-C3	CGT-TC-M63x1,5-S-C3	M 63 x 1.5	69.3	17	12	19

Standard Maschinenelemente

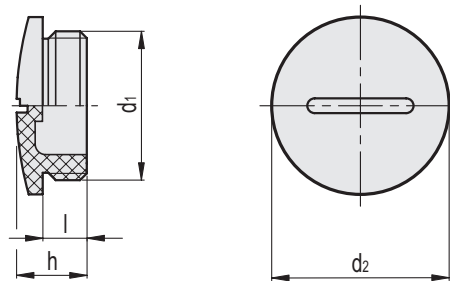

CGT-TC-AV

Code	Beschreibung	d ₁	d ₂	h	l	⚖
560251-C9	CGT-TC-M12x1,5-AV-C9	M 12 x 1.5	15	8	6	1
560253-C9	CGT-TC-M16x1,5-AV-C9	M 16 x 1.5	20	9	6	2
560255-C9	CGT-TC-M20x1,5-AV-C9	M 20 x 1.5	24	9.5	6	2
560257-C9	CGT-TC-M25x1,5-AV-C9	M 25 x 1.5	29.7	11.5	8	4
560259-C9	CGT-TC-M32x1,5-AV-C9	M 32 x 1.5	37.1	12	8	5
560261-C9	CGT-TC-M40x1,5-AV-C9	M 40 x 1.5	46	13	8	8
560263-C9	CGT-TC-M50x1,5-AV-C9	M 50 x 1.5	56.3	15	10	12
560265-C9	CGT-TC-M63x1,5-AV-C9	M 63 x 1.5	69.3	17	12	19

CGT-TC-PG-AV

Code	Beschreibung	d ₁	d ₂	h	l	⚖
560281-C3	CGT-TC-PG7-AV-C3	PG 7	15	8	6	1
560281-C9	CGT-TC-PG7-AV-C9	PG 7	15	8	6	1
560283-C3	CGT-TC-PG9-AV-C3	PG 9	19.1	9.5	6.5	1
560283-C9	CGT-TC-PG9-AV-C9	PG 9	19.1	9.5	6.5	1
560285-C3	CGT-TC-PG11-AV-C3	PG 11	22.1	10	6.5	2
560285-C9	CGT-TC-PG11-AV-C9	PG 11	22.1	10	6.5	2
560287-C3	CGT-TC-PG13-AV-C3	PG 13.5	25.2	10	6.5	2
560287-C9	CGT-TC-PG13-AV-C9	PG 13.5	25.2	10	6.5	2
560289-C3	CGT-TC-PG16-AV-C3	PG 16	27.1	10	6.5	3
560289-C9	CGT-TC-PG16-AV-C9	PG 16	27.1	10	6.5	3
560291-C3	CGT-TC-PG21-AV-C3	PG 21	33.2	12	8	4
560291-C9	CGT-TC-PG21-AV-C9	PG 21	33.2	12	8	4
560293-C3	CGT-TC-PG29-AV-C3	PG 29	44	12.5	8	6
560293-C9	CGT-TC-PG29-AV-C9	PG 29	44	12.5	8	6
560295-C3	CGT-TC-PG36-AV-C3	PG 36	55	14	10	10
560295-C9	CGT-TC-PG36-AV-C9	PG 36	55	14	10	10
560297-C3	CGT-TC-PG42-AV-C3	PG 42	62	14	10	16
560297-C9	CGT-TC-PG42-AV-C9	PG 42	62	14	10	16
560299-C3	CGT-TC-PG48-AV-C3	PG 48	68.3	16	12	24
560299-C9	CGT-TC-PG48-AV-C9	PG 48	68.3	16	12	24