

MATERIAL

Gehäuse, Verriegelung und Knopf in Zink-Druckguss, vernickelt

MUTTER

M19x1 in Messing.

ZAHNSCHEIBE

Stahl, verzinkt

DICHTUNGSRING

Gummiauflage (NBR).

SCHLIESSRIEGEL

Stahl, verzinkt, 2,5 mm Dicke.

SCHRAUBE

M5x10 Stahl, verzinkt.

FLACHE UND ELASTISCHE UNTERLEGSCHIEBEN

Stahl, verzinkt

INTERNE FEDER

nichtrostender Edelstahl

DREHWINKEL

90°.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN


CMLX Verriegelungen sind vor allem für Griffe und Türen geeignet, die starken Vibrationen unterliegen.

Ausgestattet mit einer schrägen Bohrung für ein Vorhängeschloss (Durchmesser 5-7mm).






Das Verdrehen der Verriegelung ist nur durch Druck auf den Knebel möglich.

SONDERAUSFÜHRUNGEN UND ZUBEHÖR

- Schließriegel in anderen Dimensionen.
- Mit der Verlängerung C.PQ M5/58 (Code 421137) aus Messing kann der Schließriegel in größerem Abstand montiert werden.

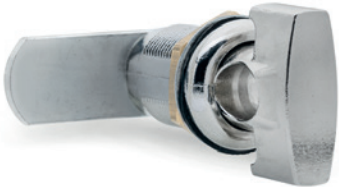

Montagebohrung

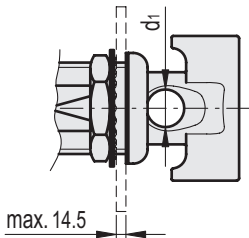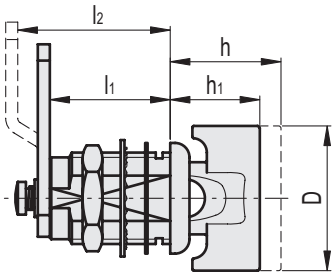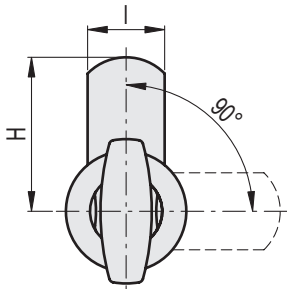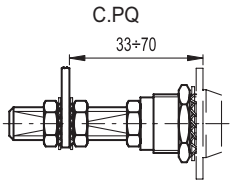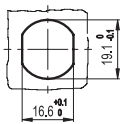

Code	Artikelnummer	H	D	l	l1	l2	d1	h	h1	△
421231	CMLX.32-25	32	30	16	25	25	8	23	18.5	79
421233	CMLX.36-30	35.5	30	16	25	30	8	23	18.5	81