

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**KABEL**

Hochmolekulares Polyethylen (HMWPE), schwarz.

**STANDARDAUSFÜHRUNG**


Montageplatte aus Edelstahl 1.4301.

Ring Edelstahl, NERINOX

- **CV-T-2A:** Halteseil mit zwei Schlüsselringen.
- **CV-T-A-P:** Halteseil mit Befestigungslasche und Schlüsselring.
- **CV-T-2P:** Kabel mit zwei Befestigungslaschen.
- **CV-T:** Halteseil ohne Schlüsselringe und Befestigungslaschen.
- **CV-T-P:** Halteseil ohne Schlüsselringe und mit einer Befestigungslasche.

**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**



CV-T-Kabel sind leicht und dennoch bemerkenswert robust. Sie werden vor allem in Kombination mit verschiedenen Arten von selbstsichernden Stiften eingesetzt, oder wenn man kleine Bauteile verliersicher machen möchte. So sind diese immer griffbereit. Sie können insbesondere dann anstelle der CT-S-Kugelhänge eingesetzt werden, wenn eine besondere Zugfestigkeit erforderlich ist.

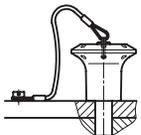

CV-T-2A



CV-T-A-P

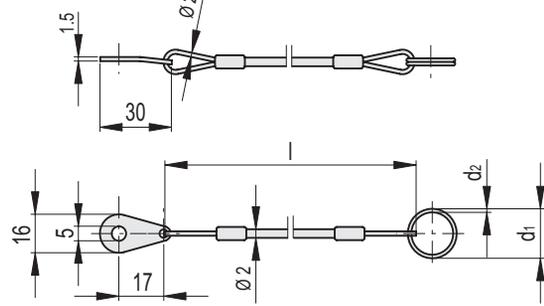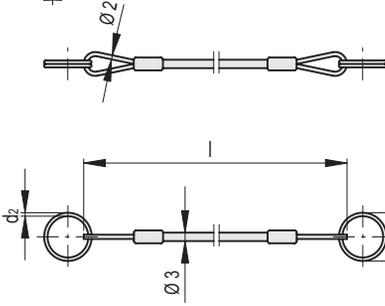


**CV-T-2A**

Code	Artikelnummer	d1	d2	l	Max. Statische Last [N]	⚖️
76201	CV-T-2A-18-150	18	1.3	150	160	7
76202	CV-T-2A-24-150	24	1.5	150	160	8
76203	CV-T-2A-30-150	30	1.8	150	180	9
76206	CV-T-2A-18-200	18	1.3	200	160	9
76207	CV-T-2A-24-200	24	1.5	200	160	10
76208	CV-T-2A-30-200	30	1.8	200	180	11
76211	CV-T-2A-18-320	18	1.3	320	160	13
76212	CV-T-2A-24-320	24	1.5	320	160	14
76213	CV-T-2A-30-320	30	1.8	320	180	15
76216	CV-T-2A-18-500	18	1.3	500	160	18
76217	CV-T-2A-24-500	24	1.5	500	160	19
76218	CV-T-2A-30-500	30	1.8	500	180	20

**CV-T-A-P**

Code	Artikelnummer	d1	d2	l	Max. Statische Last [N]	⚖️
76221	CV-T-A-P-18-150	18	1.3	150	160	8
76222	CV-T-A-P-24-150	24	1.5	150	160	9
76223	CV-T-A-P-30-150	30	1.8	150	180	10
76226	CV-T-A-P-18-200	18	1.3	200	160	10
76227	CV-T-A-P-24-200	24	1.5	200	160	11
76228	CV-T-A-P-30-200	30	1.8	200	180	12
76231	CV-T-A-P-18-320	18	1.3	320	160	14
76232	CV-T-A-P-24-320	24	1.5	320	160	15
76233	CV-T-A-P-30-320	30	1.8	320	180	16
76236	CV-T-A-P-18-500	18	1.3	500	160	19
76237	CV-T-A-P-24-500	24	1.5	500	160	20
76238	CV-T-A-P-30-500	30	1.8	500	180	21

Rastelemente

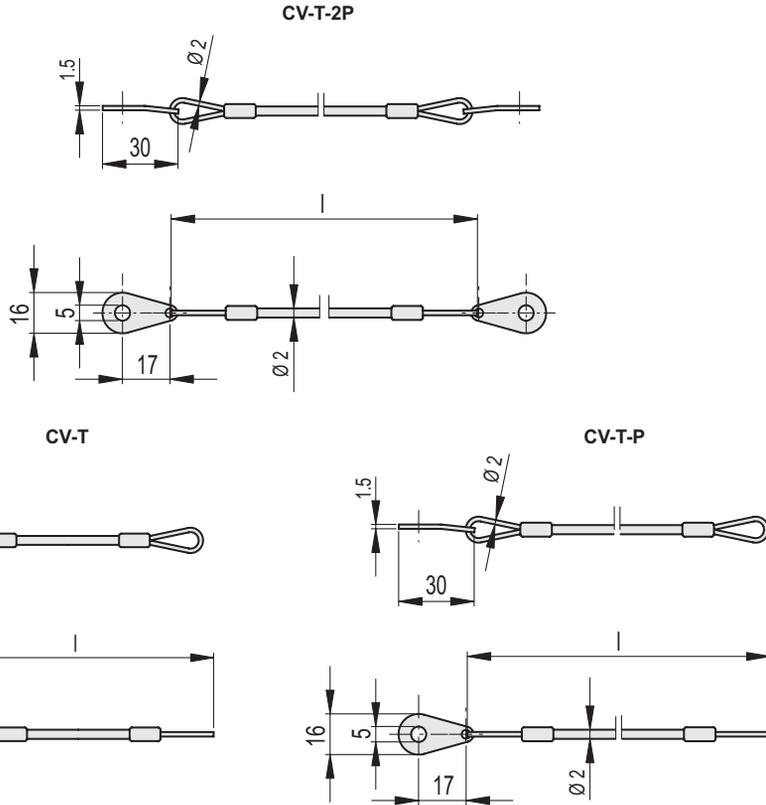

CV-T-2P



Code	Artikelnummer	l	Max. Statische Last [N]	⚖️
76241	CV-T-2P-150	150	160	12
76246	CV-T-2P-200	200	160	14
76251	CV-T-2P-320	320	160	18
76256	CV-T-2P-500	500	160	23

CV-T

Code	Artikelnummer	l	Max. Statische Last [N]	⚖️
76915	CV-T-150	150	300	2
76920	CV-T-200	200	300	2
76932	CV-T-320	320	300	3
76950	CV-T-500	500	300	5

CV-T-P



Code	Artikelnummer	l	Max. Statische Last [N]	⚖️
76261	CV-T-P-150	150	160	7
76266	CV-T-P-200	200	160	9
76271	CV-T-P-320	320	150	12
76276	CV-T-P-500	500	150	15

Rastelemente