

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **DVM.4:** Gewindestift und Grundplatte aus poliertem, verzinktem Stahl, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 40, 55, 70 Shore A ± 5 .
- **DVM.4-SST:** Gewindestift und Grundplatte aus Edelstahl 1.4301, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 55 Shore A ± 5 .

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die spezielle konkave Form der Haltefläche ermöglicht eine optimale Anpassung an unebene Oberflächen.

Die Gummipuffer sind entworfen worden um Vibrationen, Erschütterungen und Geräusche von sich bewegenden Körpern und schwingenden Massen zu dämpfen, welche ohne diesen zu folgendem führen können:


- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
- Gesundheitsschäden;
- Lärmentwicklung.

Belastungsdiagramme für jeden einzelnen Code sind auf Anfrage erhältlich.

Siehe Technische Daten und Auswahlhilfe (auf Seite 728).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Naturkautschuk, Härte 40, 70 ± 5 Shore A für Ausführungen mit nicht rostendem Edelstahl-Fuß 1.4301.

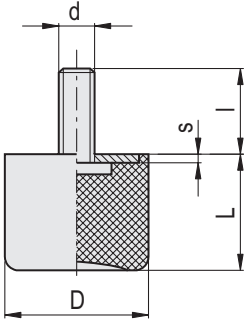

DVM.4

Artikelnummer	Beschreibung	D	L	d	l	s	⚖
436991	DVM.4-15-14-M4-10-40	15	14	M4	10	1.4	5
436992	DVM.4-15-14-M4-10-55	15	14	M4	10	1.4	5
436993	DVM.4-15-14-M4-10-70	15	14	M4	10	1.4	5
436996	DVM.4-20-23,5-M6-18-40	20	23.5	M6	18	2	14
436997	DVM.4-20-23,5-M6-18-55	20	23.5	M6	18	2	14
436998	DVM.4-20-23,5-M6-18-70	20	23.5	M6	18	2	14
437001	DVM.4-25-18,5-M6-18-40	25	18.5	M6	18	2	18
437002	DVM.4-25-18,5-M6-18-55	25	18.5	M6	18	2	18
437003	DVM.4-25-18,5-M6-18-70	25	18.5	M6	18	2	18
437006	DVM.4-30-28,5-M8-20-40	30	28.5	M8	20	2	36
437007	DVM.4-30-28,5-M8-20-55	30	28.5	M8	20	2	36
437008	DVM.4-30-28,5-M8-20-70	30	28.5	M8	20	2	36
437011	DVM.4-40-28-M8-23-40	40	28	M8	23	2	57
437012	DVM.4-40-28-M8-23-55	40	28	M8	23	2	57
437013	DVM.4-40-28-M8-23-70	40	28	M8	23	2	57
437016	DVM.4-50-28-M10-28-40	50	28	M10	28	2	97
437017	DVM.4-50-28-M10-28-55	50	28	M10	28	2	97
437018	DVM.4-50-28-M10-28-70	50	28	M10	28	2	97
437021	DVM.4-70-43-M10-27-40	70	43	M10	27	3	260
437022	DVM.4-70-43-M10-27-55	70	43	M10	27	3	260
437023	DVM.4-70-43-M10-27-70	70	43	M10	27	3	260
437026	DVM.4-75-37-M12-37-40	75	37	M12	37	3	259
437027	DVM.4-75-37-M12-37-55	75	37	M12	37	3	259
437028	DVM.4-75-37-M12-37-70	75	37	M12	37	3	259
437031	DVM.4-100-50-M16-41-40	100	50	M16	41	3	609
437032	DVM.4-100-50-M16-41-55	100	50	M16	41	3	609
437033	DVM.4-100-50-M16-41-70	100	50	M16	41	3	609

DVM.4-SST

Artikelnummer	Beschreibung	D	L	d	l	s	⚖
437081	DVM.4-15-14-SST-M4-10-55	15	14	M4	10	1.4	5
437082	DVM.4-20-23,5-SST-M6-18-55	20	23.5	M6	18	2	14
437083	DVM.4-25-18,5-SST-M6-18-55	25	18.5	M6	18	2	19
437084	DVM.4-30-28,5-SST-M8-20-55	30	28.5	M8	20	2	36
437085	DVM.4-40-28-SST-M8-23-55	40	28	M8	23	2	60
437086	DVM.4-50-28-SST-M10-28-55	50	28	M10	28	2	95
437087	DVM.4-70-43-SST-M10-28-55	70	43	M10	28	3	260
437088	DVM.4-75-37-SST-M12-37-55	75	37	M12	37	3	271
437089	DVM.4-100-50-SST-M16-41-55	100	50	M16	41	3	609