

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **DVM.5:** Buchse mit Gewinde-Sackloch und Grundplatte aus poliertem, verzinktem Stahl, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 40, 55, 70 Shore A ± 5 .
- **DVM.5-SST:** Buchse mit Gewinde-Sackloch und Grundplatte aus Edelstahl 1.4301, Schwingungsdämpfer aus Naturkautschuk (NR), schwarz, Härte 55 Shore A ± 5 .

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die spezielle konkave Form der Haltefläche ermöglicht eine optimale Anpassung an unebene Oberflächen.

Die Gummipuffer sind entworfen worden um Vibrationen, Erschütterungen und Geräusche von sich bewegenden Körpern und schwingenden Massen zu dämpfen, welche ohne diesen zu folgendem führen können:


- Fehlfunktionen und Verringerung der Maschinen-Lebensdauer und/oder von benachbarten Geräten;
- Gesundheitsschäden;
- Lärmentwicklung.

Belastungsdiagramme für jeden einzelnen Code sind auf Anfrage erhältlich.

Siehe Technische Daten und Auswahlhilfe (auf Seite 728).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Naturkautschuk, Härte 40, 70 ± 5 Shore A für Ausführungen mit nicht rostendem Edelstahl-Fuß 1.4301.

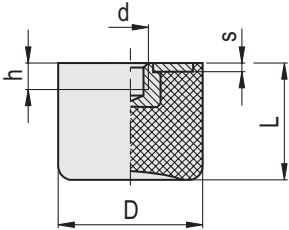

DVM.5

Artikelnummer	Beschreibung	D	L	d	h	s	⚖
437036	DVM.5-15-14-M4-40	15	14	M4	4	1.4	4
437037	DVM.5-15-14-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437038	DVM.5-15-14-M4-70	15	14	M4	4	1.4	4
437041	DVM.5-20-23,5-M6-40	20	23.5	M6	6	2	11
437042	DVM.5-20-23,5-M6-55	20	23.5	M6	6	2	11
437043	DVM.5-20-23,5-M6-70	20	23.5	M6	6	2	11
437046	DVM.5-25-18,5-M6-40	25	18.5	M6	6	2	15
437047	DVM.5-25-18,5-M6-55	25	18.5	M6	6	2	15
437048	DVM.5-25-18,5-M6-70	25	18.5	M6	6	2	15
437051	DVM.5-30-28,5-M8-40	30	28.5	M8	8	2	31
437052	DVM.5-30-28,5-M8-55	30	28.5	M8	8	2	31
437053	DVM.5-30-28,5-M8-70	30	28.5	M8	8	2	31
437056	DVM.5-40-28-M8-40	40	28	M8	8	2	54
437057	DVM.5-40-28-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437058	DVM.5-40-28-M8-70	40	28	M8	8	2	54
437061	DVM.5-50-28-M10-40	50	28	M10	10	2	83
437062	DVM.5-50-28-M10-55	50	28	M10	10	2	83
437063	DVM.5-50-28-M10-70	50	28	M10	10	2	83
437066	DVM.5-70-43-M10-40	70	43	M10	10	3	223
437067	DVM.5-70-43-M10-55	70	43	M10	10	3	223
437068	DVM.5-70-43-M10-70	70	43	M10	10	3	223
437071	DVM.5-75-37-M12-40	75	37	M12	12	3	230
437072	DVM.5-75-37-M12-55	75	37	M12	12	3	230
437073	DVM.5-75-37-M12-70	75	37	M12	12	3	230
437076	DVM.5-100-50-M16-40	100	50	M16	16	3	590
437077	DVM.5-100-50-M16-55	100	50	M16	16	3	590
437078	DVM.5-100-50-M16-70	100	50	M16	16	3	590

DVM.5-SST

Artikelnummer	Beschreibung	D	L	d	h	s	⚖
437090	DVM.5-15-14-SST-M4-55	15	14	M4	4	1.4	4
437091	DVM.5-20-23,5-SST-M6-55	20	23.5	M6	6	2	14
437092	DVM.5-25-18,5-SST-M6-55	25	18.5	M6	6	2	15
437093	DVM.5-30-28,5-SST-M8-55	30	28.5	M8	8	2	28
437094	DVM.5-40-28-SST-M8-55	40	28	M8	8	2	54
437095	DVM.5-50-28-SST-M10-55	50	28	M10	10	2	85
437096	DVM.5-70-43-SST-M10-55	70	43	M10	10	3	224
437097	DVM.5-75-37-SST-M12-55	75	37	M12	12	3	232
437098	DVM.5-100-50-SST-M16-55	100	50	M16	16	3	590

INOX
STAINLESS
STEEL