



MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt.
Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

STANDARDAUSFÜHRUNGEN


- **EBK-B-SOFT**: Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- **EBK-p-SOFT**: Gewindestift, Stahl verzinkt, Gewindeende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Softline-Ummantelung macht dieses Griffelement besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei ölgier Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Aus diesen Gründen sind die Griffe u.a. für Sportgeräte, Werkzeuge und Maschinen für Gartenarbeit und Güterverkehr, Präzisionsinstrumente und Handicaphilfsgeräte geeignet.



ERGOSTYLE® ELESA Original design

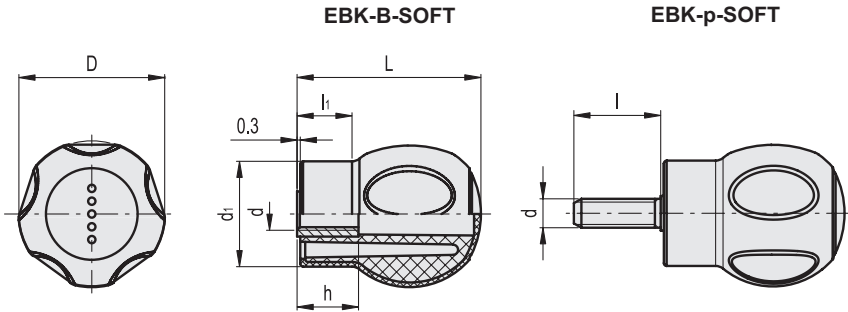

EBK-B-SOFT

Code	Artikelnummer	D	L	d6H	d1	h	l1	⚖
245101-C1	EBK.43 B-M6-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	18	17.5	74
245103-C1	EBK.43 B-M8-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	18	17.5	72
245105-C1	EBK.43 B-M10-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	18	17.5	71
245203-C1	EBK.50 B-M8-SOFT-C1	50	64	M8	37	26	20	86
245205-C1	EBK.50 B-M10-SOFT-C1	50	64	M10	37	26	20	83
245207-C1	EBK.50 B-M12-SOFT-C1	50	64	M12	37	26	20	79

EBK-p-SOFT

Code	Artikelnummer	D	L	d6g	d1	l	l1	⚖
245121-C1	EBK.43 p-M6x16-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	16	17.5	74
245123-C1	EBK.43 p-M6x20-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	20	17.5	76
245125-C1	EBK.43 p-M6x25-SOFT-C1	43	55	M6	32.5	25	17.5	78
245131-C1	EBK.43 p-M8x16-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	16	17.5	80
245133-C1	EBK.43 p-M8x20-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	20	17.5	81
245135-C1	EBK.43 p-M8x25-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	25	17.5	83
245137-C1	EBK.43 p-M8x30-SOFT-C1	43	55	M8	32.5	30	17.5	85
245143-C1	EBK.43 p-M10x20-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	20	17.5	83
245144-C1	EBK.43 p-M10x25-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	25	17.5	86
245147-C1	EBK.43 p-M10x30-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	30	17.5	89
245151-C1	EBK.43 p-M10x50-SOFT-C1	43	55	M10	32.5	50	17.5	98
245231-C1	EBK.50 p-M8x16-SOFT-C1	50	64	M8	37	16	20	80
245233-C1	EBK.50 p-M8x20-SOFT-C1	50	64	M8	37	20	20	86
245235-C1	EBK.50 p-M8x25-SOFT-C1	50	64	M8	37	25	20	91
245237-C1	EBK.50 p-M8x30-SOFT-C1	50	64	M8	37	30	20	97
245243-C1	EBK.50 p-M10x20-SOFT-C1	50	64	M10	37	20	20	110
245244-C1	EBK.50 p-M10x25-SOFT-C1	50	64	M10	37	25	20	116
245247-C1	EBK.50 p-M10x30-SOFT-C1	50	64	M10	37	30	20	122
245251-C1	EBK.50 p-M10x50-SOFT-C1	50	64	M10	37	50	20	143