

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz-grau, matt.

ABDECKKAPPE

Glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, matt, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert, abnehmbar mit einem Schraubenzieher.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **ELC:** Buchse Stahl brüniert, H7 Bohrung, Abdeckkappen in den Ergostyle Farben erhältlich
- **ELC-FC3:** Buchse Stahl brüniert, H7 Bohrung, Abdeckkappe lichtgrau RAL 7035 mit Hinweispeil.
- **ELC-SST:** Buchse Edelstahl nichtrostend AISI 303, H7 Bohrung, Abdeckkappe in den Ergostyle Farben erhältlich
- **ELC-SST-FC3:** Buchse Edelstahl nichtrostend AISI 303, H7 Bohrung, Abdeckkappe lichtgrau RAL 7035 mit Hinweispeil.

ERGONOMIE

Die Bedienung des stabilen Hebels wird als sehr angenehm empfunden. Durch das verlängerte und halbkugelförmige Ende bietet der Hebel dabei einen guten Halt.

MONTAGEBEISPIELE

Ein limitierter Spielraum des Drehwinkels wird durch passende Stopper an der Rückseite gewährleistet.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert (siehe Seite 897).
- GN 184.5: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung in Edelstahl 1.4305 (siehe Seite 897).
- MS.: Kugel und Feder für Klick-Vorgang, passend zu den zwei Montagelöchern d3, bei 180° gebohrt (siehe Seite).
- ECB.T: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).
- ECBF.T: Abdeckkappe aus glasfaserverstärktem Polyamid (PA)-Thermoplast, RAL 7035 lichtgrau, mit Hinweispeil, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Hebel mit Querbohrungen gemäß EN 110 (siehe Seite A-16).

- C1 RAL7021
- C2 RAL2004
- C3 RAL7035
- C4 RAL1021
- C5 RAL5024
- C6 RAL3000
- C17 RAL6017

ECB.T

Code	Artikelnummer	Abdeckkappe für
29551-*	ECB.T1-*	ELC.67
29552-*	ECB.T2-*	ELC.85
29553-*	ECB.T3-*	ELC.110
29554-*	ECB.T4-*	ELC.140



* Ergänzen mit Farbcode (C1, ..., C17).


ECBF.T

Code	Artikelnummer	Abdeckkappe für
29551-FC3	ECBF.T1-C3	ELC.67-FC3
29552-FC3	ECBF.T2-C3	ELC.85-FC3
29553-FC3	ECBF.T3-C3	ELC.110-FC3
29554-FC3	ECBF.T4-C3	ELC.140-FC3



Anwendungsbeispiel
Montage mit Kugelraste

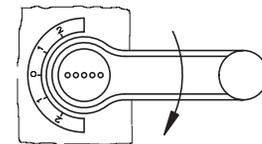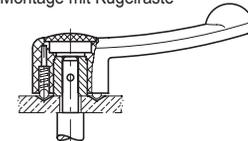

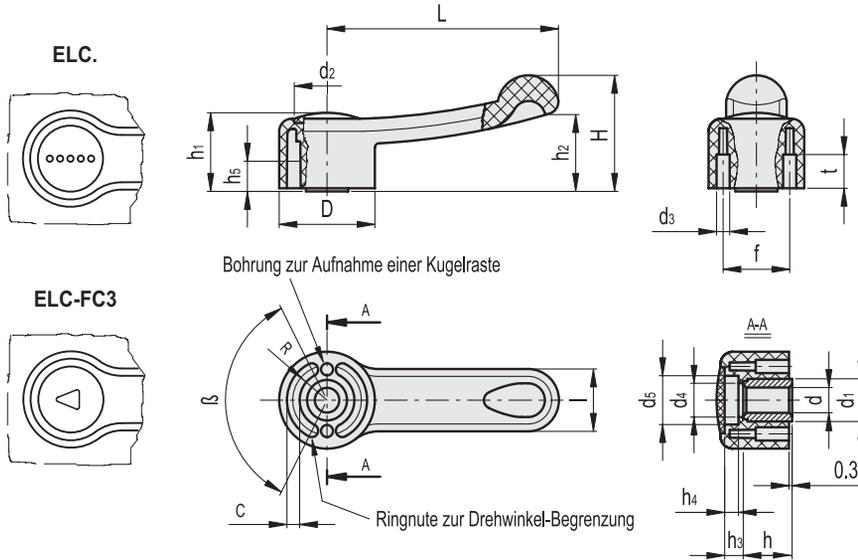

*Ergänzen mit Farbcode: 212121-C2 ELC.67 A-6-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ELC.

Code	Artikelnummer	D	dh7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	f	⚖	
212121-*	ELC.67 A-6-*	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212131-*	ELC.85 A-8-*	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212141-*	ELC.110 A-12-*	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212151-*	ELC.140 A-14-*	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

ELC-FC3

Code	Artikelnummer	D	dh7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	f	⚖	
212121-FC3	ELC.67 A-6-FC3	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212131-FC3	ELC.85 A-8-FC3	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212141-FC3	ELC.110 A-12-FC3	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212151-FC3	ELC.140 A-14-FC3	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

ELC-SST



Code	Artikelnummer	D	dh7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	f	⚖	
212161-*	ELC.67-SST-6-*	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212171-*	ELC.85-SST-8-*	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212181-*	ELC.110-SST-12-*	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212191-*	ELC.140-SST-14-*	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

ELC-SST-FC3



Code	Artikelnummer	D	dh7	L	H	h	h1	h2	h3	h4	h5	d1	d2	d3*	d4	d5	l	R	t	c	f	⚖	
212161-FC3	ELC.67-SST-6-FC3	32	6	67	35	16	24	24	5	3	10	15	22.5	4	10	16	20	12	9	4	125±1°	24	50
212171-FC3	ELC.85-SST-8-FC3	37	8	85	41	17.5	27	27	7.5	5	10	18	26	5	13.5	20	23	13.8	12.5	4.3	125±1°	26	63
212181-FC3	ELC.110-SST-12-FC3	46	12	110	54	22	35	36	10	8	10	22	31.5	6	17	25.5	29	17.5	15.5	6.5	125±1°	32	129
212191-FC3	ELC.140-SST-14-FC3	54	14	140	60	27	38	38	8.5	6	10	26	36	8	21	31	34	20.2	16	7	125±1°	39	145

* Kugeln Durchmesser

