

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Polypropylen (PP), schwarz, matt.

## ABDECKKAPPE

- ECB.I: Kunststoff Thermoplast (Polyester PBT) in allen Elecolors Farben, glänzend, Montage durch Einpressen. Wird mitgeliefert. Zubehör: Separat erhältlich (siehe Tabelle).

## STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Buchse Stahl brüniert, H7 passloch.  
 - **EMW+IEL**: mit drehbarem Griff IEL+x SOFT(siehe Seite 377) in Thermoplast, ummantelt mit weichem "Soft touch" Elastomer (TPE).  
 - **EMW+IR**: mit Umleggriff IR.620 (siehe Seite 414) in Thermoplast.

## SONDERAUSFUEHRUNGEN AUF ANFRAGE

Nabennut in Übereinstimmung mit DIN 6885/1 Toleranz P9 (siehe Seite A-16).  
 Um das Handrad mit Nabennut zu bestellen -K an Bestellbezeichnung anhängen (z.B.: 204611-K- EMW.350+IEL A-20-K).  
 Bei entsprechender Stückzahl: Sonderausführung mit Sperre (Elesa Patent), (siehe Seite 128).

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

- GN 184: Vorlegescheiben zur axialen Befestigung aus Stahl, brüniert (siehe Seite 897).  
 - ECB.I: Abdeckkappe aus Thermoplast (Polyester PBT) in Elecolors-Farben, glänzend, Montage durch Einpressen (siehe Tabelle).




ERGOSTYLE® ELESA Original design

- C1 RAL7021
- C2 RAL2004
- C3 RAL7035
- C4 RAL1021
- C5 RAL5024
- C6 RAL3000

## ECB.I

Code	Artikelnummer	Abdeckkappe für
29451-*	ECB.I3-*	EMW.350

\* Ergänzen mit Farbcode (C1,..., C6).

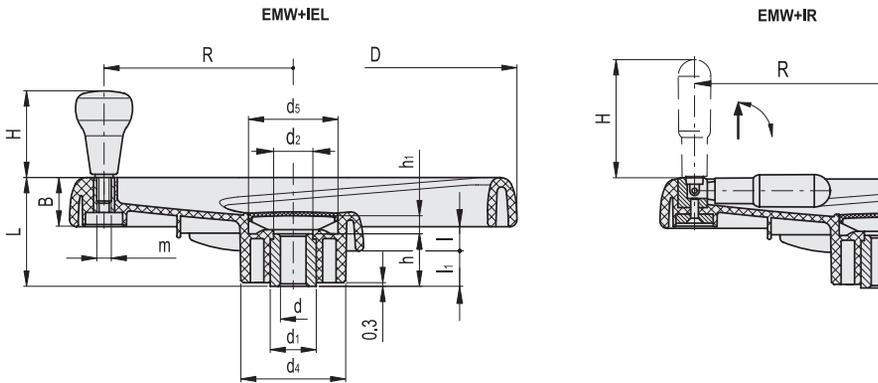

\* Ergänzen mit Farbcode: 204611-C2 EMW.350+IEL A-20-C2

- C1 RAL7021
- C2 RAL2004
- C3 RAL7035
- C4 RAL1021
- C5 RAL5024
- C6 RAL3000

## EMW+IEL

Code	Artikelnummer	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	l	l1	h	h1	H	m	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖️
204611-*	EMW.350+IEL-A-20-*	350	20	82	38	35	33	82	70	19	25	38	14	65	M10	148	380	14	1195

## EMW+IR

Code	Artikelnummer	D	dH7	L	B	d1	d2	d4	d5	l	l1	h	h1	H	R	C# [Nm]	L# [J]	⚖️
204711-*	EMW.350+IR-A-20-*	350	20	82	38	35	33	82	70	19	25	38	14	90	148	380	14	1240