



GRIFFKÖRPER

Glasfaserverstärkter Polyamid (PA)-Thermoplast, in Elecolors-Farben, matt.

DRUCKKNOPF

Thermoplast in Elecolors-Farben, glänzend.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast, Haltebolzen, schwarz, mit Rändelung. Rückstellfeder Edelstahl 1.4319.

- **ERX-B:** Buchse Messing, Gewinde-Sackloch.
- **ERX-SST:** Buchse, Edelstahl AISI 303, Gewinde Sackloch.
- **ERX-p:** Gewindestift Stahl, verzinkt, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).
- **ERX-SST-p:** Gewindestift, Edelstahl AISI 303, abgerundetes Ende nach UNI 947 : ISO 4753 (siehe Technische Daten auf Seite A-11).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Besonders geeignet wenn der Drehwinkel wegen Platzmangel begrenzt ist.

Im Vergleich zu anderen Klemmhebeln mit Metall-Halteschrauben bietet dieser:

- absolute elektrische Isolation
- keine sichtbaren Stahlteile welche rosten könnten
- komfortable Handhabung

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Verstellbare Klemmhebel werden für häufig wiederkehrende Spannvorgänge eingesetzt.

Die Belastbarkeit (z.B. bei wiederholtem Festziehen) des Griffs ist besonders wichtig - speziell die Belastbarkeit der Verzahnung welche die Anziehkraft vom Griff zum Gewindeelement (Buchse oder Stift) überträgt.

Für die Größe ERX.78 wurden umfangreiche Dauerversuche angestellt. Aus dem nebenstehenden Schaubild ist zu entnehmen, dass der Hebel z.B. bei einer Spannkraft von 490 N (aufgebracht am Hebelende) 100.000 Spannvorgänge ohne weiteres "aushält".

Durch den speziell glasfaserverstärkten Kunststoff Thermoplast, widerstehen die verstellbaren Klemmhebel Belastungswerte, welche viel höher sind als jene, die unter normalen Arbeitsbedingungen entstehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG



Zum Spannen den Hebel anheben um die Verzahnung zu lösen und in die Ausgangsstellung ziehen. Durch Loslassen rastet der Hebel dank der Rückstellfeder wieder automatisch in die Verzahnung ein.



ERGOSTYLE® ELESA Original design



Anzahl der Klemmvorgänge

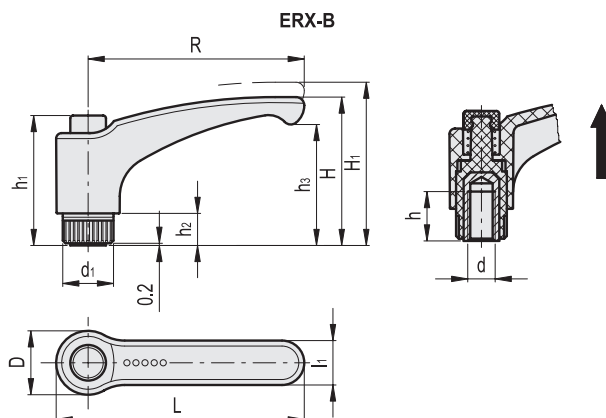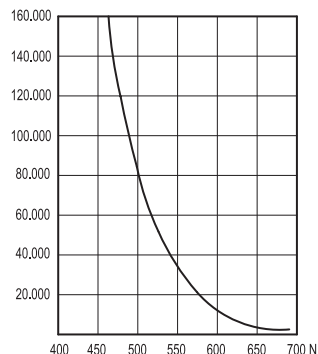



*Ergänzen mit Farbcode: 233061-C2 ERX.30 B-M3-C2

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

ERX-B

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	
233061-*	ERX.30 B-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
233066-*	ERX.30 B-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
233071-*	ERX.30 B-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	7
233076-*	ERX.30 B-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
233101-*	ERX.44 B-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233106-*	ERX.44 B-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233131-*	ERX.63 B-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	16	37.5	8	34.5	15	13.5	20	21
233136-*	ERX.63 B-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
233141-*	ERX.63 B-M10-*	63	M10	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	19
233151-*	ERX.78 B-M8-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	20	47	12	44	19	16	24	46
233156-*	ERX.78 B-M10-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
233161-*	ERX.78 B-M12-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	43
233171-*	ERX.95 B-M10-*	95	M10	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
233176-*	ERX.95 B-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51
233181-*	ERX.95 B-M14-*	95	M14	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	50
233211-*	ERX.108 B-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60
233216-*	ERX.108 B-M14-*	108	M14	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	59
233221-*	ERX.108 B-M16-*	108	M16	123	30	65.5	70	22	54.5	11	52.5	25	20	28	58





*Ergänzen mit Farbcode: 233061-C2-C1 ERX.30-C2-B-M3-C1

C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

ERX-B

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	
233061-*.C1	ERX.30-*.B-M3-C1	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
233066-*.C1	ERX.30-*.B-M4-C1	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
233071-*.C1	ERX.30-*.B-M5-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	7
233076-*.C1	ERX.30-*.B-M6-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
233101-*.C1	ERX.44-*.B-M5-C1	44	M5	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233106-*.C1	ERX.44-*.B-M6-C1	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
233131-*.C1	ERX.63-*.B-M6-C1	63	M6	72.5	19	43	47	16	37.5	8	34.5	15	13.5	20	21
233136-*.C1	ERX.63-*.B-M8-C1	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
233141-*.C1	ERX.63-*.B-M1-C1	63	M10	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	19
233151-*.C1	ERX.78-*.B-M8-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	20	47	12	44	19	16	24	46
233156-*.C1	ERX.78-*.B-M10-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	18	47	12	44	19	16	24	44
233161-*.C1	ERX.78-*.B-M12-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	43
233171-*.C1	ERX.95-*.B-M10-C1	95	M10	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
233176-*.C1	ERX.95-*.B-M12-C1	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	51
233181-*.C1	ERX.95-*.B-M14-C1	95	M14	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	50
233211-*.C1	ERX.108-*.B-M12-C1	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60
233216-*.C1	ERX.108-*.B-M14-C1	108	M14	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	59
233221-*.C1	ERX.108-*.B-M16-C1	108	M16	123	30	65.5	70	22	54.5	11	52.5	25	20	28	58



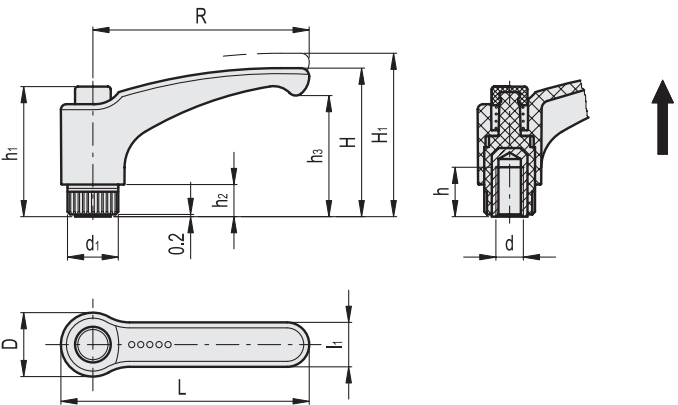 

*Ergänzen mit Farbcode: 235071-C2 ERX.30 SST-M5-C2

C1 RAL7021 C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017



ERX-SST

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	
235069-*	ERX.30 SST-M3-*	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235070-*	ERX.30 SST-M4-*	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
235071-*	ERX.30 SST-M5-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235076-*	ERX.30 SST-M6-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
235101-*	ERX.44 SST-M5-*	44	M5	52	16	32.5	36	6	29.5	6	25	12	11	18	11
235106-*	ERX.44 SST-M6-*	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
235131-*	ERX.63 SST-M6-*	63	M6	72.5	19	43	47	12	37.5	8	34.5	15	13.5	20	22
235136-*	ERX.63 SST-M8-*	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
235151-*	ERX.78 SST-M8-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	13	47	12	44	19	16	24	46
235156-*	ERX.78 SST-M10-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	44
235176-*	ERX.95 SST-M12-*	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
235191-*	ERX.108 SST-M12-*	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60




*Ergänzen mit Farbcode: 235071-C2-C1 ERX.30-C2-SST-M5-C1

C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017



ERX-SST

Code	Artikelnummer	R	d6H	L	D	H	H1	h	h1	h2	h3	d1	l1	Anzahl der Zähne	
235069-*C1	ERX.30-*SST-M3-C1	30	M3	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235070-*C1	ERX.30-*SST-M4-C1	30	M4	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	8
235071-*C1	ERX.30-*SST-M5-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	6	29.5	6	23	12	9	18	8
235076-*C1	ERX.30-*SST-M6-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	10	29.5	6	23	12	9	18	6
235101-*C1	ERX.44-*SST-M5-C1	44	M5	52	16	32.5	36	6	29.5	6	25	12	11	18	11
235106-*C1	ERX.44-*SST-M6-C1	44	M6	52	16	32.5	36	10	29.5	6	25	12	11	18	10
235131-*C1	ERX.63-*SST-M6-C1	63	M6	72.5	19	43	47	12	37.5	8	34.5	15	13.5	20	22
235136-*C1	ERX.63-*SST-M8-C1	63	M8	72.5	19	43	47	13	37.5	8	34.5	15	13.5	20	20
235151-*C1	ERX.78-*SST-M8-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	13	47	12	44	19	16	24	46
235156-*C1	ERX.78-*SST-M10-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	17	47	12	44	19	16	24	44
235176-*C1	ERX.95-*SST-M12-C1	95	M12	108	26	64.5	69	20	54.5	13	53	21.5	18	26	52
235191-*C1	ERX.108-*SST-M12-C1	108	M12	123	30	65.5	70	20	54.5	11	52.5	25	20	28	60

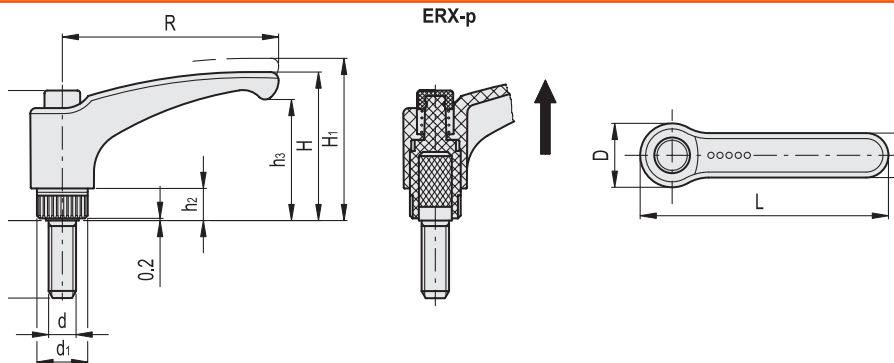


*Ergänzen mit Farbcode: 234001-C2 ERX.30 p-M5x10-C2

C1 RAL7021
 C2 RAL2004
 C3 RAL7035
 C4 RAL1021
 C5 RAL5024
 C6 RAL3000
 C17 RAL6017

ERX-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	
234001-*	ERX.30 p-M5x10-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
234006-*	ERX.30 p-M5x16-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	6
234011-*	ERX.30 p-M5x20-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	7
234016-*	ERX.30 p-M6x10-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
234021-*	ERX.30 p-M6x16-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
234026-*	ERX.30 p-M6x20-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
234031-*	ERX.30 p-M6x25-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
234036-*	ERX.30 p-M6x30-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
234046-*	ERX.30 p-M6x40-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	40	9	18	14
234101-*	ERX.44 p-M5x10-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	11
234106-*	ERX.44 p-M5x16-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
234111-*	ERX.44 p-M5x20-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	13
234116-*	ERX.44 p-M6x10-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
234121-*	ERX.44 p-M6x16-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
234126-*	ERX.44 p-M6x20-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	15
234131-*	ERX.44 p-M6x25-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	16
234136-*	ERX.44 p-M6x30-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	17
234141-*	ERX.44 p-M6x35-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	35	11	18	18
234146-*	ERX.44 p-M6x40-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	40	11	18	19
234151-*	ERX.44 p-M6x45-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	45	11	18	20
234159-*	ERX.44 p-M8x16-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	17
234161-*	ERX.44 p-M8x20-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	18
234163-*	ERX.44 p-M8x25-*	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	19
234301-*	ERX.63 p-M6x10-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	28
234306-*	ERX.63 p-M6x16-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	29
234311-*	ERX.63 p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	30
234316-*	ERX.63 p-M6x25-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	31
234321-*	ERX.63 p-M6x30-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
234323-*	ERX.63 p-M6x35-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	32
234326-*	ERX.63 p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	32
234329-*	ERX.63 p-M6x50-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	32
234333-*	ERX.63 p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	32
234336-*	ERX.63 p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
234341-*	ERX.63 p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	34
234346-*	ERX.63 p-M8x30-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	36
234351-*	ERX.63 p-M8x35-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
234356-*	ERX.63 p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	40
234361-*	ERX.63 p-M8x45-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	41
234366-*	ERX.63 p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	43
234371-*	ERX.63 p-M8x60-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	46
234376-*	ERX.63 p-M8x70-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	50
234378-*	ERX.63 p-M8x80-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	80	13.5	20	50
234381-*	ERX.63 p-M10x20-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	40
234382-*	ERX.63 p-M10x30-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	43
234383-*	ERX.63 p-M10x40-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	46
234385-*	ERX.63 p-M10x50-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	50
234387-*	ERX.63 p-M10x60-*	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	54

 


*Ergänzen mit Farbcode: 234498-C2 ERX.78 p-M8x20-C2

 C1 RAL7021
  C2 RAL2004
  C3 RAL7035
  C4 RAL1021
  C5 RAL5024
  C6 RAL3000
  C17 RAL6017

ERX-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	
234498.*	ERX.78 p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	42
234501.*	ERX.78 p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	43
234503.*	ERX.78 p-M8x30-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	44
234506.*	ERX.78 p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	48
234507.*	ERX.78 p-M8x45-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	50
234509.*	ERX.78 p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	52
234511.*	ERX.78 p-M8x55-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	55	16	24	55
234513.*	ERX.78 p-M8x60-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	57
234515.*	ERX.78 p-M8x70-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	60
234516.*	ERX.78 p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
234521.*	ERX.78 p-M10x25-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	61
234526.*	ERX.78 p-M10x30-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
234531.*	ERX.78 p-M10x35-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	67
234536.*	ERX.78 p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	70
234541.*	ERX.78 p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	76
234546.*	ERX.78 p-M10x60-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	82
234551.*	ERX.78 p-M10x70-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	88
234561.*	ERX.78 p-M12x20-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	70
234566.*	ERX.78 p-M12x25-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	71
234571.*	ERX.78 p-M12x30-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
234573.*	ERX.78 p-M12x35-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	75
234576.*	ERX.78 p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	76
234581.*	ERX.78 p-M12x45-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	77
234586.*	ERX.78 p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
234591.*	ERX.78 p-M12x60-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	81
234593.*	ERX.78 p-M12x70-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	84
234596.*	ERX.78 p-M12x80-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	86
234716.*	ERX.95 p-M12x20-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	20	18	26	86
234726.*	ERX.95 p-M12x30-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	86
234741.*	ERX.95 p-M12x50-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	90
234751.*	ERX.95 p-M12x70-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	94
234901.*	ERX.95 p-M16x30-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	104
234911.*	ERX.95 p-M16x50-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	110
234921.*	ERX.95 p-M16x70-*	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	116
234996.*	ERX.108 p-M12x20-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	20	20	28	70
235001.*	ERX.108 p-M12x30-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
235006.*	ERX.108 p-M12x50-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
235011.*	ERX.108 p-M12x70-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80
235016.*	ERX.108 p-M14x30-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	86
235021.*	ERX.108 p-M14x50-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	90
235026.*	ERX.108 p-M14x70-*	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	95
235036.*	ERX.108 p-M16x30-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	100
235041.*	ERX.108 p-M16x50-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	105
235046.*	ERX.108 p-M16x70-*	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	110

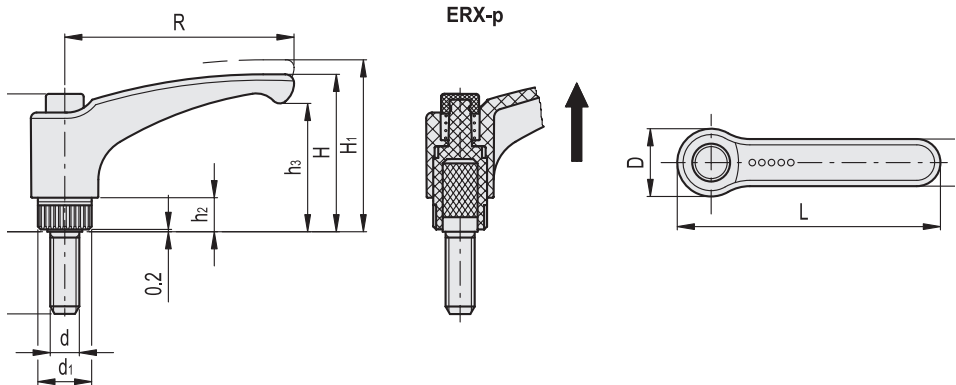

*Ergänzen mit Farbcode: 234001-C2-C1 ERX.30-C2-p-M5x10-C1



C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

ERX-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	
234001*-C1	ERX.30*-p-M5x10-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
234006*-C1	ERX.30*-p-M5x16-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	6
234011*-C1	ERX.30*-p-M5x20-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	7
234016*-C1	ERX.30*-p-M6x10-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
234021*-C1	ERX.30*-p-M6x16-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
234026*-C1	ERX.30*-p-M6x20-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
234031*-C1	ERX.30*-p-M6x25-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
234036*-C1	ERX.30*-p-M6x30-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
234046*-C1	ERX.30*-p-M6x40-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	40	9	18	14
234101*-C1	ERX.44*-p-M5x10-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	11
234106*-C1	ERX.44*-p-M5x16-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
234111*-C1	ERX.44*-p-M5x20-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	13
234116*-C1	ERX.44*-p-M6x10-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
234121*-C1	ERX.44*-p-M6x16-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
234126*-C1	ERX.44*-p-M6x20-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	15
234131*-C1	ERX.44*-p-M6x25-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	16
234136*-C1	ERX.44*-p-M6x30-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	17
234141*-C1	ERX.44*-p-M6x35-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	35	11	18	18
234146*-C1	ERX.44*-p-M6x40-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	40	11	18	19
234151*-C1	ERX.44*-p-M6x45-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	45	11	18	20
234159*-C1	ERX.44*-p-M8x16-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	17
234161*-C1	ERX.44*-p-M8x20-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	18
234163*-C1	ERX.44*-p-M8x25-C1	44	M8	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	19
234301*-C1	ERX.63*-p-M6x10-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	28
234306*-C1	ERX.63*-p-M6x16-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	29
234311*-C1	ERX.63*-p-M6x20-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	30
234316*-C1	ERX.63*-p-M6x25-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	31
234321*-C1	ERX.63*-p-M6x30-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
234323*-C1	ERX.63*-p-M6x35-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	32
234326*-C1	ERX.63*-p-M6x40-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	32
234329*-C1	ERX.63*-p-M8x50-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	32
234333*-C1	ERX.63*-p-M8x16-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	32
234336*-C1	ERX.63*-p-M8x20-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
234341*-C1	ERX.63*-p-M8x25-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	34
234346*-C1	ERX.63*-p-M8x30-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	36
234351*-C1	ERX.63*-p-M8x35-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
234356*-C1	ERX.63*-p-M8x40-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	40
234361*-C1	ERX.63*-p-M8x45-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	41
234366*-C1	ERX.63*-p-M8x50-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	43
234371*-C1	ERX.63*-p-M8x60-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	46
234376*-C1	ERX.63*-p-M8x70-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	50
234378*-C1	ERX.63*-p-M8x80-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	80	13.5	20	50
234381*-C1	ERX.63*-p-M10x2-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	40
234382*-C1	ERX.63*-p-M10x3-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	43
234383*-C1	ERX.63*-p-M10x4-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	46
234385*-C1	ERX.63*-p-M10x5-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	50
234387*-C1	ERX.63*-p-M10x6-C1	63	M10	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	54



 Klemmhebel

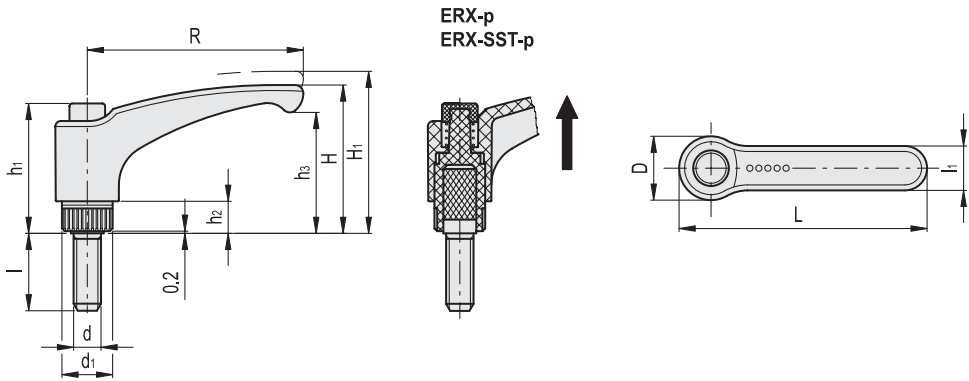

*Ergänzen mit Farbcode: 234498-C2-C1 ERX.78-C2-p-M8x20-C1

C2 RAL2004 C3 RAL7035 C4 RAL1021 C5 RAL5024 C6 RAL3000 C17 RAL6017

ERX-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	🔧
234498-*C1	ERX.78-*p-M8x20-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	42
234501-*C1	ERX.78-*p-M8x25-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	43
234503-*C1	ERX.78-*p-M8x30-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	44
234506-*C1	ERX.78-*p-M8x40-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	48
234507-*C1	ERX.78-*p-M8x45-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	50
234509-*C1	ERX.78-*p-M8x50-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	52
234511-*C1	ERX.78-*p-M8x55-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	55	16	24	55
234513-*C1	ERX.78-*p-M8x60-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	57
234515-*C1	ERX.78-*p-M8x70-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	60
234516-*C1	ERX.78-*p-M10x20-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
234521-*C1	ERX.78-*p-M10x25-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	61
234526-*C1	ERX.78-*p-M10x30-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
234531-*C1	ERX.78-*p-M10x35-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	67
234536-*C1	ERX.78-*p-M10x40-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	70
234541-*C1	ERX.78-*p-M10x50-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	76
234546-*C1	ERX.78-*p-M10x60-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	82
234593-*C1	ERX.78-*p-M10x70-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	88
234561-*C1	ERX.78-*p-M12x20-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	70
234566-*C1	ERX.78-*p-M12x25-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	71
234571-*C1	ERX.78-*p-M12x30-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
234573-*C1	ERX.78-*p-M12x35-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	75
234576-*C1	ERX.78-*p-M12x40-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	76
234581-*C1	ERX.78-*p-M12x45-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	77
234586-*C1	ERX.78-*p-M12x50-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
234591-*C1	ERX.78-*p-M12x60-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	81
234593-*C1	ERX.78-*p-M12x70-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	84
234596-*C1	ERX.78-*p-M12x80-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	86
234716-*C1	ERX.95-*p-M12x20-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	20	18	26	86
234726-*C1	ERX.95-*p-M12x30-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	86
234741-*C1	ERX.95-*p-M12x50-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	90
234751-*C1	ERX.95-*p-M12x70-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	94
234901-*C1	ERX.95-*p-M16x30-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	104
234911-*C1	ERX.95-*p-M16x50-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	110
234921-*C1	ERX.95-*p-M16x70-C1	95	M16	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	116
234996-*C1	ERX.108-*p-M12x20-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	20	20	28	70
235001-*C1	ERX.108-*p-M12x30-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
235006-*C1	ERX.108-*p-M12x50-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
235011-*C1	ERX.108-*p-M12x70-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80
235016-*C1	ERX.108-*p-M14x30-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	86
235021-*C1	ERX.108-*p-M14x50-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	90
235026-*C1	ERX.108-*p-M14x70-C1	108	M14	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	95
235036-*C1	ERX.108-*p-M16x30-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	100
235041-*C1	ERX.108-*p-M16x50-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	105
235046-*C1	ERX.108-*p-M16x70-C1	108	M16	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	110





*Ergänzen mit Farbcode: 235061-C2 ERX.30-SST-p M5x10-C2

C1
RAL7021C2
RAL2004C3
RAL7035C4
RAL1021C5
RAL5024C6
RAL3000C17
RAL6017

INOX STAINLESS STEEL

ERX-SST-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	
235061-*	ERX.30-SST-p M5x10-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
235066-*	ERX.30-SST-p M5x16-*	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	7
235196-*	ERX.30-SST-p M6x10-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
235201-*	ERX.30-SST-p-M6x16-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
235203-*	ERX.30-SST-p-M6x20-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
235205-*	ERX.30-SST-p-M6x25-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
235207-*	ERX.30-SST-p-M6x30-*	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
235209-*	ERX.44-SST-p-M5x10-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	10
235211-*	ERX.44-SST-p-M5x16-*	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
235216-*	ERX.44-SST-p-M6x10-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
235221-*	ERX.44-SST-p-M6x16-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
235226-*	ERX.44-SST-p-M6x20-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	16
235231-*	ERX.44-SST-p-M6x25-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	17
235236-*	ERX.44-SST-p-M6x30-*	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	18
235341-*	ERX.63-SST-p-M6x10-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	30
235351-*	ERX.63-SST-p-M6x20-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	31
235421-*	ERX.63-SST-p-M6x30-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
235426-*	ERX.63-SST-p-M6x40-*	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	33
235431-*	ERX.63-SST-p-M8x16-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	31
235436-*	ERX.63-SST-p-M8x20-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
235441-*	ERX.63-SST-p-M8x25-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	33
235446-*	ERX.63-SST-p-M8x30-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	37
235451-*	ERX.63-SST-p-M8x35-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
235456-*	ERX.63-SST-p-M8x40-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	41
235461-*	ERX.63-SST-p-M8x45-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	42
235466-*	ERX.63-SST-p-M8x50-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	44
235471-*	ERX.63-SST-p-M8x60-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	47
235476-*	ERX.63-SST-p-M8x70-*	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	52
235601-*	ERX.78-SST-p-M8x20-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	43
235603-*	ERX.78-SST-p-M8x25-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	44
235605-*	ERX.78-SST-p-M8x30-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	45
235607-*	ERX.78-SST-p-M8x40-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	50
235609-*	ERX.78-SST-p-M8x45-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	52
235611-*	ERX.78-SST-p-M8x50-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	54
235617-*	ERX.78-SST-p-M8x70-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	62
235618-*	ERX.78-SST-p-M8x80-*	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	64
235716-*	ERX.78-SST-p-M10x20-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
235726-*	ERX.78-SST-p-M10x30-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
235731-*	ERX.78-SST-p-M10x35-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	66
235736-*	ERX.78-SST-p-M10x40-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	67
235741-*	ERX.78-SST-p-M10x50-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	68
235746-*	ERX.78-SST-p-M10x60-*	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	70
235771-*	ERX.78-SST-p-M12x30-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
235773-*	ERX.78-SST-p-M12x35-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	76
235781-*	ERX.78-SST-p-M12x40-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	77
235786-*	ERX.78-SST-p-M12x50-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
235893-*	ERX.78-SST-p-M12x70-*	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	82
235901-*	ERX.95-SST-p-M12x30-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	87
235911-*	ERX.95-SST-p-M12x40-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	40	18	26	90
235921-*	ERX.95-SST-p-M12x50-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	93
235941-*	ERX.95-SST-p-M12x70-*	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	98
236001-*	ERX.108-SST-p-M12x30-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
236003-*	ERX.108-SST-p-M12x40-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	40	20	28	73
236006-*	ERX.108-SST-p-M12x50-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
236011-*	ERX.108-SST-p-M12x70-*	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80

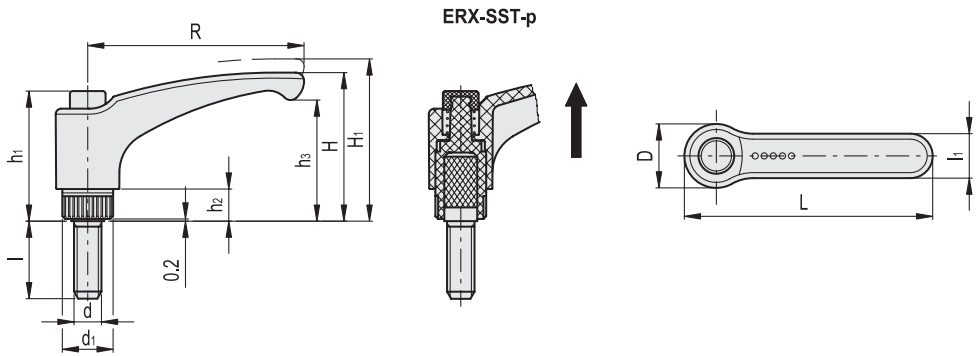 

* Ergänzen mit Farbcode: 235061-C2-C1 ERX.30-C2-SST-p M5x10-C1

- C2

RAL2004
- C3

RAL7035
- C4

RAL1021
- C5

RAL5024
- C6

RAL3000
- C17

RAL6017



ERX-SST-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	
235061-*-C1	ERX.30-*-SST-p M5x10-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	6
235066-*-C1	ERX.30-*-SST-p M5x16-C1	30	M5	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	7
235196-*-C1	ERX.30-*-SST-p M6x10-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	10	9	18	8
235201-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x16-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	16	9	18	9
235203-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x20-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	20	9	18	10
235205-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x25-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	25	9	18	11
235207-*-C1	ERX.30-*-SST-p-M6x30-C1	30	M6	37.5	15	30	33.5	29.5	6	23	12	30	9	18	12
235209-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M5x10-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	10
235211-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M5x16-C1	44	M5	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	12
235216-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x10-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	10	11	18	13
235221-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x16-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	16	11	18	14
235226-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x20-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	20	11	18	16
235231-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x25-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	25	11	18	17
235236-*-C1	ERX.44-*-SST-p-M6x30-C1	44	M6	52	16	32.5	36	29.5	6	25	12	30	11	18	18
235341-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x10-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	10	13.5	20	30
235351-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x20-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	31
235421-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x30-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	32
235426-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M6x40-C1	63	M6	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	33
235431-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x16-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	16	13.5	20	31
235436-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x20-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	20	13.5	20	32
235441-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x25-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	25	13.5	20	33
235446-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x30-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	30	13.5	20	37
235451-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x35-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	35	13.5	20	38
235456-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x40-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	40	13.5	20	41
235461-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x45-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	45	13.5	20	42
235466-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x50-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	50	13.5	20	44
235471-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x60-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	60	13.5	20	47
235476-*-C1	ERX.63-*-SST-p-M8x70-C1	63	M8	72.5	19	43	47	37.5	8	34.5	15	70	13.5	20	52



*Ergänzen mit Farbcode: 235341-C2-C1 ERX.63-C2 SST-p-M6x10-C1

C2 C3 C4 C5 C6 C17
 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017

INOX STAINLESS STEEL

ERX-SST-p

Code	Artikelnummer	R	d6g	L	D	H	H1	h1	h2	h3	d1	l	l1	Anzahl der Zähne	
235601-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x20-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	43
235603-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x25-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	25	16	24	44
235605-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x30-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	45
235607-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x40-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	50
235609-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x45-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	45	16	24	52
235611-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x50-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	54
235617-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x70-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	62
235618-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M8x80-C1	79	M8	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	80	16	24	64
235716-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x20-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	20	16	24	58
235726-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x30-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	64
235731-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x35-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	66
235736-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x40-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	67
235741-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x50-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	68
235746-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M10x60-C1	79	M10	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	60	16	24	70
235771-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x30-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	30	16	24	74
235773-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x35-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	35	16	24	76
235781-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x40-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	40	16	24	77
235786-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x50-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	50	16	24	79
235893-*-C1	ERX.78-*-SST-p-M12x70-C1	79	M12	91.5	24.5	54	58	47	12	44	19	70	16	24	82
235901-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x30-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	30	18	26	87
235911-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x40-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	40	18	26	90
235921-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x50-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	50	18	26	93
235941-*-C1	ERX.95-*-SST-p-M12x70-C1	95	M12	108	26	64.5	69	54.5	13	53	21.5	70	18	26	98
236001-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x30-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	30	20	28	70
236003-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x40-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	40	20	28	73
236006-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x50-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	50	20	28	75
236011-*-C1	ERX.108-*-SST-p-M12x70-C1	108	M12	123	30	65.5	70	54.5	11	52.5	25	70	20	28	80