



KABEL

Kabel mit grauer PVC-Ummantelung, Ø 5,8 mm, Länge 2,5 oder 5 m.



VERBINDER (SCHUTZART IP67)

8-polige Buchse M12x1 mit Gehäuse aus Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA) und Kontakthalter.



MUTTER

Mutter Edelstahl AISI 316.



KOMPATIBILITÄT


ESC-SFT: Griffen mit integriertem Sicherheitsschalter (siehe Seite -).



Technische Daten

Leiterquerschnitt	6xAWG 24 STYLE 2517
Maximaler Spannungsbereich	30VAC/DC
Maximaler Schaltstrom	1A
Isolationswiderstand	$\geq 100M\Omega$ 500VDC
Betriebstemperatur	-25°C, +80°C
Schutzklasse	IP67 *

* Mit Stecker sorgfältig eingeschraubt.

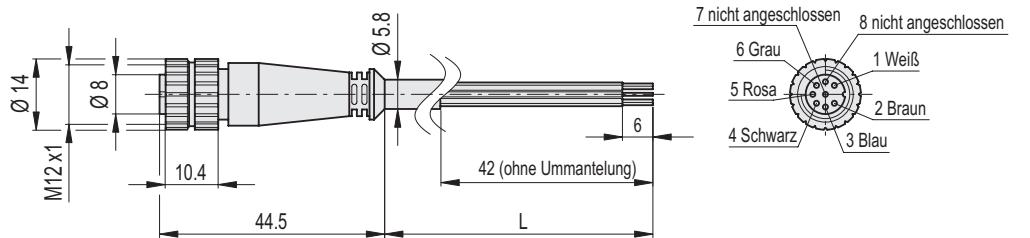

Griffe

Code	Beschreibung	L	Δ
426513	FC-ESC-P8-2.5	2500	225
426516	FC-ESC-P8-5.0	5000	423