



MATERIAL


Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

STANDARDAusFÜHRUNGEN

- **GC-A:** M8, Muttern und Innensechskantschrauben, Stahl verzinkt.
- **GC-SST:** M8, Muttern und Innensechskantschrauben, Schrauben, Muttern und Scheiben Edelstahl 1.4301.

EIGENSCHAFTEN

Maximales Anzugsdrehmoment bei Montage mittels Schraube 19 Nm.

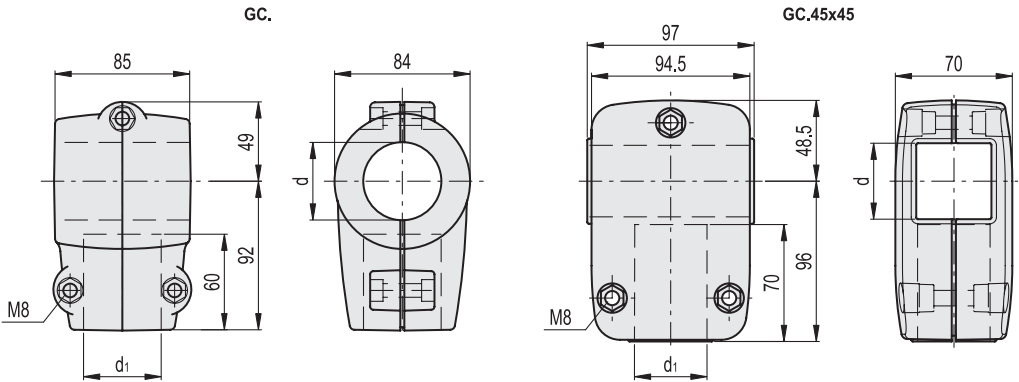

GC.

Code	Artikelnummer	d Griffrohr (mm)	d Griffrohr (GAS)	d1 Griffrohr (mm)	d1 Griffrohr (GAS)	△
419646	GC.42-42-A	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	410
419644	GC.48-42-A	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	400
419642	GC.48-48-A	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	390
419640	GC.60-42-A	60.3	2"	42.4	1"1/4	380
419638	GC.60-48-A	60.3	2"	48.3	1"1/2	370
419661	GC.45x45-A	45x45	-	45x45	-	387

GC-SST



Code	Artikelnummer	d Griffrohr (mm)	d Griffrohr (GAS)	d1 Griffrohr (mm)	d1 Griffrohr (GAS)	△
419647	GC.42-42-SST	42.4	1"1/4	42.4	1"1/4	410
419645	GC.48-42-SST	48.3	1"1/2	42.4	1"1/4	400
419643	GC.48-48-SST	48.3	1"1/2	48.3	1"1/2	390
419641	GC.60-42-SST	60.3	2"	42.4	1"1/4	380
419639	GC.60-48-SST	60.3	2"	48.3	1"1/2	370
419662	GC.45x45-SST	45x45	-	45x45	-	387