

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Thermoplast (HMWPE), schwarz

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **GLC-20**: mit 20 mm Leiste.
- **GLC-40**: mit 40 mm Leiste.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

GLC seitliche Rollengeländer werden für die Führung von Produkten mit unterschiedlicher Höhe verwendet.

Durch das hohe Molekulargewicht von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Abhängig vom Produkt, empfiehlt sich folgendes:

- GLC-20: zur seitlichen Führung von Produkten mit einer bestimmten Maximalhöhe (Abb. 1).
- GLC-40: zur seitlichen Führung von Produkten, bei denen die vertikale Ausrichtung wichtig ist (Abb. 2).

Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Seitliche Rollengelände in unterschiedlichen Farben.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Führungsschienehalter MPG-2S (siehe Seite -).



Abb.1



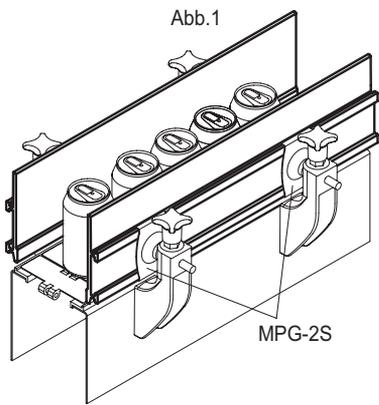




Abb.2

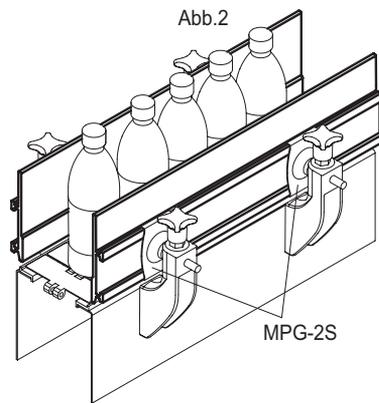

GLC-20

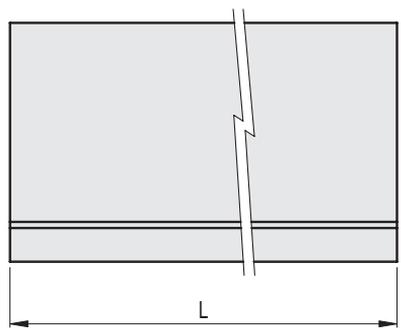

GLC-40

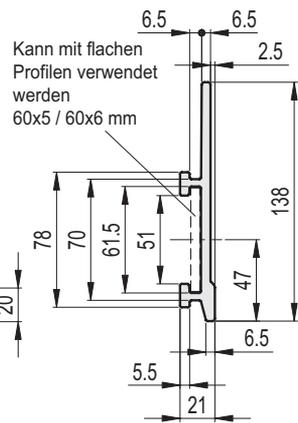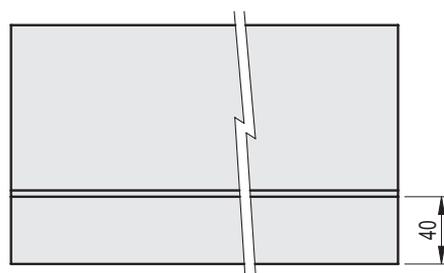

Kann mit flachen Profilen verwendet werden
60x5 / 60x6 mm

GLC-20

Code	Artikelnummer	L	⚖️
419195	GLC-138-20-1500	1500	1650
419191	GLC-138-20-3000	3000	3300

GLC-40

Code	Artikelnummer	L	⚖️
419194	GLC-138-40-1500	1500	1650
419192	GLC-138-40-3000	3000	3300

Gelenkfüße und Abstützungen