

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

FÜHRUNGSPROFIL

Thermoplast (HMWPE), naturfarben

HALTEWINKEL

Edelstahl 1.4301

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

GLR Seitenführungen werden für sehr instabile Produkte verwendet z.B. Flaschen (Abb. 1) oder Dosen (Abb. 2); zur Vermeidung von Rotation, ohne Spuren an den Produkten zu hinterlassen.

Durch das hohe Molekulargewicht von Polyethylen (HMWPE) hat es eine höhere Verschleißfestigkeit; durch den geringen Reibungskoeffizienten ist es v.a. für sehr schnelle Bewegungsabläufe geeignet.

Kann zusammen mit GLP-12 Seitenführung verwendet werden. Die Lieferung erfolgt in Stangen von 1500 oder 3000 mm Länge.

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Führungsschienehalter MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.



Abb.1




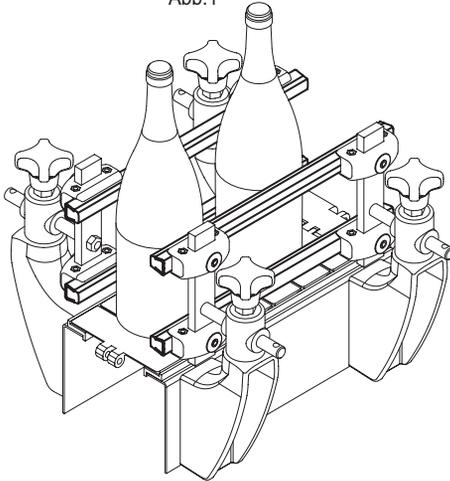


Abb.2

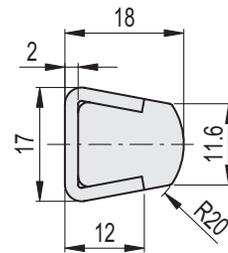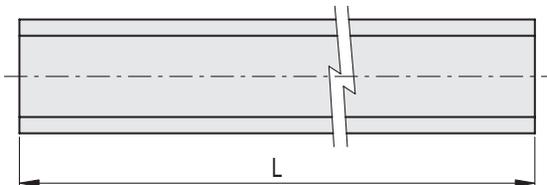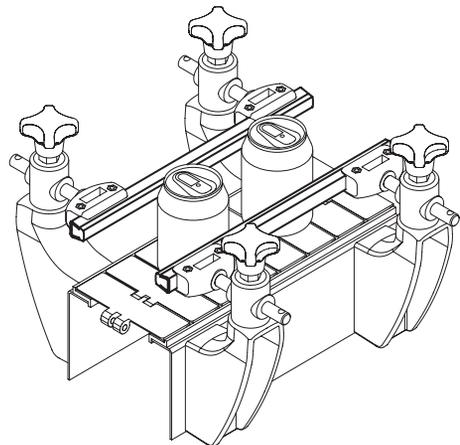

| Code | Artikelnummer | L | ⚖️ |
|--------|---------------|------|------|
| 419217 | GLR-12-3000 | 3000 | 2070 |
| 419216 | GLR-12-1500 | 1500 | 1038 |