

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18


RINGE (UNMONTIERT GELIEFERT)
nichtrostender Edelstahl

KLEMMPLATTE
Edelstahl

SPIRALKABEL
Polyurethan (PUR) schwarz.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Spiral-Halteseile GN 111.4 werden hauptsächlich in Verbindung mit Kugelsperribolzen eingesetzt. Die in der Tabelle angegebenen Werte sind lediglich als Richtlinien zu sehen.

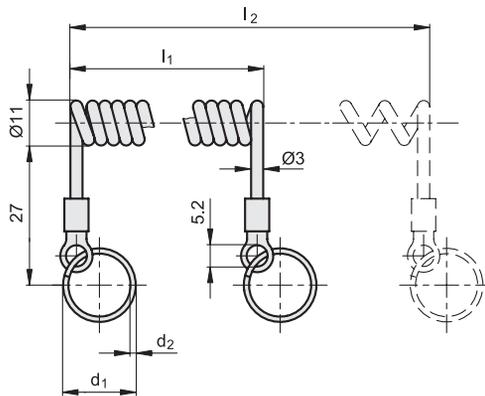

Code	Artikelnummer	d1	d2	l1 min	l2 max	Statische Belastung mit Schlüsselring [N]	Statische Belastung ohne Schlüsselring [N]	⚖️
GN.11391	GN 111.4-50-14	14*	1	50	250	50	60	10
GN.11392	GN 111.4-50-18	18**	1.3	50	250	60	60	10
GN.11393	GN 111.4-50-24	24	1.5	50	250	60	60	10
GN.11394	GN 111.4-100-14	14*	1	100	500	50	60	10
GN.11395	GN 111.4-100-18	18**	1.3	100	500	60	60	15
GN.11396	GN 111.4-100-24	24	1.5	100	500	60	60	15
GN.11397	GN 111.4-200-14	14*	1	200	1000	50	60	15
GN.11398	GN 111.4-200-18	18**	1.3	200	1000	60	60	15
GN.11399	GN 111.4-200-24	24	1.5	200	1000	60	60	18

* Geeignet für folgende Sperrbolzen: GN 124 nur Ø6, Ø8; GN 113.1, GN 113.3, GN 113.5, GN 113.6, GN 113.7, GN 113.8, GN 114.2, GN 114.3, GN 114.6 alle Ø.
** geeignet für folgende Sperrbolzen: GN 124 nur Ø10, Ø12, Ø16.

Rastelemente