

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

AUSFÜHRUNG

Verschluss
 Stahl, schwarz lackiert **ST**
 Edelstahl nichtrostend, 1.4301 **NI**



Gurt
 Kunststoff Polypropylen
 gewoben
 Schwarz **SW**

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Spannriemen GN 1110 werden in verschiedenen Anwendungen zum Befestigen, Fixieren und Spannen von Bauteilen verwendet.



Anwendungsbeispiel

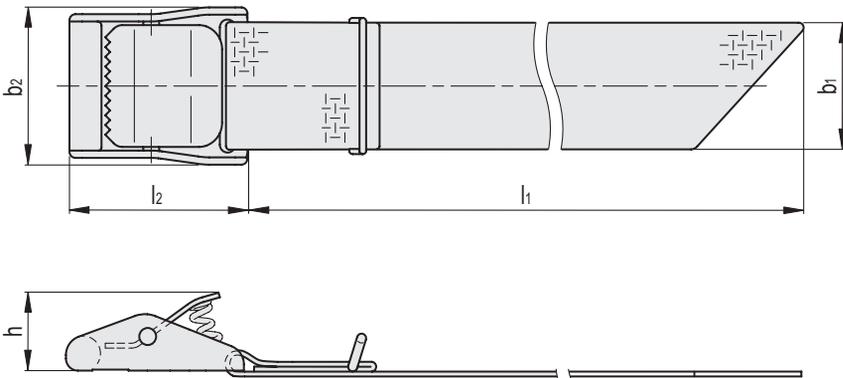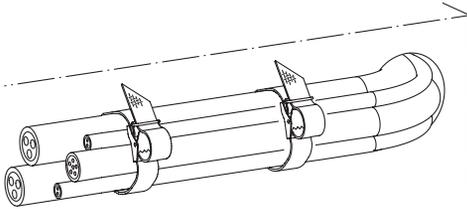

GN 1110-ST

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	h	b1	b2	Max. Tragfähigkeit [kN]	⚖️
GN.11181	GN 1110-25-250-ST-SW	250	39	16	25	32	4	31
GN.11183	GN 1110-25-400-ST-SW	400	39	16	25	32	4	34
GN.11185	GN 1110-25-600-ST-SW	600	39	16	25	32	4	39
GN.11187	GN 1110-25-1000-ST-SW	1000	39	16	25	32	4	48
GN.11189	GN 1110-25-1500-ST-SW	1500	39	16	25	32	4	60

GN 1110-NI



Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	h	b1	b2	Max. Tragfähigkeit [kN]	⚖️
GN.11182	GN 1110-25-250-NI-SW	250	39	16	25	32	6	34
GN.11184	GN 1110-25-400-NI-SW	400	39	16	25	32	6	38
GN.11186	GN 1110-25-600-NI-SW	600	39	16	25	32	6	42
GN.11188	GN 1110-25-1000-NI-SW	1000	39	16	25	32	6	51
GN.11190	GN 1110-25-1500-NI-SW	1500	39	16	25	32	6	63

Rastelemente