

## FORMEN

- Form **H**: in der Höhe justierbar
- Form **B**: in der Breite justierbar
- Form **HB**: in der Höhe und Breite justierbar

Zink-Druckguss-Legierung  
epoxidharz-Beschichtung  
schwarz, RAL 9005, matt. **SW**  
silber, RAL 9006, matt. **SR**

Edelstahl 1.4408 **A4**  
matt gestrahlt **GS**


Achse

Edelstahl nichtrostend, 1.4571


## FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Mit Scharnieren GN 127 lassen sich Türen und Klappen durch Verschieben der Justierbuchsen formschlüssig und fein abgestuft positionieren. Auf diese Weise können Türspalte nachjustiert und Fertigungstoleranzen ausgeglichen werden. Die Pfeilspitzen markieren dabei die Mitte des Verstellwegs w.


Die Edelstahl-Varianten sind im Allgemeinen auch für Anwendungen unter besonders aggressiven Bedingungen geeignet.

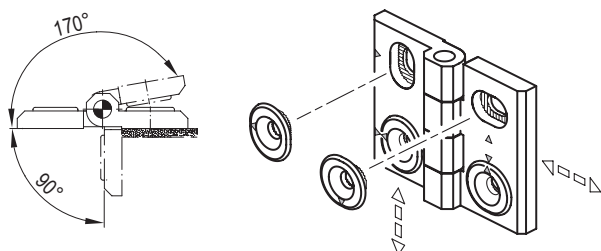


GN 127-H

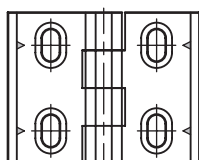


GN 127-B

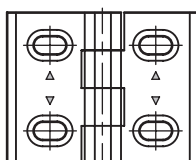

GN 127-HB

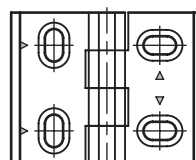

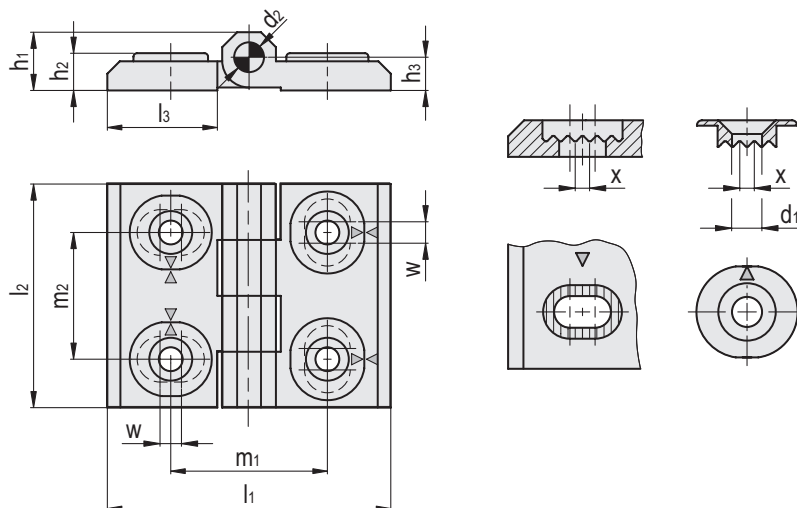

## GN 127-H

| Code     | Artikelnummer        | h1   | l1 | l2 | d1  | d2 | h2  | h3  | l3   | m1 | m2 | x    | w | △   |
|----------|----------------------|------|----|----|-----|----|-----|-----|------|----|----|------|---|-----|
| GN.79041 | GN 127-ZD-52-40-H-SW | 9.5  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 6   | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 0.5  | 2 | 69  |
| GN.79061 | GN 127-ZD-64-50-H-SW | 11.5 | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 6.5 | 7.5 | 28   | 37 | 27 | 0.75 | 3 | 115 |
| GN.79081 | GN 127-ZD-76-60-H-SW | 15   | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 9   | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 1    | 4 | 205 |
| GN.79039 | GN 127-ZD-52-40-H-SR | 9.5  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 6   | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 0.5  | 2 | 69  |
| GN.79059 | GN 127-ZD-64-50-H-SR | 11.5 | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 6.5 | 7.5 | 28   | 37 | 27 | 0.75 | 3 | 115 |
| GN.79079 | GN 127-ZD-76-60-H-SR | 15   | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 9   | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 1    | 4 | 205 |

## GN 127-B

| Code     | Artikelnummer        | h1   | l1 | l2 | d1  | d2 | h2  | h3  | l3   | m1 | m2 | x    | w | △   |
|----------|----------------------|------|----|----|-----|----|-----|-----|------|----|----|------|---|-----|
| GN.79033 | GN 127-ZD-52-40-B-SW | 9.5  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 6.5 | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 0.5  | 2 | 69  |
| GN.79053 | GN 127-ZD-64-50-B-SW | 11.5 | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 7   | 7.5 | 28   | 37 | 27 | 0.75 | 3 | 115 |
| GN.79073 | GN 127-ZD-76-60-B-SW | 15   | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 9   | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 1    | 4 | 205 |
| GN.79031 | GN 127-ZD-52-40-B-SR | 9.5  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 6.5 | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 0.5  | 2 | 69  |
| GN.79051 | GN 127-ZD-64-50-B-SR | 11.5 | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 7   | 7.5 | 28   | 37 | 27 | 0.75 | 3 | 115 |
| GN.79071 | GN 127-ZD-76-60-B-SR | 15   | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 9   | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 1    | 4 | 205 |

## GN 127-HB

| Code     | Artikelnummer         | h1   | l1 | l2 | d1  | d2 | h2  | h3  | l3   | m1 | m2 | x    | w | △   |
|----------|-----------------------|------|----|----|-----|----|-----|-----|------|----|----|------|---|-----|
| GN.79037 | GN 127-ZD-52-40-HB-SW | 9.5  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 6.5 | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 0.5  | 2 | 69  |
| GN.79057 | GN 127-ZD-64-50-HB-SW | 11.5 | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 7   | 7.5 | 28   | 37 | 27 | 0.75 | 3 | 115 |
| GN.79077 | GN 127-ZD-76-60-HB-SW | 15   | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 9   | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 1    | 4 | 205 |
| GN.79035 | GN 127-ZD-52-40-HB-SR | 9.5  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 6.5 | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 0.5  | 2 | 69  |
| GN.79055 | GN 127-ZD-64-50-HB-SR | 11.5 | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 7   | 7.5 | 28   | 37 | 27 | 0.75 | 3 | 115 |
| GN.79075 | GN 127-ZD-76-60-HB-SR | 15   | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 9   | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 1    | 4 | 205 |

## GN 127-A4-H

INOX STAINLESS STEEL

| Code     | Artikelnummer        | h1   | l1 | l2 | d1  | d2 | h2 | h3  | l3   | m1 | m2 | x   | w | △   |
|----------|----------------------|------|----|----|-----|----|----|-----|------|----|----|-----|---|-----|
| GN.79005 | GN 127-A4-52-40-H-GS | 9.5  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 6  | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 1   | 2 | 78  |
| GN.79015 | GN 127-A4-64-50-H-GS | 11.5 | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 7  | 6.5 | 28   | 37 | 27 | 1.5 | 3 | 140 |
| GN.79025 | GN 127-A4-76-60-H-GS | 15   | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 9  | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 2   | 4 | 259 |

## GN 127-A4-B

| Code     | Artikelnummer        | h1   | l1 | l2 | d1  | d2 | h2 | h3  | l3   | m1 | m2 | x   | w | △   |
|----------|----------------------|------|----|----|-----|----|----|-----|------|----|----|-----|---|-----|
| GN.79001 | GN 127-A4-52-40-B-GS | 9.5  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 6  | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 1   | 2 | 76  |
| GN.79011 | GN 127-A4-64-50-B-GS | 11.5 | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 7  | 6.5 | 28   | 37 | 27 | 1.5 | 3 | 137 |
| GN.79021 | GN 127-A4-76-60-B-GS | 15   | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 9  | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 2   | 4 | 253 |

## GN 127-A4-HB

| Code     | Artikelnummer         | h1   | l1 | l2 | d1  | d2 | h2 | h3  | l3   | m1 | m2 | x   | w | △   |
|----------|-----------------------|------|----|----|-----|----|----|-----|------|----|----|-----|---|-----|
| GN.79003 | GN 127-A4-52-40-HB-GS | 9.5  | 52 | 40 | 4.5 | 4  | 6  | 5.5 | 22   | 30 | 22 | 1   | 2 | 77  |
| GN.79013 | GN 127-A4-64-50-HB-GS | 11.5 | 64 | 50 | 5.5 | 6  | 7  | 6.5 | 28   | 37 | 27 | 1.5 | 3 | 138 |
| GN.79023 | GN 127-A4-76-60-HB-GS | 15   | 76 | 60 | 6.5 | 8  | 9  | 8.5 | 33.5 | 42 | 34 | 2   | 4 | 256 |