



















- 1 
- 2 
- 3 
- 4 
- 5 
- 6 
- 7 
- 8 
- 9 
- 10 
- 11 
- 12 
- 13 
- 14 
- 15 
- 16 
- 17 
- 18 

FORMEN

- Form **A**: ohne Abdichtungen
- Form **B**: mit Abdichtungen

Ausführung

- Edelstahl 1.4308
- Sandgestrahlt, matt.
- Gleiteinsätzen
- Kunststoff (PTFE)
- Schlossschrauben DIN 603
- Edelstahl
- Hutmuttern DIN 917 / Unterlegscheiben
- Edelstahl
- Dichtungen
- Abdichtungen
- Kunststoff (Polyacetal POM)
- Zwischenring
- Silikon, 40 ... 60 Shore A




FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Kreuz-Verfahrsschlitten GN 132.25 basieren auf Kreuz-Klemmverbindern. Durch zusätzlich eingebrachte Befestigungsbohrungen wird die Verbindung zum Mitnehmer einer Lineareinheit hergestellt. Bohrungen mit der Bezeichnung **G** sind mit Gleiteinsätzen ausgestattet.


Mit den Schraubenpositionen **z** kann das Laufspiel der Führungsbohrungen d_1 / d_2 eingestellt werden, bzw. können die Verfahrsschlitten nach der Einstellung geklemmt werden. Die Form B verfügt über Dichtungen an den Schraubstellen.

Wenn werkzeuglos schnell geklemmt werden soll, können die Hutmuttern durch folgende verstellbare Klemmhebel ersetzt werden: GN 911.3 (siehe Seite).

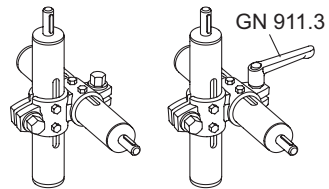


ZUBEHÖR


Verstellbare Klemmhebel GN 911.3 (siehe Seite).

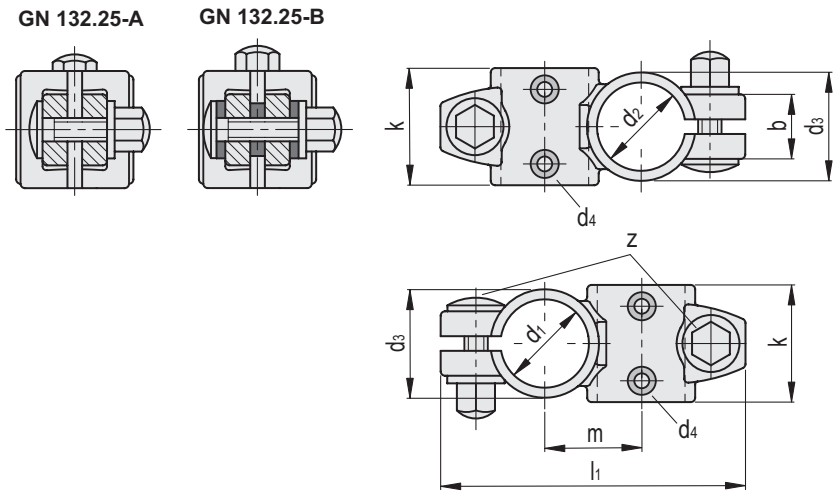

GN 132.25-A

Code	Artikelnummer	d1 - d2 mit Gleiteinsätzen	d3	d4	b	k	l1	m	z	^z Klemmhebelsets	
GN.42891	GN 132.25-G30-G30-A-4	G 30 - G 30	37	M 4	22	40	104	33	M 8	GN 911.3-63 / GN 911.3-78	296
GN.42895	GN 132.25-G50-G50-A-4	G 50 - G 50	60	M 6	30	65	150	53	M 10	GN 911.3-78 / GN 911.3-92	970

GN 132.25-B

Code	Artikelnummer	d1 - d2 mit Gleiteinsätzen	d3	d4	b	k	l1	m	z	^z Klemmhebelsets	
GN.42893	GN 132.25-G30-G30-B-4	G 30 - G 30	37	M 4	22	40	104	33	M 8	GN 911.3-63 / GN 911.3-78	296
GN.42897	GN 132.25-G50-G50-B-4	G 50 - G 50	60	M 6	30	65	150	53	M 10	GN 911.3-78 / GN 911.3-92	970