

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIAL

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **GN 135-B-B**: für Rundrohre.
- **GN 135-B-V**: für runde Rohre und Vierkantrohre.
- **GN 135-V-V**: für Vierkantrohre.
- **GN 135-V-B**: für Vierkantrohre und runde Rohre


Oberflächen Index:

- **BL**: naturfarben.
- **SW**: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.


FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Klemmbohrungen der Kreuz-Klemmverbinder GN 135 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1368). Innerhalb der gleichen Nennmaße können die Kreuz-Klemmverbinder auch mit Bohrungen d1 und d2, Vierkantbohrungen s1 und s2 geliefert werden, oder in Kombination mit runden Rohren und Vierkantrohren in unterschiedlichen Abmessungen.

Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset GN 911 (siehe Seite 1372).

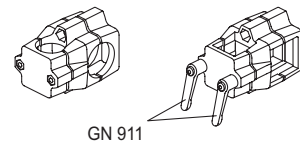

GN 911

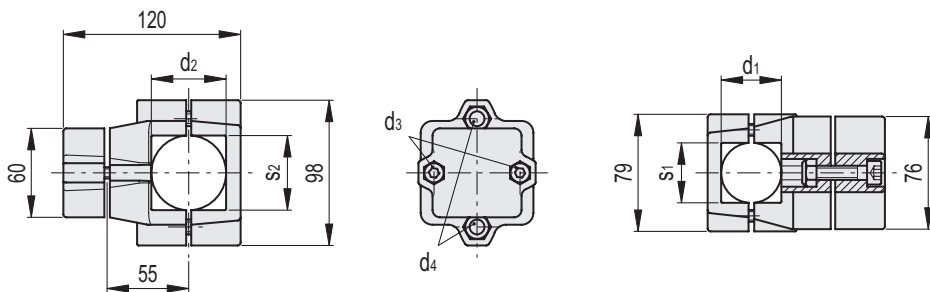**GN 135-B-B**

Code	Artikelnummer	d1 - d2	d3	d4	d3 Klemmhebelsets	d4 Klemmhebelsets	⚖
GN.44557	GN 135-B30-B40-60-2-BL	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	928
GN.44559	GN 135-B30-B48-60-2-BL	30 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	486
GN.44561	GN 135-B30-B50-60-2-BL	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	860
GN.44569	GN 135-B40-B48-60-2-BL	40 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	461
GN.44571	GN 135-B40-B50-60-2-BL	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	454
GN.44558	GN 135-B30-B40-60-2-SW	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	800
GN.44560	GN 135-B30-B48-60-2-SW	30 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	735
GN.44562	GN 135-B30-B50-60-2-SW	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	728
GN.44570	GN 135-B40-B48-60-2-SW	40 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	710
GN.44572	GN 135-B40-B50-60-2-SW	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	150

**GN 135-B-V**

Code	Artikelnummer	d1 - s2	d3	d4	d3 Klemmhebelsets	d4 Klemmhebelsets	⚖
GN.44564	GN 135-B30-V40-60-2-BL	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	905
GN.44566	GN 135-B30-V50-60-2-BL	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	880
GN.44574	GN 135-B40-V50-60-2-BL	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	800
GN.44565	GN 135-B30-V40-60-2-SW	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	960
GN.44567	GN 135-B30-V50-60-2-SW	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	50
GN.44575	GN 135-B40-V50-60-2-SW	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	500

GN 135-V-V

Code	Artikelnummer	s1 - s2	d3	d4	d3 Klemmhebelsets	d4 Klemmhebelsets	⚖
GN.44586	GN 135-V30-V40-60-2-BL	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	886
GN.44588	GN 135-V30-V50-60-2-BL	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	750
GN.44596	GN 135-V40-V50-60-2-BL	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	760
GN.44587	GN 135-V30-V40-60-2-SW	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	800
GN.44589	GN 135-V30-V50-60-2-SW	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	704
GN.44597	GN 135-V40-V50-60-2-SW	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	783

GN 135-V-B

Code	Artikelnummer	s1 - d2	d3	d4	d3 Klemmhebelsets	d4 Klemmhebelsets	⚖
GN.44579	GN 135-V30-B40-60-2-BL	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	911
GN.44581	GN 135-V30-B48-60-2-BL	30 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	874
GN.44583	GN 135-V30-B50-60-2-BL	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	150
GN.44591	GN 135-V40-B48-60-2-BL	40 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	447
GN.44593	GN 135-V40-B50-60-2-BL	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	830
GN.44580	GN 135-V30-B40-60-2-SW	30 - 40	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	747
GN.44582	GN 135-V30-B48-60-2-SW	30 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	728
GN.44584	GN 135-V30-B50-60-2-SW	30 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	721
GN.44592	GN 135-V40-B48-60-2-SW	40 - 48	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	160
GN.44594	GN 135-V40-B50-60-2-SW	40 - 50	M8	M10	GN 911-M8-55	GN 911-M10-55	689