



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Edelstahl Feinguss AISI CF-8, sandgestrahlt, matt.
 Schraube und Mutter Edelstahl AISI 304.
 mit Gleiteinsätzen aus Kunststoff, Polyamid (PA) oder Polytetrafluorethylen (PTFE).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Edelstahl-Verfahrslritten GN 145.1-NI werden in Verbindung mit Lineareinheiten eingesetzt.
 Durch Klemmung der Führungsbohrung d1 ist es möglich den Verfahrslritten einzustellen und den Mitnehmer nach Festlegung der finalen Position zu blockieren.
 Die Spannschraube d3 kann durch das Klemmhebelset GN 911 – GN 911.3 (siehe Seite 1372).

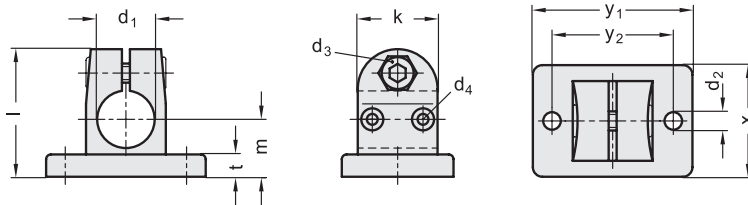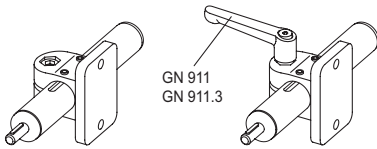

Code	Artikelnummer	d1##	d2	d3	d4	k	l	m	t	x	y1	y2	d3 Montage-Set	⚖️
GN.45713	GN 145.1-G18-2-NI	18	5.5	M6	M3	25	40	18	7	35	50	38	GN 911-M6-22	145

Klemmverbinder

2 ## Bohrung mit Gleitbuchse.