

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
-

MATERIAL

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN


 
Oberflächen Index:

- **BL**: naturfarben.
- **SW**: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Klemmbohrungen der Fuß-Klemmverbinder GN 163 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1368).

Die Spannschraube d_3 kann durch das Klemmhebelset GN 911 (siehe Seite 1372).

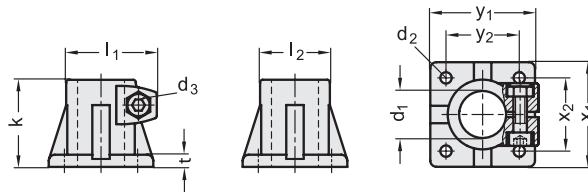

Code BL	Code SW	Artikelnummer	d1	d2	d3	k	l1	l2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Montage-Set	Δ
GN.48411	GN.48416	GN 163-B20-50-2-*	20	6.5	M8	50	52	40	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	199
GN.48431	GN.48436	GN 163-B25-50-2-*	25	6.5	M8	50	52	40	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	176
GN.48451	GN.48456	GN 163-B30-50-2-*	30	6.5	M8	50	52	40	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	149
GN.48471	GN.48476	GN 163-B30-70-2-*	30	8.5	M10	70	68	56	10	90	64	90	64	GN 911-M10-40	530
GN.48491	GN.48496	GN 163-B32-70-2-*	32	8.5	M10	70	68	56	10	90	64	90	64	GN 911-M10-40	505
GN.48511	GN.48516	GN 163-B35-70-2-*	35	8.5	M10	70	68	56	10	90	64	90	64	GN 911-M10-40	484
GN.48531	GN.48536	GN 163-B40-70-2-*	40	8.5	M10	70	68	56	10	90	64	90	64	GN 911-M10-40	437
GN.48551	GN.48556	GN 163-B40-85-2-*	40	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	850
GN.48571	GN.48576	GN 163-B42-85-2-*	42	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	829
GN.48591	GN.48596	GN 163-B45-85-2-*	45	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	775
GN.48611	GN.48616	GN 163-B48-85-2-*	48	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	740
GN.48631	GN.48636	GN 163-B50-85-2-*	50	11	M10	85	77.5	65	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	710
GN.48671	GN.48676	GN 163-B60-100-2-*	60	11	M10	100	92	80	14	125	89	125	89	GN 911-M10-55	710

Klemmverbinder

* Vervollständigung der Beschreibung der Standardausführung unter Angabe der gewünschten Oberfläche der Klemmverbinder: BL (blank) oder SW (schwarz).