

AUSFÜHRUNGEN

- Form **H**: in der Höhe justierbar
- Form **B**: in der Breite justierbar
- Form **HB**: In der Höhe und/oder Breite verstellbar
- Form **D**: Mit Durchgangsbohrungen
- Form **DH**: mit Durchgangsbohrungen, in der Höhe verstellbar
- Form **DB**: mit Durchgangsbohrungen, in der Breite verstellbar

Zink-Druckguss-Legierung **ZD**

mit Epoxidharz-Beschichtung

schwarz, RAL 9005, strukturmatt **SW**Silber, RAL 9006, strukturmatt **SR**

Bolzen

Edelstahl 1.4401

INFORMATION


Die Scharniere GN 235 sind je nach Form, entlang der Langlöcher in der Höhe bzw. der Breite verstellbar und werden mit Sechskant-, Linsen- oder Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf befestigt.


Dank des ausreichend groß dimensionierten Bauraum für Schraubenköpfe und Unterlegscheiben lassen sich die Scharniere ohne Kollision um 180° öffnen.

Das Befestigungsbohrbild der Scharniere stimmt mit dem der CMM (siehe Seite) Scharnier-Familie überein, sodass die Scharniere untereinander austauschbar sind.

ZUBEHÖR

- Gewindeplatten für Scharniere PCM-SP (siehe Seite).
- Gewindeplatten für Scharniere PCM-TH (siehe Seite).

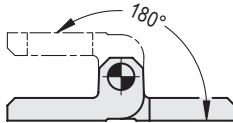


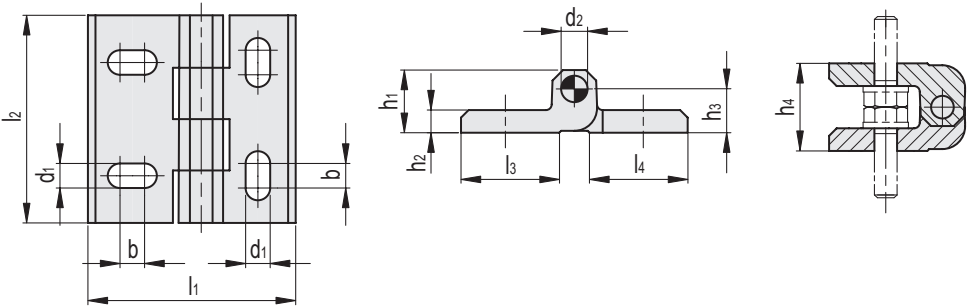

GN 235-H

GN 235-B

GN 235-HB

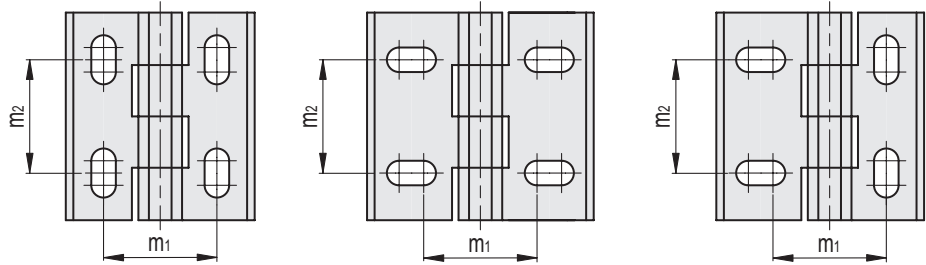

GN 235-ZD-H


Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74409	GN 235-ZD-40-45-H-SR	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN.74411	GN 235-ZD-40-45-H-SW	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN.74433	GN 235-ZD-50-55-H-SR	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	128
GN.74435	GN 235-ZD-50-55-H-SW	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	128
GN.74457	GN 235-ZD-60-65-H-SR	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	232
GN.74459	GN 235-ZD-60-65-H-SW	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	232



GN 235-ZD-B

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74421	GN 235-ZD-50-45-B-SR	50	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	21	25	25	90
GN.74423	GN 235-ZD-50-45-B-SW	50	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	21	25	25	90
GN.74445	GN 235-ZD-60-55-B-SR	60	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	144
GN.74447	GN 235-ZD-60-55-B-SW	60	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	26	30	30	144
GN.74469	GN 235-ZD-76-65-B-SR	76	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	277
GN.74471	GN 235-ZD-76-65-B-SW	76	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	33.5	36	36	277

GN 235-ZD-HB

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74417	GN 235-ZD-45-45-HB-SR	45	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	16	25	25	74
GN.74419	GN 235-ZD-45-45-HB-SW	45	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	16	25	25	74
GN.74441	GN 235-ZD-55-55-HB-SR	55	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN.74443	GN 235-ZD-55-55-HB-SW	55	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	135
GN.74465	GN 235-ZD-68-65-HB-SR	68	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	254
GN.74467	GN 235-ZD-68-65-HB-SW	68	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	254



 


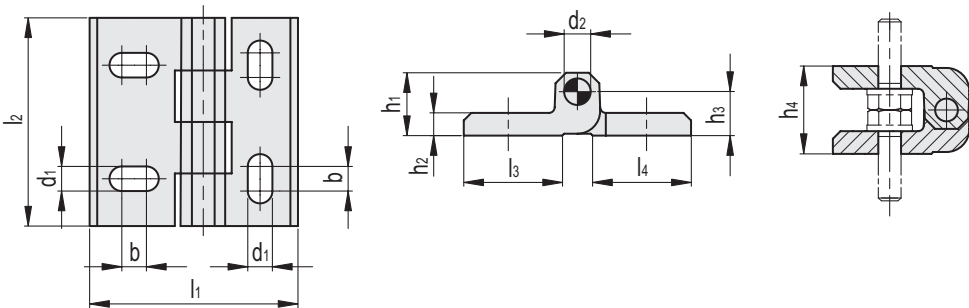 

GN 235-D

GN 235-DH

GN 235-DB

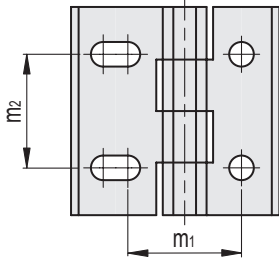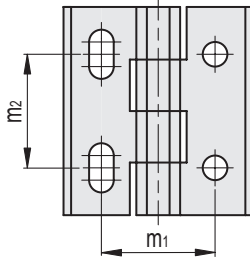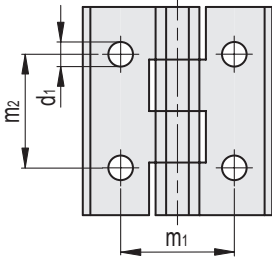

GN 235-ZD-D

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74405	GN 235-ZD-40-45-D-SR	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN.74407	GN 235-ZD-40-45-D-SW	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	70
GN.74429	GN 235-ZD-50-55-D-SR	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN.74431	GN 235-ZD-50-55-D-SW	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	133
GN.74453	GN 235-ZD-60-65-D-SR	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	244
GN.74455	GN 235-ZD-60-65-D-SW	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	244

GN 235-ZD-DH

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74401	GN 235-ZD-40-45-DH-SR	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN.74403	GN 235-ZD-40-45-DH-SW	40	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	16	16	25	25	68
GN.74425	GN 235-ZD-50-55-DH-SR	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN.74427	GN 235-ZD-50-55-DH-SW	50	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	21	21	30	30	130
GN.74449	GN 235-ZD-60-65-DH-SR	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	238
GN.74451	GN 235-ZD-60-65-DH-SW	60	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	26	26	36	36	238

GN 235-ZD-DB

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	d1	d2	b	h1	h2	h3	h4	l3	l4	m1	m2	△
GN.74413	GN 235-ZD-45-45-DB-SR	45	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	16	25	25	75
GN.74415	GN 235-ZD-45-45-DB-SW	45	45	5.3	4	5.3	13	5	9.5	19	21	16	25	25	75
GN.74437	GN 235-ZD-55-55-DB-SR	55	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	120
GN.74439	GN 235-ZD-55-55-DB-SW	55	55	6.5	6	6.5	16.6	6	11.6	23.2	26	21	30	30	120
GN.74461	GN 235-ZD-68-65-DB-SR	68	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	260
GN.74463	GN 235-ZD-68-65-DB-SW	68	65	8.3	8	8.3	21.4	8	14.9	29.8	33.5	26	36	36	260