

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL


Aluminium, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **GN 272-BL-OZ:** Aluminium naturfarben.
- **GN 272-BL-MZ:** Aluminium naturfarben, mit Zentriersatz.
- **GN 272-BL-AV:** Aluminium naturfarben, mit Außenverzahnung.
- **GN 272-BL-IV:** Aluminium naturfarben, mit Innenverzahnung.
- **GN 272-SW-OZ:** Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz.
- **GN 272-SW-MZ:** Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Zentriersatz.
- **GN 272-SW-AV:** Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Außenverzahnung.
- **GN 272-SW-IV:** Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, mit Innenverzahnung.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Laschen-Klemmverbinder GN 272 können mit Laschen-Klemmverbindern GN 274 (siehe Seite 1754), GN 276 (siehe Seite 1758) oder GN 278 (siehe Seite 1760) montiert werden.

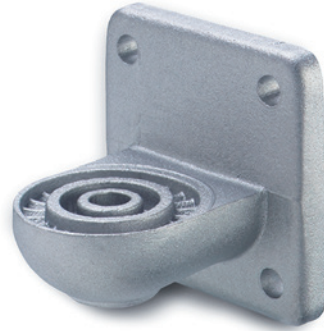


GN 272-OZ

GN 272-MZ

GN 272-AV

GN 272-IV

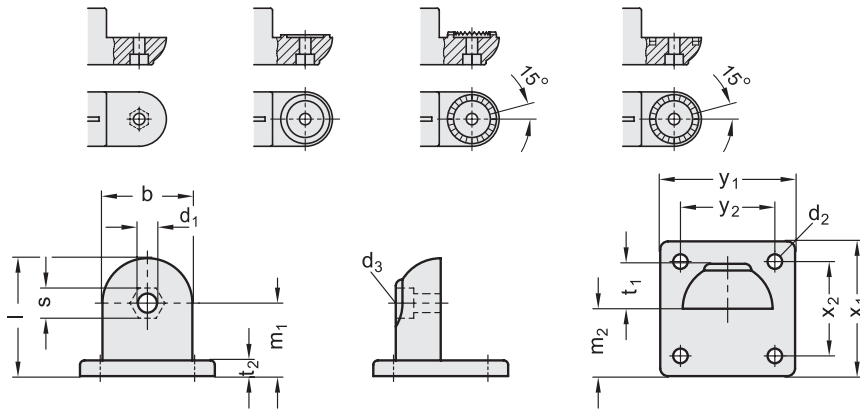

GN 272-BL

Code	Artikelnummer	b	d1	d2	d3	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y1	y2	ΔΔ
GN.57131	GN 272-40-OZ-BL	40	8.5	6.5	M8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN.57121	GN 272-40-MZ-BL	40	8.5	6.5	M8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN.57101	GN 272-40-AV-BL	40	8.5	6.5	M8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN.57111	GN 272-40-IV-BL	40	8.5	6.5	M8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	110
GN.57171	GN 272-65-OZ-BL	65	10.2	11	M10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN.57161	GN 272-65-MZ-BL	65	10.2	11	M10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN.57141	GN 272-65-AV-BL	65	10.2	11	M10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN.57151	GN 272-65-IV-BL	65	10.2	11	M10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	535

GN 272-SW

Code	Artikelnummer	b	d1	d2	d3	l	m1	m2	t1	t2	s	x1	x2	y1	y2	ΔΔ
GN.57136	GN 272-40-OZ-SW	40	8.5	6.5	M8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN.57126	GN 272-40-MZ-SW	40	8.5	6.5	M8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN.57106	GN 272-40-AV-SW	40	8.5	6.5	M8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	120
GN.57116	GN 272-40-IV-SW	40	8.5	6.5	M8	52.5	32.5	30	20	7	13	60	42	60	42	110
GN.57176	GN 272-65-OZ-SW	65	10.2	11	M10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN.57166	GN 272-65-MZ-SW	65	10.2	11	M10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN.57146	GN 272-65-AV-SW	65	10.2	11	M10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	555
GN.57156	GN 272-65-IV-SW	65	10.2	11	M10	84.5	52	52.5	32.5	14	17	105	74	105	74	535