

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
-

MATERIAL

Aluminium, matt.

Schrauben und Muttern Edelstahl 1.4301.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN



Oberflächen Index:

- **BL**: naturfarben.
- **SW**: kunststoffbeschichtet, resistent gegen UV Strahlung, schwarz, RAL 9005.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Klemmbohrungen der Gelenk-Klemmverbinder GN 281 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1368). Gelenk-Klemmverbinder GN 281 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 271 (siehe Seite 1341) und GN 275 (siehe Seite 1346).

Die Spannschrauben d₃ können durch Klemmhebelsets ersetzt werden GN 911 (siehe Seite 1372).

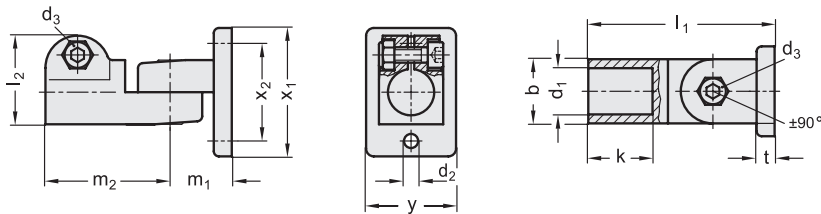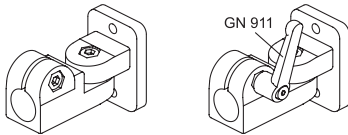

Code BL	Code SW	Artikelnummer	b	d1	d2	d3	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y	d3 Montage-Set	Δ
GN.61011	GN.61016	GN 281-B12-2-*	25	12	5.5	M6	25	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	GN 911-M6-22	126
GN.61031	GN.61036	GN 281-B14-2-*	25	14	5.5	M6	25	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	GN 911-M6-22	122
GN.61051	GN.61056	GN 281-B16-2-*	25	16	5.5	M6	25	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	GN 911-M6-22	120
GN.61071	GN.61076	GN 281-B18-2-*	25	18	5.5	M6	25	72.5	34.5	24	48.5	7	50	38	35	GN 911-M6-22	116

* Vervollständigung der Beschreibung der Standardausführung unter Angabe der gewünschten Oberfläche der Klemmverbinder: BL (blank) oder SW (schwarz).