

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

MATERIAL



Aluminium, matt.
Schrauben und Muttern Edelstahl AISI 304.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN

- **GN 282-BL-S:** Aluminium naturfarben, Verstellung stufenlos.
- **GN 282-BL-T:** Aluminium naturfarben, Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung).
- **GN 282-SW-S:** Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz. Verstellung stufenlos.
- **GN 282-SW-T:** Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz. Verstellung mit 15°-Teilung (Verzahnung).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Klemmbohrungen der Laschen-Klemmverbinder GN 282 sind bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 (siehe Seite 1778).
Gelenk-Klemmverbinder GN 282 bestehen aus Laschen-Klemmverbindern GN 272 (siehe Seite 1752) und GN 276 (siehe Seite 1758).
Die Spannschrauben d3 und d4 können durch das Klemmhebelset GN 911 (siehe Seite 1782) ersetzt werden.

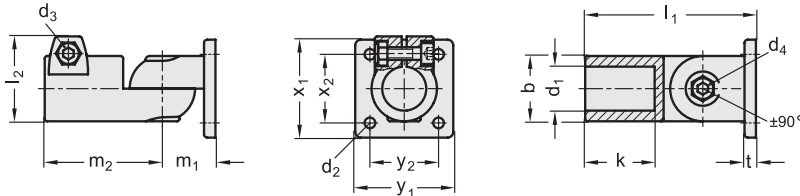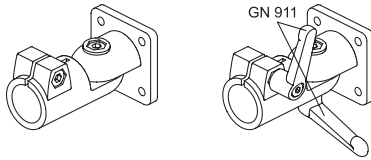


GN 282-BL-S

Code	Artikelnummer	b	d1	d2	d3	d4	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Montage-Set	d4 Montage-Set	△
GN.61211	GN 282-B20-S-2-BL	40	20	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	242
GN.61251	GN 282-B25-S-2-BL	40	25	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	275
GN.61291	GN 282-B30-S-2-BL	40	30	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	200
GN.61331	GN 282-B40-S-2-BL	65	40	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1260
GN.61371	GN 282-B42-S-2-BL	65	42	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1340
GN.61411	GN 282-B45-S-2-BL	65	45	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1300
GN.61451	GN 282-B48-S-2-BL	65	48	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1255
GN.61491	GN 282-B50-S-2-BL	65	50	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1245

GN 282-BL-T

Code	Artikelnummer	b	d1	d2	d3	d4	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Montage-Set	d4 Montage-Set	△
GN.61231	GN 282-B20-T-2-BL	40	20	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	279
GN.61271	GN 282-B25-T-2-BL	40	25	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	310
GN.61311	GN 282-B30-T-2-BL	40	30	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	235
GN.61351	GN 282-B40-T-2-BL	65	40	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	300
GN.61391	GN 282-B42-T-2-BL	65	42	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1345
GN.61431	GN 282-B45-T-2-BL	65	45	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1310
GN.61471	GN 282-B48-T-2-BL	65	48	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1265
GN.61511	GN 282-B50-T-2-BL	65	50	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1255

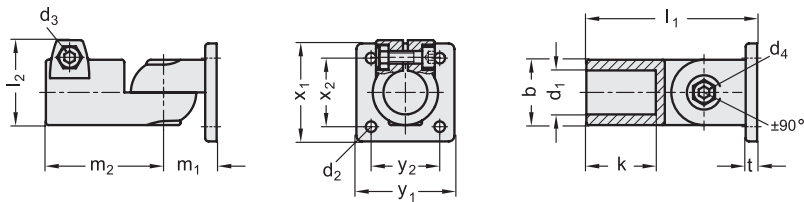

GN 282-SW-S

Code	Artikelnummer	b	d1	d2	d3	d4	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Montage-Set	d4 Montage-Set	△
GN.61216	GN 282-B20-S-2-SW	40	20	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	242
GN.61256	GN 282-B25-S-2-SW	40	25	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	275
GN.61296	GN 282-B30-S-2-SW	40	30	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	200
GN.61336	GN 282-B40-S-2-SW	65	40	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1260
GN.61376	GN 282-B42-S-2-SW	65	42	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1340
GN.61416	GN 282-B45-S-2-SW	65	45	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1300
GN.61456	GN 282-B48-S-2-SW	65	48	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1255
GN.61496	GN 282-B50-S-2-SW	65	50	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1245

GN 282-SW-T

Code	Artikelnummer	b	d1	d2	d3	d4	k	l1	l2	m1	m2	t	x1	x2	y1	y2	d3 Montage-Set	d4 Montage-Set	△
GN.61236	GN 282-B20-T-2-SW	40	20	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	279
GN.61276	GN 282-B25-T-2-SW	40	25	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	310
GN.61316	GN 282-B30-T-2-SW	40	30	6.5	M8	M8	42.5	104.5	52	32.5	72	7	60	42	60	42	GN 911-M8-32	GN 911-M8-35	235
GN.61356	GN 282-B40-T-2-SW	65	40	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	300
GN.61396	GN 282-B42-T-2-SW	65	42	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1345
GN.61436	GN 282-B45-T-2-SW	65	45	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1310
GN.61476	GN 282-B48-T-2-SW	65	48	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1265
GN.61516	GN 282-B50-T-2-SW	65	50	11	M10	M10	74	167	77.5	52	115	14	105	74	105	74	GN 911-M10-55	GN 911-10-63	1255



Klemmverbinder