


STANDARDAUSFÜHRUNGEN

mit Senkbohrungen **A**

- **GN 3136-ST**: Stahl verzinkt, blau passiviert.
- **GN 3136-NI**: Edelstahl 1.4301, glänzende Oberfläche.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Klappgriffe GN 3136 dienen zum Öffnen von Schubladen oder zum Anheben von Kisten und Behältern. Während des Gebrauchs schlägt der drehbare Griff in einem Winkel von etwa 90° am Blechgehäuse an und kehrt dann durch die Schwerkraft in seine Ruhestellung zurück. Wegen ihrer einfachen Bauweise können die Stanz- und Biegeteile größere Toleranzen aufweisen. Daher müssen bei der Konstruktion geeignete Ausgleichsmöglichkeiten berücksichtigt werden.

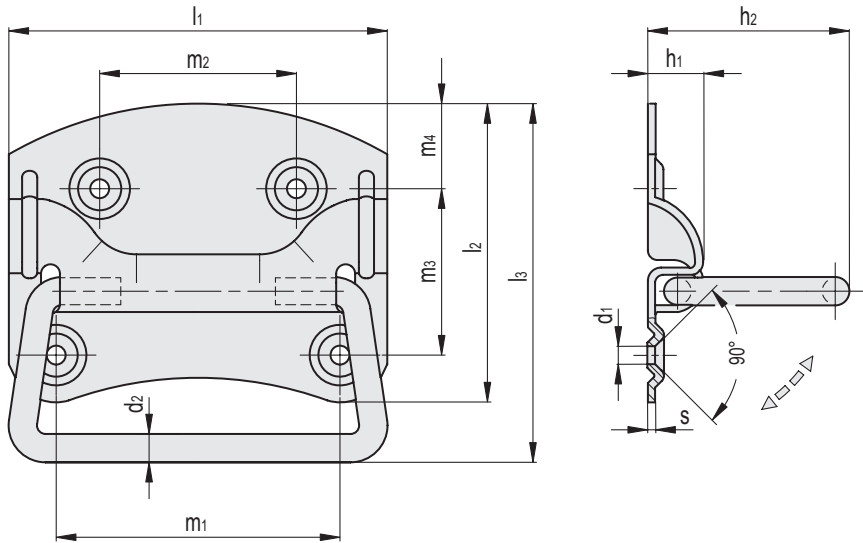

GN 3136-ST

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	l3	d1	d1 Für Schrauben	d2	h1	h2	m1	m2	m3	m4	s	📐
GN.81021	GN 3136-85-70-A-ST	85	70	75	5.5	M 4	6.5	12	44	65	45	45	10	1.25	101
GN.81023	GN 3136-100-80-A-ST	100	80	95	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	75	52	44	22.5	1.5	161
GN.81024	GN 3136-120-95-A-ST	120	95	103.5	5.5	M 5	7.5	15	54	96	70	55	20	1.5	200
GN.81025	GN 3136-135-110-A-ST	135	110	123	6.4	M 6	10	15	65	105	75	73	22	1.75	371

GN 3136-NI

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	l3	d1	d1 Für Schrauben	d2	h1	h2	m1	m2	m3	m4	s	📐
GN.81022	GN 3136-100-80-A-NI	100	80	95	5.5	M 4 / M 5	7.5	14	52	75	52	44	22.5	1.5	160