

MATERIAL

Aluminium, matte Oberfläche sandgestrahlt, Radkranz gedreht und poliert.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Passloch H7


- **GN 322-A:** ohne Griff.
- **GN 322-R:** mit drehbarem Griff aus Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), schwarz, matt.
- **GN 322.3:** mit Umleggriff aus Kunststoff Thermoplast Polyamid (PA), schwarz, matt.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Handräder mit Sicherheits-Kupplungssatz GN 000.5 (siehe Seite 148).
- GN 324 Handräder, kunststoffbeschichtet schwarz, matt.
- GN 322.7 Umleggriff-Handräder, Griff rückschwenkend.
- Keilnut in Übereinstimmung mit DIN 6885/1 Toleranz P9 (siehe Seite A-15).



TECHNISCHE DATEN

Axiale und radiale Rundlauftoleranz unter IT 12

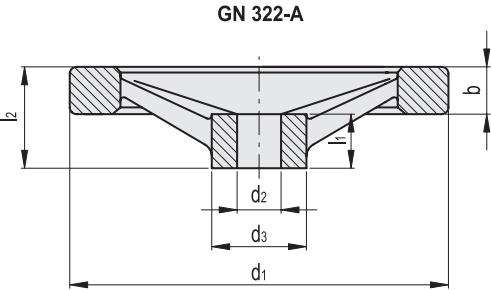

GN 322-A

Code	Artikelnummer	d1	d2 H7	d3	b	l1	l2	△
GN.26101	GN 322-125-B12-A	125	12	31	15	18	33	311
GN.26103	GN 322-125-B14-A	125	14	31	15	18	33	308
GN.26111	GN 322-140-B14-A	140	14	36	16.5	19	36	411
GN.26113	GN 322-140-B16-A	140	16	36	16.5	19	36	394
GN.26120	GN 322-160-B14-A	160	14	36	18	20	39	539
GN.26121	GN 322-160-B16-A	160	16	36	18	20	39	530
GN.26131	GN 322-200-B18-A	200	18	42	20.5	24	45	892
GN.26133	GN 322-200-B20-A	200	20	42	20.5	24	45	885
GN.26141	GN 322-250-B22-A	250	22	48	23	28	51	1478
GN.26143	GN 322-250-B26-A	250	26	48	23	28	51	1454

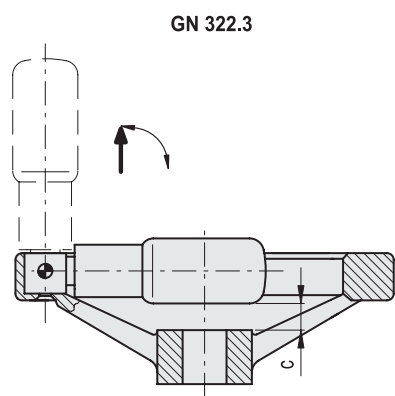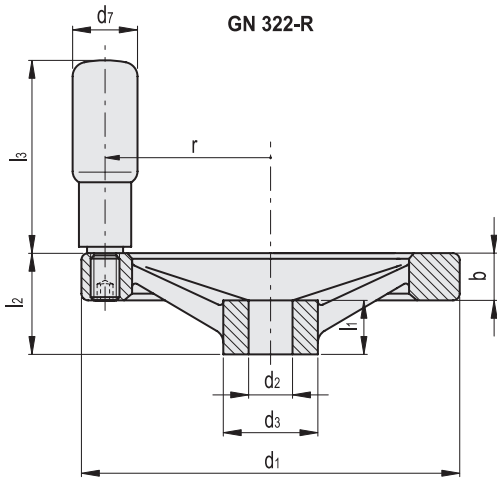

GN 322-R

Code	Artikelnummer	d1	d2 H7	d3	b	l1	l2	l3	r	d7	⚖
GN.26105	GN 322-125-B12-R	125	12	31	15	18	33	61.5	54	22	383
GN.26107	GN 322-125-B14-R	125	14	31	15	18	33	61.5	54	22	386
GN.26115	GN 322-140-B14-R	140	14	36	16.5	19	36	76.5	61	24	486
GN.26117	GN 322-140-B16-R	140	16	36	16.5	19	36	76.5	61	24	469
GN.26123	GN 322-160-B14-R	160	14	36	18	20	39	76.5	71	24	643
GN.26125	GN 322-160-B16-R	160	16	36	18	20	39	76.5	71	24	634
GN.26135	GN 322-200-B18-R	200	18	42	20.5	24	45	86.5	89	25	996
GN.26137	GN 322-200-B20-R	200	20	42	20.5	24	45	86.5	89	25	989
GN.26145	GN 322-250-B22-R	250	22	48	23	28	51	86.5	113	25	1598
GN.26147	GN 322-250-B26-R	250	26	48	23	28	51	86.5	113	25	1574

GN 322.3

Code	Artikelnummer	d1	d2 H7	d3	b	l1	l2	l3	c	r	d7	⚖
GN.26205	GN 322.3-125-B12-R	125	12	31	24.5	18	44	60	6.5	50	22	469
GN.26225	GN 322.3-160-B14-R	160	14	36	25	20	47	75	6.5	67.5	24	697
GN.26235	GN 322.3-200-B18-R	200	18	42	25	24	52.5	85	7.5	84	25	978
GN.26245	GN 322.3-250-B22-R	250	22	48	26.5	28	61	85	12	111	25	1388