



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

AUSFÜHRUNG

Griffrohr
Edelstahl nichtrostend, 1.4301 **NI**
Geschliffen, matt (Ra < 0,8 µm) **MT**

Endabstützungen.
Edelstahl nichtrostend, 1.4301
Matt (Ra < 0,8 µm)

Dichtring und Abstreifer
TPU **T**
- Blau
- Temperaturbeständig -20 °C bis +110 °C
- Härte 95 ±5 Shore A
- FDA konform

Klemmkeil
Messing

Gewindestift
Edelstahl

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Rohrgriffe GN 3330 erfüllen die DGVU-Prüfgrundsätze und sind für den Einsatz in hygienischen Bereichen konzipiert. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung. Die hochwertige Oberfläche sowie die nichtschöpfende Geometrie verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

Die Grifffüße (Abstützungen) sind lose beigelegt und werden bei der Montage mit dem integrierten Klemmkeil am Griffrohr befestigt. Die Position der Grifffüße kann je nach Bedarf angepasst werden, darf aber den Mindestabstand „a“ nicht unterschreiten, da die Rohre im Randbereich ein Untermaß aufweisen können.


Bei großen Griffhängen oder Belastungen können zusätzliche Grifffüße hinzugefügt werden. Diese sind unter folgender Standard-Artikelnummer erhältlich GN 3331 (siehe Seite -).

ZUBEHÖR




- Schrauben NT-HD-SST (siehe Seite -)
- Schrauben NTR-HD-SST (siehe Seite -)
- Grifffüße GN 3331 (siehe Seite -)



Anwendungsbeispiele

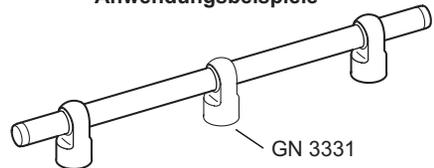

Bohrschablone

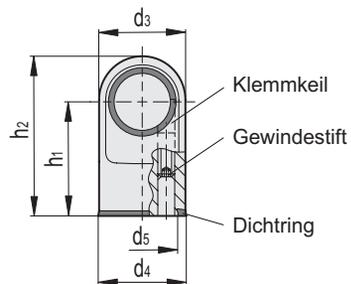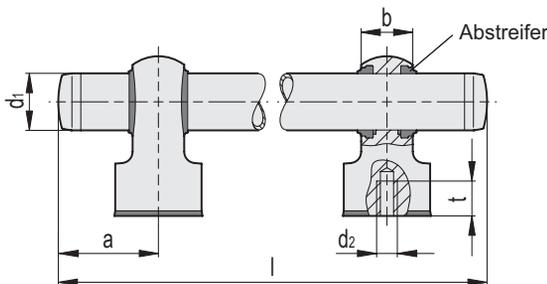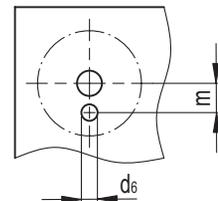

Artikelnummer	Beschreibung	d1	l	d2	d3	d4	d5	d6	b	a min	h1	h2	m	tmin	sw	△
GN.31061	GN 3330-NI-30-300-MT-T	30	300	M 10	46	46.6	42	8	27.5	70	60	84	13.5	20	5	1687
GN.31062	GN 3330-NI-30-400-MT-T	30	400	M 10	46	46.6	42	8	27.5	70	60	84	13.5	20	5	1794
GN.31063	GN 3330-NI-30-500-MT-T	30	500	M 10	46	46.6	42	8	27.5	70	60	84	13.5	20	5	1900
GN.31064	GN 3330-NI-30-600-MT-T	30	600	M 10	46	46.6	42	8	27.5	70	60	84	13.5	20	5	2006
GN.31065	GN 3330-NI-40-400-MT-T	40	400	M 12	56	56.8	50	8	30	70	70	99	18.5	25	5	2803
GN.31066	GN 3330-NI-40-600-MT-T	40	600	M 12	56	56.8	50	8	30	70	70	99	18.5	25	5	3090
GN.31067	GN 3330-NI-40-800-MT-T	40	800	M 12	56	56.8	50	8	30	70	70	99	18.5	25	5	3377
GN.31068	GN 3330-NI-40-1000-MT-T	40	1000	M 12	56	56.8	50	8	30	70	70	99	18.5	25	5	3663