

GEHÄUSE, KLEMMRING UND GRIFF

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

- Polierte Oberfläche **PL**
- Zylinderschraube

VERSCHLUSS UND GEGENHALTER

Edelstahl nichtrostend, 1.4301

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

- **GN 449.5-OS:** nicht abschließbar
- **GN 449.5-SC:** mit Schloss

SCHLOSS

Edelstahl 1.4401

SCHLÜSSEL



Messing, vernickelt

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Schnappverschlüsse GN 449.5 kombinieren die Funktion einer Griffmulde mit der eines Schnappverschlusses, um das sichere Verschließen von Türen, Klappen und Abdeckungen zu gewährleisten. Nach Herstellung der Montagebohrung, setzen Sie das Gehäuse ein und drücken Sie den Klemmring von hinten in Position. Die Verbindung von Gehäuse und Klemmring erfolgt über zwei mitgelieferte Linsenkopfschrauben.

Der Gegenhalter wird gemäß der Bemaßung rechtwinklig zum Schnappelement an das Türprofil oder den Rahmen montiert.

Die Schnappverschlüsse in Form SC werden jeweils mit einem Schlüssel geliefert. Der Schlüssel kann in beiden Endstellungen abgezogen werden. Der Schließmechanismus ist einheitlich, sodass alle Schlösser mit demselben Schlüssel geöffnet werden können.

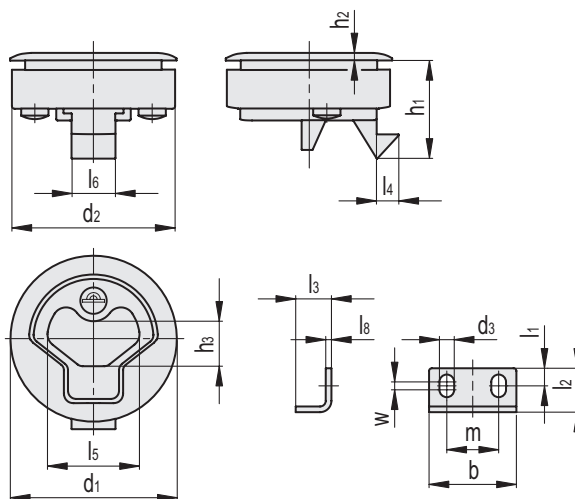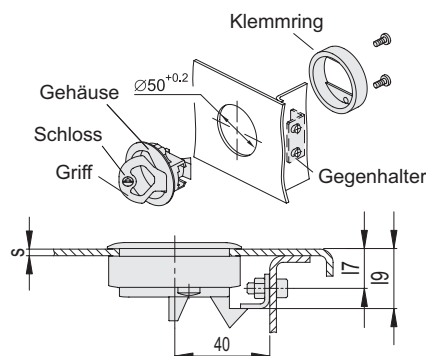

GN 449.5-OS

Artikelnummer	Beschreibung	Wandstärke Nennmaß	Wandstärke s	l1	b	h1	h2	h3	d1	d2	d3	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	m	w	⚖
GN.45251	GN 449.5-61-OS-PL	A 1	1 - 5	6,5	32	36	3	16,5	61	60	5,5	16	13	8	33,5	16	18	1,2	27,5	19,5	3	280

GN 449.5-SC

Artikelnummer	Beschreibung	Wandstärke Nennmaß	Wandstärke s	l1	b	h1	h2	h3	d1	d2	d3	l2	l3	l4	l5	l6	l7	l8	l9	m	w		
GN.45256	GN.449.5-61-SC-PL	A 1	1 - 5	6,5	32	36	3	16,5	61	60	5,5	16	13	8	33,5	16	18	1,2	27,5	19,5	3	280	