

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

FORM

- Form L: L-Form

KENNZIFFER

- 1: kurz
- 2: lang

Edelstahl 1.4401 **A4**
Matt gestrahlte Oberfläche **GS**

INFORMATION




Die Montagebleche GN 4490.1 ermöglichen die Verwendung von Kugelschnäppern GN 4490 (siehe Seite) in unterschiedlichen Einbausituationen. Die Positionierung wird dabei durch Langlöcher erleichtert.

ZUBEHÖR

- GN 50B: Muttern für T-Nuten (siehe Seite).
- GN 50I: Muttern für T-Nuten (siehe Seite).
- GN 51B: Muttern für T-Nuten (siehe Seite).



Anwendungsbeispiele

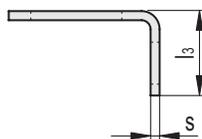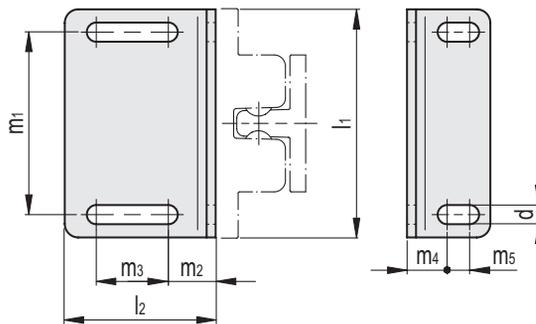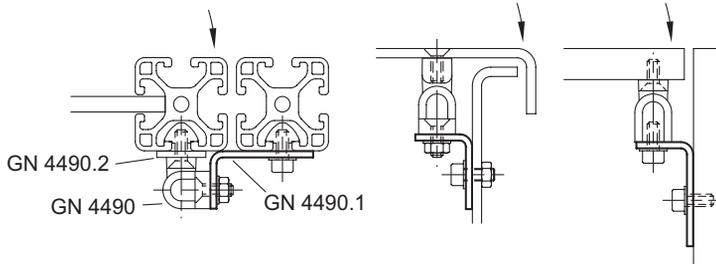

GN 4490.1-L-1

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	l3	d	m1	m2	m3	m4	m5	s	Für Aluprofile	
GN.22832	GN 4490.1-A4-50-L-1-GS	50	22	18.5	4.2	40	9.5	7	8.9	5	2	20	18
GN.22834	GN 4490.1-A4-68-L-1-GS	68	32	21.5	4.2	55	11	14	9.5	7	2	30	22

GN 4490.1-L-2

Artikelnummer	Beschreibung	l1	l2	l3	d	m1	m2	m3	m4	m5	s	Für Aluprofile	
GN.22833	GN 4490.1-A4-50-L-2-GS	50	33.5	18.5	4.2	40	11	15.5	8.9	5	2	30	18
GN.22835	GN 4490.1-A4-68-L-2-GS	68	51	21.5	4.2	55	11	33	9.5	7	2	40 / 45	22
GN.22836	GN 4490.1-A4-80-L-2-GS	80	49	24.5	5.2	65	11	31	11.5	7	2	40 / 45	24



Verriegelungen