

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIAL**

Aluminium, Ovalprofil, mit antibakterieller Kunststoffbeschichtung, RAL 9005, schwarz.

**STANDARDAUSFÜHRUNG**


Gewinde-Sacklöcher.

**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**

Die Griffe GN 565-SMA sind mit einem auf Silberionen-Basis ausgestatteten und damit antibakteriell wirkenden Pulverlack beschichtet. Das Wirkprinzip verringert die Kontamination von Oberflächen innerhalb von 24 Stunden, sodass schließlich weniger als 1 % der Bakterien und weniger als 5 % der Viren überleben. Sie werden im Allgemeinen im Gesundheitswesen, in öffentlichen Gebäuden wie Flughäfen, Bahnhöfen, Stadien usw. eingesetzt.

**SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE**

Andere Längen und Farben als die Standardausführungen.

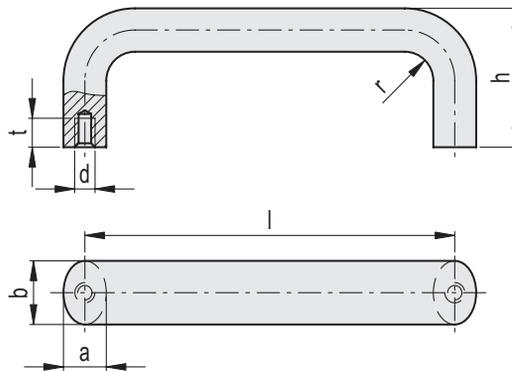

Code	Artikelnummer	b	d	l±0.25	a	h	r	tmin	⚖
GN.64682	GN 565-20-100-SMA	20	M6	100	13	49	13	10	87
GN.64687	GN 565-20-112-SMA	20	M6	112	13	49	13	10	93
GN.64702	GN 565-20-128-SMA	20	M6	128	13	51	13	10	114
GN.64707	GN 565-20-160-SMA	20	M6	160	13	51	13	10	121
GN.64747	GN 565-26-128-SMA	26	M8	128	17	55	17	12	189
GN.64752	GN 565-26-160-SMA	26	M8	160	17	57	17	12	210
GN.64762	GN 565-26-192-SMA	26	M8	192	17	57	17	12	245
GN.64767	GN 565-26-300-SMA	26	M8	300	17	57	17	12	345

Griffe

1