



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18

STANDARDAUSFÜHRUNGEN


- **GN 653.2-ST**: Stahl gedreht und brüniert, Festigkeitsklasse 5 (Zugfestigkeit 500 N/mm²).
- **GN 653.2-NI**: Edelstahl AISI 303, sandgestrahlt matt.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Rändelschrauben mit Freistich GN 653.2 eignen sich zur schnellen Montage an Maschinenteilen (Schutzvorrichtungen, Klappen etc.). Sie sind "verlorgesichert".



Konstruktionsvarianten

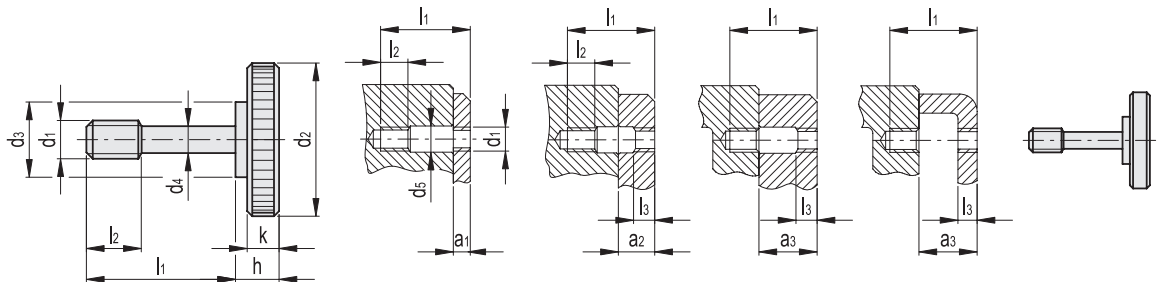

GN 653.2-ST

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	l1	l2	l3	h	k	a1	a2	a3	⚖
GN.28005	GN 653.2-M4-15-ST	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	5.5	3.5	2+4	4+8	8+10	7
GN.28015	GN 653.2-M4-17-ST	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	5.5	3.5	4+6	6+10	10+12	8
GN.28025	GN 653.2-M4-19-ST	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	5.5	3.5	6+8	8+12	12+14	9
GN.28033	GN 653.2-M4-21-ST	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	5.5	3.5	8+10	10+14	14+16	10
GN.28037	GN 653.2-M5-18-ST	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	6.5	4	2.5+4	4+10.5	10.5+12	13
GN.28041	GN 653.2-M5-20-ST	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	6.5	4	4+6	6+12	12+14	14
GN.28045	GN 653.2-M5-22-ST	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	6.5	4	6+8	8+14	14+16	15
GN.28049	GN 653.2-M5-26-ST	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	6.5	4	8+12	12+16	16+18	16
GN.28053	GN 653.2-M6-24-ST	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	8	5	3+6	6+13	13+16	23
GN.28057	GN 653.2-M6-26-ST	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	8	5	6+8	8+16	16+18	24
GN.28061	GN 653.2-M6-30-ST	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	8	5	8+12	12+18	18+22	25
GN.28065	GN 653.2-M6-34-ST	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	8	5	12+16	16+22	22+26	27
GN.28069	GN 653.2-M8-30-ST	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	9	6	4+8	8+16	16+20	44
GN.28073	GN 653.2-M8-34-ST	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	9	6	8+12	12+20	20+24	46
GN.28077	GN 653.2-M8-38-ST	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	9	6	12+16	16+24	24+28	48
GN.28081	GN 653.2-M8-42-ST	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	9	6	16+20	20+28	28+32	50

GN 653.2-NI

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	d4-0.2	d5	l1	l2	l3	h	k	a1	a2	a3	⚖
GN.28003	GN 653.2-M4-15-NI	M4	16	8	3.2	4.5	15	5	2	5.5	3.5	2+4	4+8	8+10	7
GN.28013	GN 653.2-M4-17-NI	M4	16	8	3.2	4.5	17	5	2	5.5	3.5	4+6	6+10	10+12	8
GN.28023	GN 653.2-M4-19-NI	M4	16	8	3.2	4.5	19	5	2	5.5	3.5	6+8	8+12	12+14	9
GN.28031	GN 653.2-M4-21-NI	M4	16	8	3.2	4.5	21	5	2	5.5	3.5	8+10	10+14	14+16	10
GN.28035	GN 653.2-M5-18-NI	M5	20	10	4	5.5	18	6	2.5	6.5	4	2.5+4	4+10.5	10.5+12	13
GN.28039	GN 653.2-M5-20-NI	M5	20	10	4	5.5	20	6	2.5	6.5	4	4+6	6+12	12+14	14
GN.28043	GN 653.2-M5-22-NI	M5	20	10	4	5.5	22	6	2.5	6.5	4	6+8	8+14	14+16	15
GN.28047	GN 653.2-M5-26-NI	M5	20	10	4	5.5	26	6	2.5	6.5	4	8+12	12+16	16+18	16
GN.28051	GN 653.2-M6-24-NI	M6	24	12	4.8	6.5	24	8	3	8	5	3+6	6+13	13+16	23
GN.28055	GN 653.2-M6-26-NI	M6	24	12	4.8	6.5	26	8	3	8	5	6+8	8+16	16+18	24
GN.28059	GN 653.2-M6-30-NI	M6	24	12	4.8	6.5	30	8	3	8	5	8+12	12+18	18+22	25
GN.28063	GN 653.2-M6-34-NI	M6	24	12	4.8	6.5	34	8	3	8	5	12+16	16+22	22+26	27
GN.28067	GN 653.2-M8-30-NI	M8	30	16	6.5	8.5	30	10	4	9	6	4+8	8+16	16+20	44
GN.28071	GN 653.2-M8-34-NI	M8	30	16	6.5	8.5	34	10	4	9	6	8+12	12+20	20+24	46
GN.28075	GN 653.2-M8-38-NI	M8	30	16	6.5	8.5	38	10	4	9	6	12+16	16+24	24+28	48
GN.28079	GN 653.2-M8-42-NI	M8	30	16	6.5	8.5	42	10	4	9	6	16+20	20+28	28+32	50