

GRIFFFÜSSE

Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
Buchsen in seitlichen Grifffüßen Stahl verzinkt

ENDKAPPEN

Thermoplast, Polyamid (PA), schwarz.

STANDARDAUSFÜHRUNGEN


- **GN 666.4-SW**: Aluminium, kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.
- **GN 666.4-EL**: Aluminium, naturfarben eloxiert.

DESIGN

Rohrbogengriffe GN 666.4 unterstreichen durch ihre gebogenen Form ein moderenes Maschinen-Design.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

GN 666.4-NG: Rohr Edelstahl AISI 304, halbgläzend.

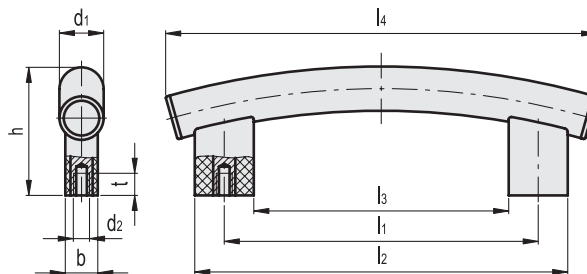

Code	Artikelnummer	d1	l1	d2	b	h	l2	l3	l4	tmin	
GN.27493	GN 666.4-30-M8-400-SW	30	400±1	M8	22	90	440	360	480	15	361
GN.27503	GN 666.4-30-M8-500-SW	30	500±1	M8	22	94	540	460	580	15	400
GN.27513	GN 666.4-30-M8-600-SW	30	600±1	M8	22	98	640	560	680	15	450
GN.27491	GN 666.4-30-M8-400-EL	30	400±1	M8	22	90	440	360	480	15	361
GN.27501	GN 666.4-30-M8-500-EL	30	500±1	M8	22	94	540	460	580	15	400
GN.27511	GN 666.4-30-M8-600-EL	30	600±1	M8	22	98	640	560	680	15	450

