

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19

**AUSFÜHRUNGEN**

- Ausführung **A**: ohne Rändel
- Ausführung **B**: mit Rändel

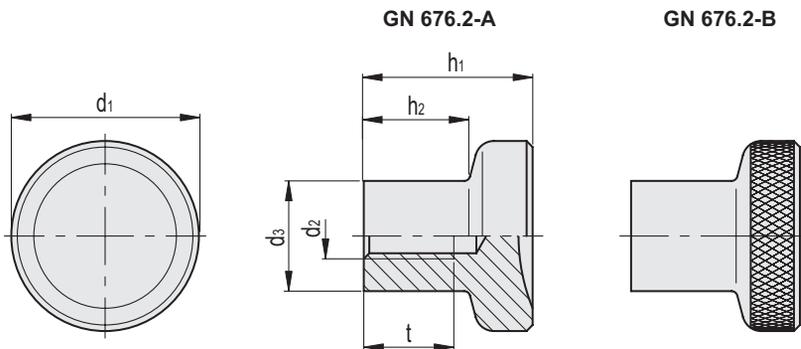
Stahl

Verzinkt, blau passiviert

**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**

Die Knöpfe GN 676.2 werden als Bedienteil für Zug- oder Druckbewegungen eingesetzt. Dabei gibt die konkave Ausnehmung einen angenehmen Halt.

Die Version mit Rändel (Form B) kann als Rändelmutter verwendet werden.

**GN 676.2-A**

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	h1	h2	tmin	△
GN.29871	GN 676.2-21-M4-A	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN.29873	GN 676.2-21-M5-A	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN.29878	GN 676.2-25-M6-A	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN.29880	GN 676.2-25-M8-A	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN.29885	GN 676.2-31-M8-A	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN.29887	GN 676.2-31-M10-A	31	M 10	18.5	27	17	17	76

**GN 676.2-B**

Artikelnummer	Beschreibung	d1	d2	d3	h1	h2	tmin	△
GN.29872	GN 676.2-21-M4-B	21	M 4	12.5	18	10.5	10	27
GN.29874	GN 676.2-21-M5-B	21	M 5	12.5	18	10.5	10	26
GN.29879	GN 676.2-25-M6-B	25	M 6	14.5	22.5	14	12	43
GN.29881	GN 676.2-25-M8-B	25	M 8	14.5	22.5	14	12	41
GN.29886	GN 676.2-31-M8-B	31	M 8	18.5	27	17	15	80
GN.29888	GN 676.2-31-M10-B	31	M 10	18.5	27	17	17	76