

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

MATERIAL

Aluminiumprofil.

STANDARD AUSFÜHRUNGEN

Gewinde-Sacklöcher.


- **GN 730-EL**: Aluminium, naturfarben eloxiert, matt.
- **GN 730-SW**: kunststoffbeschichtet RAL 9005, schwarz, matt.

ANWENDUNGEN

Griffleisten GN 730 werden an Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Vorrichtungen eingesetzt.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Aluminium, naturfarben (GN 730-BL).
- Verschiedene Längen.

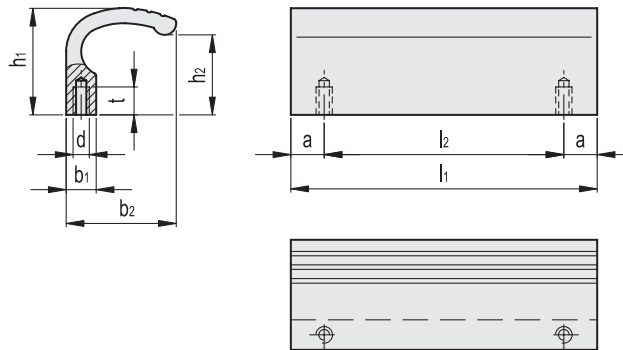

Code	Artikelnummer	l1	l2	d	b1	b2	a	h1	h2	t _{min}	
GN.27721	GN 730-110-EL	110±0.25	90±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	98
GN.27722	GN 730-110-SW	110±0.25	90±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	100
GN.27726	GN 730-125-EL	125±0.25	105±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	108
GN.27727	GN 730-125-SW	125±0.25	105±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	110
GN.27731	GN 730-140-EL	140±0.25	120±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	120
GN.27732	GN 730-140-SW	140±0.25	120±0.25	M6	9.5	33	10	32	24	9	125