

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

AUSFÜHRUNG

Edelstahl nichtrostend, 1.4301 **NG**
matt gestrahlt



FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Rändelmutter GN 827.1 werden eingesetzt in Verbindung mit Stellschrauben GN 827 (siehe Seite) , um damit Einstellungen und Positionen per Konterung zu sichern.

An Bearbeitungs- und Montageeinrichtungen, an denen Aufnahmen und Vorrichtungen wiederkehrend gewechselt werden müssen, erlaubt die Kombination von Stellschrauben GN 827 (siehe Seite), Rändelmutter GN 827.1 und Lagerböcken GN 828 (see page) der Formen UA und UB besonders einfache Wechselvorgänge, ohne dabei einmal festgelegte Einstellungen zu verlieren.



Anwendungsbeispiele

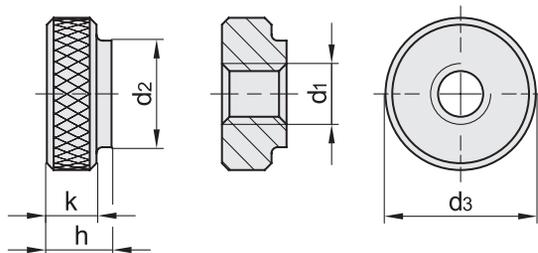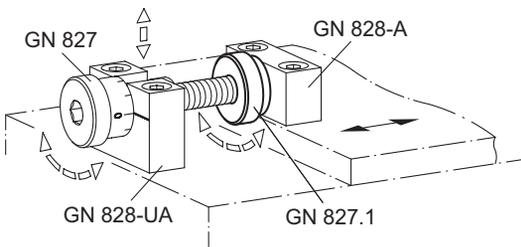

Einstellelemente

Code	Artikelnummer	d1	d2	d3	k	h	⚖️
GN.82041	GN 827.1-M6x1-NG	M6x1	10	16	5	6	8
GN.82043	GN 827.1-M8x1-NG	M8x1	14	20	6	8	15
GN.82045	GN 827.1-M10x1-NG	M10x1	16	24	7	9	23