

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

AUSFÜHRUNG

Edelstahl-Feinguss:

- 1.4408
- Matt (Ra < 0,8 µm) **MT**
- Poliert (Ra < 0,8 µm) **PL**

Ringöse:


- H-NBR **H**
- Arbeitstemperatur: von -25°C bis +150°C.
- EPDM **E**
- Arbeitstemperatur: von -40°C bis +120°C.
- Blau
- Härte 85±5 Shore A
- FDA konform

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Flügelmuttern GN 8341 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine tottraumfreie Befestigung; die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Die Flügelmuttern spannen und fixieren Teile einfach und werkzeuglos. Durch die ergonomische Form sind hohe Spannkraften möglich.

Dank des verwendeten Materials können die Flügelmuttern auch in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

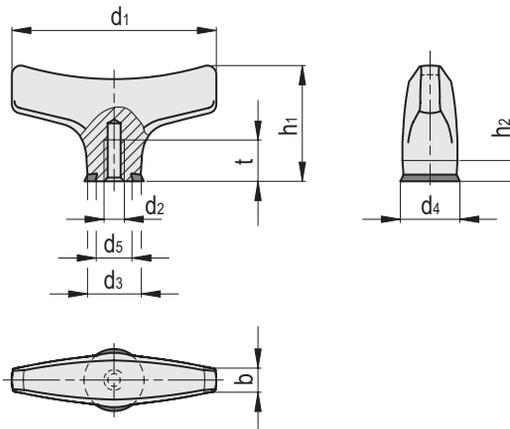

GN 8341-MT-H



Code	Artikelnummer	d1	d2	d4	d3	d5	b	h1	h2	tmin	Δ
GN.42402	GN 8341-40-M4-MT-H	40	M 4	11.8	11	7	4	22	4	8	29
GN.42412	GN 8341-50-M5-MT-H	50	M 5	13.8	13	9	5	28	5	10	54
GN.42422	GN 8341-63-M6-MT-H	63	M 6	16.8	16	12	7	35	6	12	100

GN 8341-PL-H



Code	Artikelnummer	d1	d2	d4	d3	d5	b	h1	h2	tmin	Δ
GN.42404	GN 8341-40-M4-PL-H	40	M 4	11.8	11	7	4	22	4	8	29
GN.42414	GN 8341-50-M5-PL-H	50	M 5	13.8	13	9	5	28	5	10	54
GN.42424	GN 8341-63-M6-PL-H	63	M 6	16.8	16	12	7	35	6	12	100

GN 8341-MT-E

Code	Artikelnummer	d1	d2	d4	d3	d5	b	h1	h2	tmin	Δ
GN.42401	GN 8341-40-M4-MT-E	40	M 4	11.8	11	7	4	22	4	8	29
GN.42411	GN 8341-50-M5-MT-E	50	M 5	13.8	13	9	5	28	5	10	54
GN.42421	GN 8341-63-M6-MT-E	63	M 6	16.8	16	12	7	35	6	12	100

GN 8341-PL-E

Code	Artikelnummer	d1	d2	d4	d3	d5	b	h1	h2	tmin	Δ
GN.42403	GN 8341-40-M4-PL-E	40	M 4	11.8	11	7	4	22	4	8	29
GN.42413	GN 8341-50-M5-PL-E	50	M 5	13.8	13	9	5	28	5	10	54
GN.42423	GN 8341-63-M6-PL-E	63	M 6	16.8	16	12	7	35	6	12	100

Spannelemente