

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- Standard Maschinenelemente
- 1

MATERIAL

Schraube aus glasfaserverstärktem SUPER-Thermoplast (Polyamid-Basis, PA), schwarz RAL 9005 (C9) oder grau RAL 7040 (C33).
Druckstück, Thermoplast (Polyacetal POM), schwarz oder grau, matt, unmontiert mitgeliefert.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Schrauben GST-SV sind für den Einsatz auf unregelmäßigen oder nicht parallelen Oberflächen vorgesehen, denn sie verfügen über ein Druckstück, das ein Festklemmen ermöglicht, ohne dass eine Drehung auf die zu klemmende Oberfläche übertragen wird, und sie somit vor Kratzern schützt.

Der Innensechskantkopf ermöglicht ein schnelles Auf- und Abschrauben des Produkts.



Durchmesser "d1" der Kugel ist kleiner als Durchmesser "d" der Schrauben. Somit kann von der Kugelseite eingeschraubt werden.

Weitere Vorteile der Schrauben GST-SV:

- Korrosionsbeständig.
- Beständigkeit gegen Chemikalien.
- Auch für Einsatz im Freien geeignet; ausgezeichnete Lebensdauer.
- Hohe mechanische Festigkeit.
- Sehr leicht: geeignet für Anwendungen, die ein geringes Gewicht erfordern.



Anwendungsbeispiele

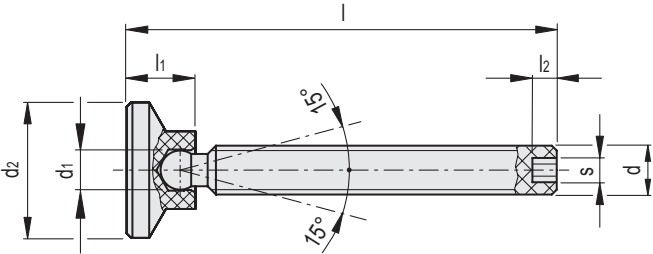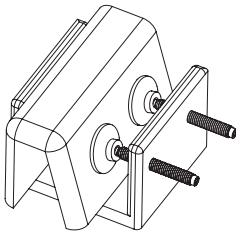

* Ergänzen mit Farbcode: 317921-C9 GST-M6x30-SV15-C9

C9 C33
RAL 9005 RAL 7040

Artikelnummer	Beschreibung	d	d1	d2	l	l1	l2	s	Max. statische Last [N]	⚖
317921-*	GST-M6x30-SV15-*	M6	4.5	15	33.5	7.5	6	2	900	2
317923-*	GST-M6x40-SV15-*	M6	4.5	15	43.5	7.5	6	2	900	2
317925-*	GST-M6x50-SV15-*	M6	4.5	15	53.5	7.5	6	2	900	3
317927-*	GST-M6x30-SV18-*	M6	4.5	18	35	9	6	2	900	3
317928-*	GST-M6x40-SV18-*	M6	4.5	18	45	9	6	2	900	3
317929-*	GST-M6x50-SV18-*	M6	4.5	18	55	9	6	2	900	3
317937-*	GST-M6x30-SV21-*	M6	4.5	21	36	10	6	2	900	4
317938-*	GST-M6x40-SV21-*	M6	4.5	21	46	10	6	2	900	4
317939-*	GST-M6x50-SV21-*	M6	4.5	21	56	10	6	2	900	5
317931-*	GST-M8x40-SV18-*	M8	6	18	44	9	8	3	1800	4
317933-*	GST-M8x50-SV18-*	M8	6	18	54	9	8	3	1800	5
317935-*	GST-M8x63-SV18-*	M8	6	18	67	9	8	3	1800	5
317941-*	GST-M8x40-SV21-*	M8	6	21	45	10	8	3	1800	5
317943-*	GST-M8x50-SV21-*	M8	6	21	55	10	8	3	1800	6
317945-*	GST-M8x63-SV21-*	M8	6	21	68	10	8	3	1800	7
317951-*	GST-M8x40-SV25-*	M8	6	25	45.5	10.5	8	3	1800	6
317953-*	GST-M8x50-SV25-*	M8	6	25	55.5	10.5	8	3	1800	7
317955-*	GST-M8x63-SV25-*	M8	6	25	68.5	10.5	8	3	1800	7
317961-*	GST-M8x40-SV32-*	M8	6	32	46	11	8	3	1800	8
317963-*	GST-M8x50-SV32-*	M8	6	32	56	11	8	3	1800	8
317965-*	GST-M8x63-SV32-*	M8	6	32	69	11	8	3	1800	9
317971-*	GST-M8x40-SV40-*	M8	6	40	48	13	8	3	1800	12
317973-*	GST-M8x50-SV40-*	M8	6	40	58	13	8	3	1800	13
317975-*	GST-M8x63-SV40-*	M8	6	40	71	13	8	3	1800	14