

1.580 N | Zylindergriffe

Kunststoff Thermoplast

1.680 SOFT | Zylindergriffe

Soft-touch Thermoplast

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18



MATERIAL
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), schwarz, matt.

STANDARDAUSFÜHRUNG
Sackloch.
Die elastischen Knöpfe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (siehe Technische Daten auf Seite A-13).

MONTAGEHINWEIS
Den Griff auf ein leicht abgerundetes Wellenende setzen und so weit wie möglich per Hand aufdrücken. Alternativ kann der Griff auch mit einem Kunststoff- oder Holzhammer aufgesetzt werden. In diesem Fall wird empfohlen, über den Griff ein Stofftuch oder ein ähnlich weiches, geeignetes Material zu legen um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.


MATERIAL
Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt. Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

STANDARDAUSFÜHRUNG
Gewinde-Sackloch.

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN
Die Softline-Ummantelung macht dieses Griffelement besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Aus diesen Gründen sind die Griffe u.a. für Sportgeräte, Werkzeuge und Maschinen für Gartenarbeit und Güterverkehr, Präzisionsinstrumente und Handicaphilfsgeräte geeignet.



ELESA Original design

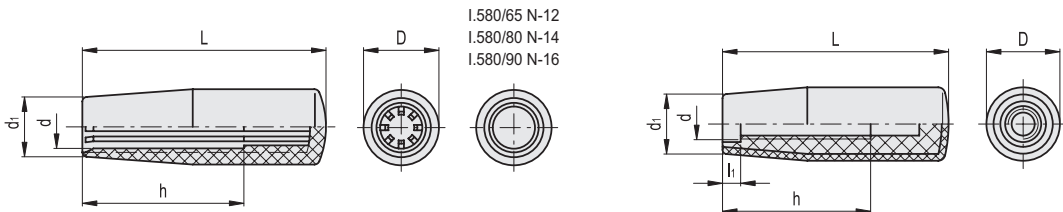

| Code | Artikelnummer | D | L | d | d1 | h | ⚖ | Code | Artikelnummer | D | L | d | d1 | h | l1 | ⚖ |
|-------|---------------|----|----|----|----|----|----|--------|-------------------|------|----|-----|------|----|----|----|
| 24821 | 1.580/40 N-8 | 18 | 40 | 8 | 15 | 28 | 8 | 124861 | 1.680/65-M8 SOFT | 24.5 | 65 | M8 | 20.5 | 30 | 7 | 34 |
| 24831 | 1.580/50 N-10 | 21 | 50 | 10 | 17 | 35 | 10 | 124862 | 1.680/65-M10 SOFT | 24.5 | 65 | M10 | 20.5 | 40 | 7 | 33 |
| 24846 | 1.580/65 N-10 | 23 | 65 | 10 | 19 | 45 | 17 | 124864 | 1.680/80-M8 SOFT | 26.5 | 80 | M8 | 21 | 40 | 7 | 46 |
| 24848 | 1.580/65 N-12 | 23 | 65 | 12 | 19 | 45 | 16 | 124865 | 1.680/80-M10 SOFT | 26.5 | 80 | M10 | 21 | 55 | 7 | 45 |
| 24861 | 1.580/80 N-12 | 26 | 80 | 12 | 21 | 50 | 25 | 124866 | 1.680/80-M12 SOFT | 26.5 | 80 | M12 | 21 | 55 | 7 | 44 |
| 24863 | 1.580/80 N-14 | 26 | 80 | 14 | 21 | 50 | 24 | 124871 | 1.680/90-M10 SOFT | 28.5 | 90 | M10 | 22 | 56 | 7 | 51 |
| 24875 | 1.580/90 N-15 | 28 | 90 | 15 | 22 | 60 | 33 | 124872 | 1.680/90-M12 SOFT | 28.5 | 90 | M12 | 22 | 58 | 10 | 50 |
| 24876 | 1.580/90 N-16 | 28 | 90 | 16 | 22 | 60 | 32 | | | | | | | | | |

Feste & Drehbare Griffe