

**MATERIAL**

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen, PP), hoch elastisch, mit „Soft-touch“-Ummantelung aus thermoplastischem Elastomer (TPE), mechanisch und chemisch verbunden, Härte 70 Shore A, schwarz, matt.

**STANDARDAUSFÜHRUNG**

**I.618-N-SOFT:** glattes Sackloch. Die elastischen Knöpfe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (siehe Technische Daten auf Seite A-13).

**I.618-B-SOFT:** Buchse Nething, Gewinde-Sackloch. Wir empfehlen die Verwendung einer Kontermutter, um den Griff in der gewünschten Position zu sichern.

**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**

Griff mit „Soft-touch“-Ummantelung: verbessert die Griffigkeit sogar bei Vorhandensein von Öl, Fett oder verschwitzten Händen.

Besonders geeignet für Fitness-Geräte, Gartenwerkzeuge und -geräte, Warentransport, Präzisionsinstrumente und Hilfsmittel für Personen mit Beeinträchtigungen.


**MONTAGEHINWEIS (I.618-N-SOFT)**

Setzen Sie den Griff vorsichtig auf das leicht abgeschrägte Ende des Schafts und schieben Sie ihn mit der Hand oder einer Presse möglichst weit vor. Alternativ können Sie zur Montage auch einen Kunststoff- oder Holzhammer verwenden. In diesem Fall empfehlen wir, ein weiches Material zwischen die Kontaktflächen zu legen, um die Schläge abzufedern und eine Beschädigung der SOFT-Ummantelung zu vermeiden.



I.618-N-SOFT

I.618-B-SOFT

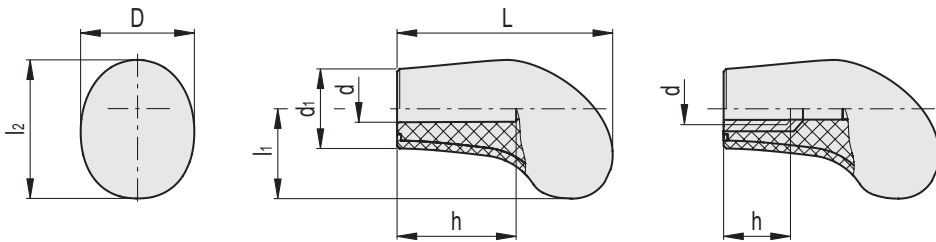

**I.618-N-SOFT**

Code	Beschreibung	D	L	d	d1	h	l1	l2	△△
125501	I.618/80 N-10-SOFT	43	81.5	10	30	45	34	52.5	82
125511	I.618/80 N-12-SOFT	43	81.5	12	30	45	34	52.5	75
125521	I.618/80 N-14-SOFT	43	81.5	14	30	45	34	52.5	74
125531	I.618/80 N-16-SOFT	43	81.5	16	30	45	34	52.5	72

**I.618-B-SOFT**

Code	Beschreibung	D	L	d	d1	h	l1	l2	△△
125541	I.618/80 B-M10-SOFT	43	81.5	M10	30	25	34	52.5	79
125551	I.618/80 B-M12-SOFT	43	81.5	M12	30	20	34	52.5	78

Handgriffe