



**MATERIAL**

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt. Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

**STANDARDAUSFÜHRUNG**

Sackloch. Die elastischen Knöpfe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (siehe Technische Daten auf Seite A-13).

**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**

Die Softline-Ummantelung macht dieses Griffelement besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei öliger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Aus diesen Gründen sind die Griffe u.a. für Sportgeräte, Werkzeuge und Maschinen für Gartenarbeit und Güterverkehr, Präzisionsinstrumente und Handicaphilfsgeräte geeignet.

**MONTAGEHINWEIS**

Den Griff auf ein leicht abgerundetes Wellenende setzen und so weit wie möglich per Hand aufdrücken. Alternativ kann der Griff auch mit einem Kunststoff- oder Holzhammer aufgesetzt werden. In diesem Fall wird empfohlen, über den Griff ein Stofftuch oder ein ähnlich weiches, geeignetes Material zu legen um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.



ELESA Original design



**MATERIAL**

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt. Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

**VERGRÖßERUNGSGLAS**

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Beständig gegen Lösungen, Öle, Fette, Benzin und andere chemische Stoffe (vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol). Montage durch Einpressen. Es verbessert die Sichtbarkeit der Symbole.

**STANDARDAUSFÜHRUNG**

Sackloch. Die elastischen Knöpfe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (siehe Technische Daten auf Seite A-13).

**ZUBEHÖR AUF ANFRAGE**



Selbstklebende Schaltsymbole MA. (siehe Seite 380) können separat bestellt werden.

**MONTAGEHINWEIS**

1. Siehe IEL.N SOFT
2. Die transparente Sichtscheibe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen. Nach der Montage des Knopfes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und mit einem Schonhammer eingeschlagen. Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Knopf gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten geschützt.



ELESA Original design

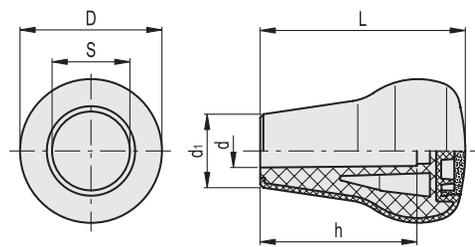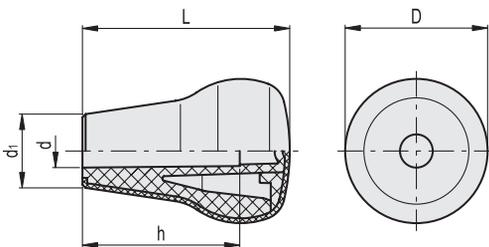

| Code  | Artikelnummer    | D  | L  | d  | d1 | h  | Δ  |
|-------|------------------|----|----|----|----|----|----|
| 26642 | IEL.47 N-12 SOFT | 45 | 47 | 12 | 28 | 34 | 48 |
| 26661 | IEL.65 N-10 SOFT | 45 | 65 | 10 | 23 | 50 | 56 |
| 26662 | IEL.65 N-12 SOFT | 45 | 65 | 12 | 23 | 50 | 55 |
| 26663 | IEL.65 N-14 SOFT | 45 | 65 | 14 | 23 | 30 | 55 |

| Code  | Artikelnummer      | D  | L  | d  | S  | d1 | h  | Δ  |
|-------|--------------------|----|----|----|----|----|----|----|
| 26672 | IEL.65 N-10-H SOFT | 45 | 65 | 10 | 25 | 23 | 50 | 56 |
| 26671 | IEL.65 N-12-H SOFT | 45 | 65 | 12 | 25 | 23 | 50 | 55 |