

MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt. Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

STANDARDAUSFÜHRUNG

Sackloch. Die elastischen Knöpfe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (siehe Technische Daten auf Seite A-13).

FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN

Die Softline-Ummantelung macht dieses Griffelement besonders bedienungs- und griffsympathisch und damit ergonomisch. Die weiche, rutschfeste Kontaktfläche verbessert den Kontakt sowohl bei feuchter (Handschweiß!) als auch trockener Umgebung, bei ölgiger Oberfläche ebenso wie bei hohen Temperaturen oder Kälte. Aus diesen Gründen sind die Griffe u.a. für Sportgeräte, Werkzeuge und Maschinen für Gartenarbeit und Güterverkehr, Präzisionsinstrumente und Handicaphilfsgeräte geeignet.

MONTAGEHINWEIS

Den Griff auf ein leicht abgerundetes Wellenende setzen und so weit wie möglich per Hand aufdrücken. Alternativ kann der Griff auch mit einem Kunststoff- oder Holzhammer aufgesetzt werden. In diesem Fall wird empfohlen, über den Griff ein Stofftuch oder ein ähnlich weiches, geeignetes Material zu legen um eine Beschädigung der Oberfläche zu vermeiden.



ELESA Original design



MATERIAL

Hoch belastbarer Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP) ummantelt mit weichem Elastomere (TPE), Härte 70 Shore A, schwarz, matt. Rohmaterial-Beschichtung geeignet fuer Kontakt mit Nahrungsmitteln (FDA CFR.21 und EU 10/2011).

VERGRÖßERUNGSGLAS

Transparenter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA-T). Beständig gegen Lösungen, Öle, Fette, Benzin und andere chemische Stoffe (vermeiden Sie den Kontakt mit Alkohol). Montage durch Einpressen. Es verbessert die Sichtbarkeit der Symbole.

STANDARDAUSFÜHRUNG

Sackloch. Die elastischen Knöpfe, welche durch leichte Schläge montiert werden, sitzen absolut vibrationsfest (siehe Technische Daten auf Seite A-13).

ZUBEHÖR AUF ANFRAGE



Selbstklebende Schaltsymbole MA. (siehe Seite 380) können separat bestellt werden.

MONTAGEHINWEIS

1. Siehe IEL.N SOFT
2. Die transparente Sichtscheibe ermöglicht es, ein Symbol zu hinterlegen. Nach der Montage des Knopfes auf dem Schaft wird das Symbol in die Ausnehmung der getrennt gelieferten Sichtscheibe eingelegt und mit einem Schonhammer eingeschlagen. Das Symbol ist durch die dichte Verbindung zwischen Sichtscheibe und Knopf gegen Verschmutzung und Flüssigkeiten geschützt.



ELESA Original design

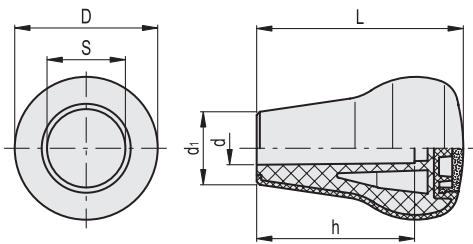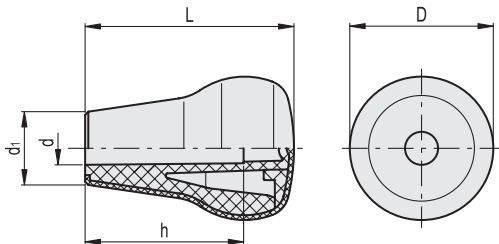

Code	Artikelnummer	D	L	d	d1	h	Δ
26642	IEL.47 N-12 SOFT	45	47	12	28	34	48
26661	IEL.65 N-10 SOFT	45	65	10	23	50	56
26662	IEL.65 N-12 SOFT	45	65	12	23	50	55
26663	IEL.65 N-14 SOFT	45	65	14	23	30	55

Code	Artikelnummer	D	L	d	S	d1	h	Δ
26672	IEL.65 N-10-H SOFT	45	65	10	25	23	50	56
26671	IEL.65 N-12-H SOFT	45	65	12	25	23	50	55