

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

**MATERIAL**

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

**STANDARDAUSFÜHRUNGEN**

- **IR.780:** Führungsstift Stahl brüniert, Anbauteil Sinterstahl, brüniert zur eingebetteten Montage, Schraube Stahl brüniert.
- **IR.780-SST:** Führungsstift Edelstahl AISI 303, Anbauteil Sinterstahl nichtrostend AISI 303 zur eingebetteten Montage, Schraube Edelstahl AISI 303.



**FUNKTIONEN UND ANWENDUNGEN**

Umleggriffe werden eingesetzt, wenn aus Platz- oder Sicherheitsgründen der Griff zeitweilig nicht vorstehen soll. In Bedienungsstellung ist der Umleggriff in einem schlanken Konus fest arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden. Eine Druckfeder bewirkt, dass der Griff in beiden Endlagen gehalten wird. Beim Zurückklappen rastet der Griff selbsttätig in den Konus ein.



ELESA Original design

Einbaubeispiel mit innenliegendem Zapfen

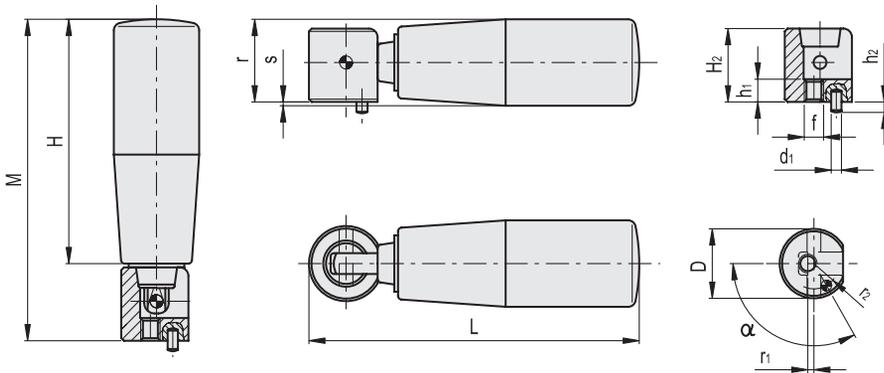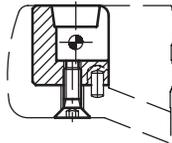

**IR.780**

Code	Artikelnummer	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	△
129444	IR.780/56 S.D.16	56	16	74.5	71.5	15	19.5	1	2.5	M4	5	3	3	5.5	90°	65
129445	IR.780/65 S.D.16	65	16	86	81	15	21	1	4	M4	5	3	3	5.5	90°	75
129446	IR.780/65 S.D.20	65	20	89.5	85.5	19.5	23	0.6	2	M6	6	3	3	7	120°	110
129448	IR.780/80 S.D.20	80	20	104.5	101	19.5	24	0.6	3	M6	6	3	3	7	120°	120
129449	IR.780/90 S.D.20	90	20	114.5	111	19.5	25	0.6	4	M6	6	3	3	7	120°	136
129450	IR.780/90 S.D.26	90	26	119	114	23	27	1.5	1.5	M6	7	3	3	9.5	90°	200

**IR.780-SST**



Code	Artikelnummer	H	D	L	M	H2	r	r1	s	f	h1	d1	h2-0.2	r2	α	△
129464	IR.780/56-SST-S.D.16	56	16	74.5	71.5	15	19.5	1	2.5	M4	5	3	3	5.5	90°	65
129466	IR.780/65-SST-S.D.20	65	20	89.5	85.5	19.5	23	0.6	2	M6	6	3	3	7	120°	110
129468	IR.780/80-SST-S.D.20	80	20	104.5	101	19.5	24	0.6	3	M6	6	3	3	7	120°	120
129469	IR.780/90-SST-S.D.20	90	20	114.5	111	19.5	25	0.6	4	M6	6	3	3	7	120°	136