

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIAL

Glasfaserverstärkter Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, glänzend.

## STANDARDAUSFÜHRUNG

Buchse Stahl, brüniert, schwarz, Bohrung mit H7 Sackloch, am Schaft angebracht mittels mitgelieferter Halteschraube mit Innensechskant und Abdeckkappe UNI 5929-85.

## WAHL DES STELLUNGSANZEIGERS (SEPARAT ZU BESTELLEN)

IZN-XX Drehknöpfe können für analoge und digitale Stellungsanzeiger verwendet werden.


Zur Auswahl des passenden Stellungsanzeigers dient die Tabelle. Siehe auch "Montagehinweise" für Stellungsanzeiger (auf Seite 632).

## ZUBEHÖR AUF ANFRAGE

Abdeckung CP-XX (siehe Seite 658) zum Einbau anstelle des Anzeigers.



ELESA Original design

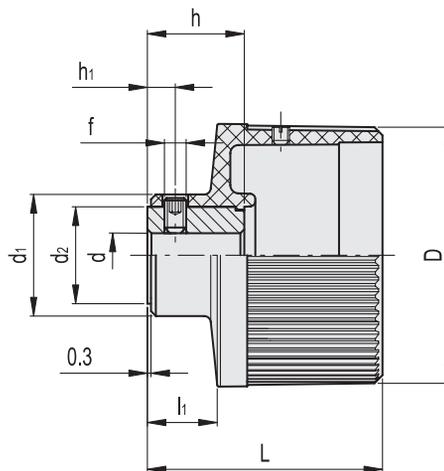

Code	Artikelnummer	D	L	dH7	h	d1	d2	f	h1	l1	⚖️	Handrad / Anzeige-Kombinationen
CE.30101	IZN.60-GXX1 A-10	59	53	10	22	27	22	M5	6	15	110	GA01-GA11
CE.30201	IZN.80-GXX2 A-12	79	57	12	24	33	26	M5	6	17	190	GA02-GA12-GW12