

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

## MATERIAL

Glasfaserverstärkter Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

## SELBSTKLEBENDES ABDECKPLÄTTCHEN

Aluminium, eloxiert

## STANDARDAUSFÜHRUNGEN

Sackloch. Montage mittels mitgelieferten Gewindestiften UNI 5929 (Gewindestifte mit Innensechskant und Abdeckkappe).


- **IZP.**: Drehknopf
- **IZP+K**: Drehknopf mit dreieckigem Index .
- **IZP+GS**: Drehknopf mit Standardgravierung, 20 Markierungen, Nummern von 0 bis 9 im Uhrzeigersinn ansteigend. Lasergravierte Skalierungen.

## SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

Die Front-Platte kann individuell mit Wörtern, Markierungen, grafischen Symbolen, etc. versehen werden  
Auf der ebenen Oberfläche des Knopfes können sehr präzise Skalierungen graviert werden (siehe Andere auf Seite 611).



ELESA Original design

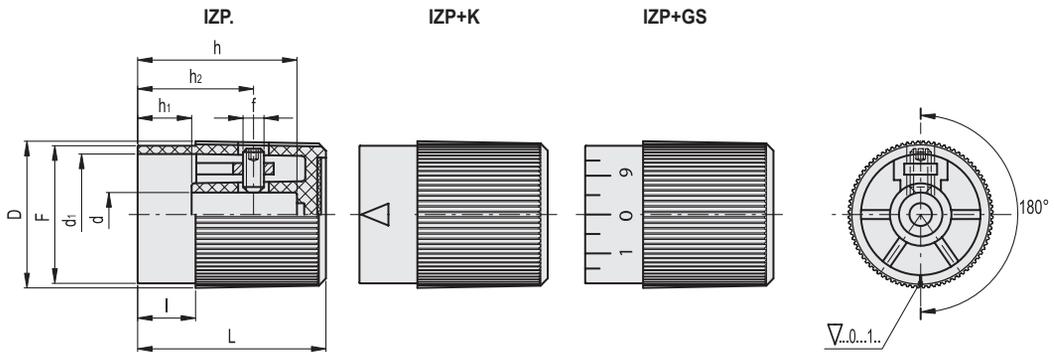

## IZP.

Code	Artikelnummer	D	dH10	L	F	l	d1	h	h1	h2	f	Δ
31011	IZP.25 N-6	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31111	IZP.30 N-8	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31211	IZP.35 N-10	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31311	IZP.40 N-12	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

## IZP+K

Code	Artikelnummer	D	dH10	L	F	l	d1	h	h1	h2	f	Δ
31031	IZP.25 N-6+K	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31131	IZP.30 N-8+K	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31231	IZP.35 N-10+K	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31331	IZP.40 N-12+K	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33

## IZP+GS

Code	Artikelnummer	D	dH10	L	F	l	d1	h	h1	h2	f	Δ
31021	IZP.25 N-6+GS-10/20	27	6	30	25	12	22	24	12	18	M4	10
31121	IZP.30 N-8+GS-10/20	32	8	38	30	13	25	30	13	23	M4	20
31221	IZP.35 N-10+GS-10/20	35	10	45	33	15	28	37	15	27	M5	25
31321	IZP.40 N-12+GS-10/20	40	12	52	38	16	33	44	16	32	M5	33



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6**
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18

Einstellelemente