

MATERIAL

Griff Kunststoff Thermoplast (Polyamid PA), schwarz, matt.

ABDECKKAPPE

Kunststoff Thermoplast (Polypropylen PP), in den Farben orange (RAL 2004) oder schwarz (RAL 9005), glänzend. Montage durch Aufdrücken.

STANDARDAUSFÜHRUNG


Sterngriffe MCT. werden mit Sechskantschrauben oder Sechskantmuttern kombiniert. Diese gehören nicht zum Lieferumfang.

SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

- Abdeckkappe kann mit Wörtern, Kennzeichnungen, Grafiken, Symbolen, etc. in Farben (Tampondruck) bedruckt werden.

MONTAGEHINWEISE

1. Die Unterseite des Griffes sollte auf einer ebenen Oberfläche aufliegen.
2. Die Schraube oder die Kontermutter mit Hilfe eines Schubwerkzeuges in den Griff setzen.
3. Drücken bis der Schraubenkopf komplett in der Sechskant-Aussparung versenkt ist.
4. Montieren Sie die Abdeckkappe.

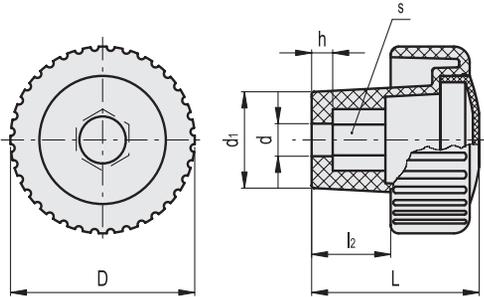

C2 RAL2004 C9 RAL9005


Code	Artikelnummer	D	d	L	d1	l2	h	s	⚖️
138711	MCT.35 EH-5-C2	35	5	32	18	15	4	8	12
138712	MCT.35 EH-5-C9	35	5	32	18	15	4	8	12
138721	MCT.35 EH-6-C2	35	6	32	18	15	4	10	11
138722	MCT.35 EH-6-C9	35	6	32	18	15	4	10	11
138731	MCT.35 EH-8-C2	35	8	32	18	15	4	13	10
138732	MCT.35 EH-8-C9	35	8	32	18	15	4	13	10
138751	MCT.50 EH-6-C2	50	6	40	23	21	5	10	23
138752	MCT.50 EH-6-C9	50	6	40	23	21	5	10	23
138761	MCT.50 EH-8-C2	50	8	40	23	21	5	13	22
138762	MCT.50 EH-8-C9	50	8	40	23	21	5	13	22
138771	MCT.50 EH-10-C2	50	10	40	23	21	5	17	21
138772	MCT.50 EH-10-C9	50	10	40	23	21	5	17	21
138791	MCT.70 EH-8-C2	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138792	MCT.70 EH-8-C9	70	8	71	30.5	40	9	13	64
138801	MCT.70 EH-10-C2	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138802	MCT.70 EH-10-C9	70	10	71	30.5	40	9	17	63
138811	MCT.70 EH-12-C2	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138812	MCT.70 EH-12-C9	70	12	71	30.5	40	9	19	62
138821	MCT.70 EH-14-C2	70	14	71	30.5	40	9	22	61
138822	MCT.70 EH-14-C9	70	14	71	30.5	40	9	22	61



FM design



MONTAGE KORREKT

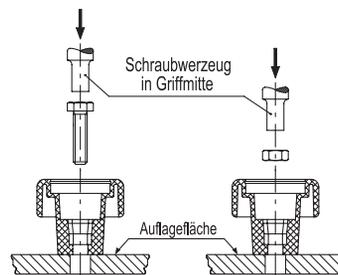

MONTAGE FALSCH

